
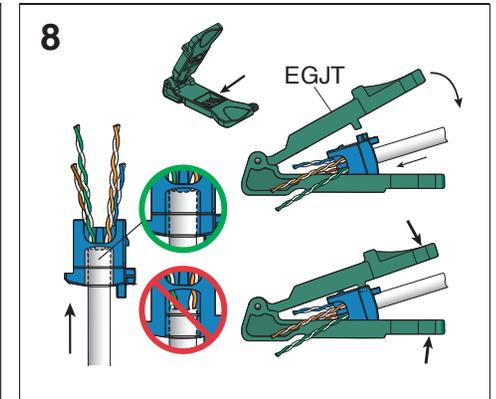
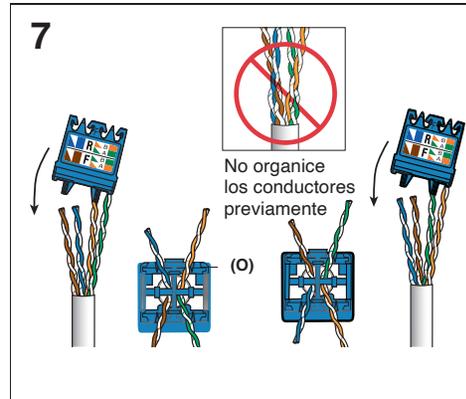
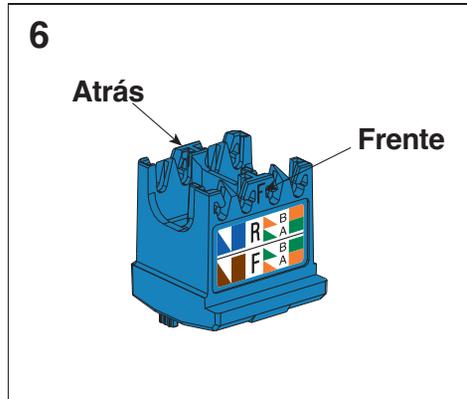
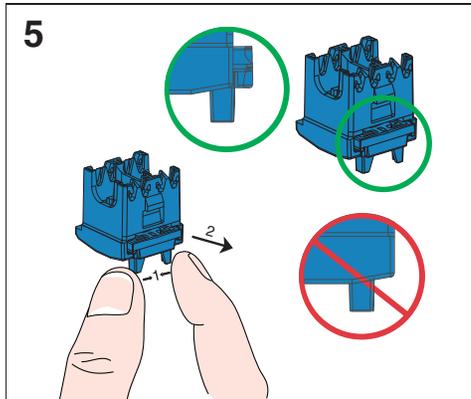
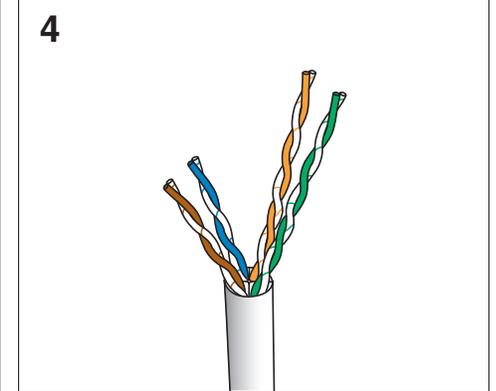
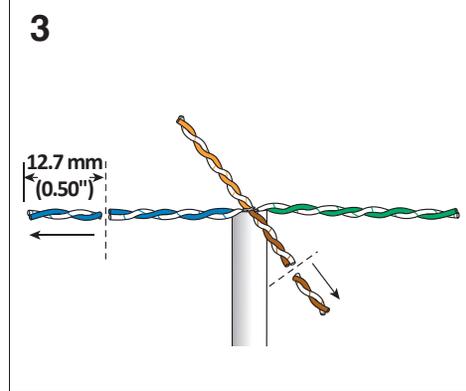
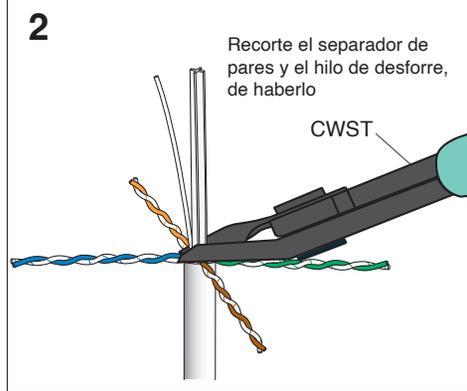
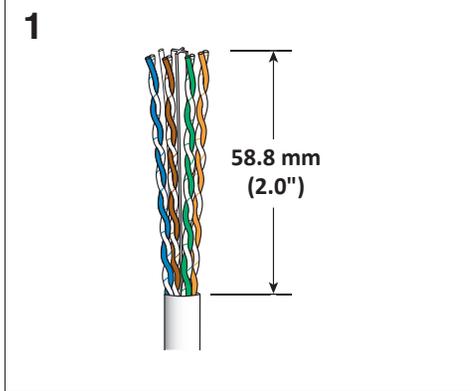


PASOS PARA LA TERMINACIÓN



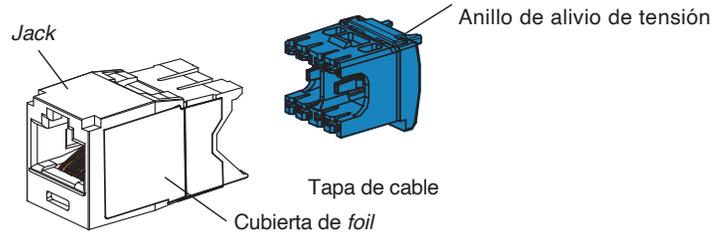


** Indica el color




Nota: Para pedir los módulos jack estilo TG a granel, agregue -24 al final del número de parte

9 Cableado T568B

9 Cableado T568A

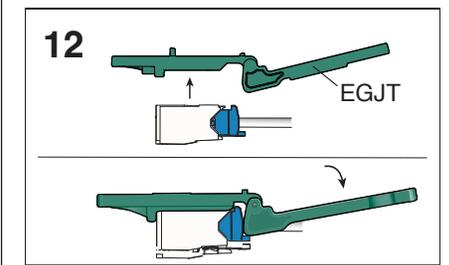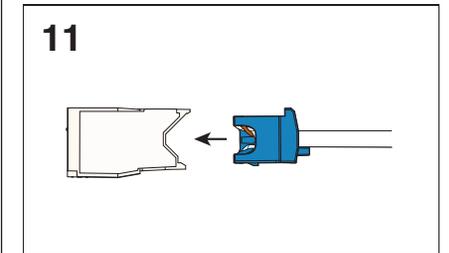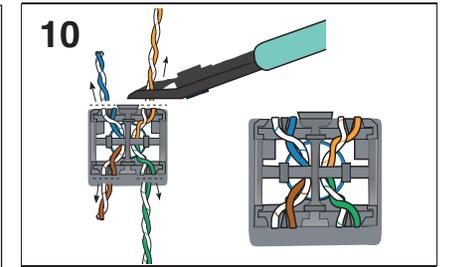

PASOS PARA EXTRACCIÓN

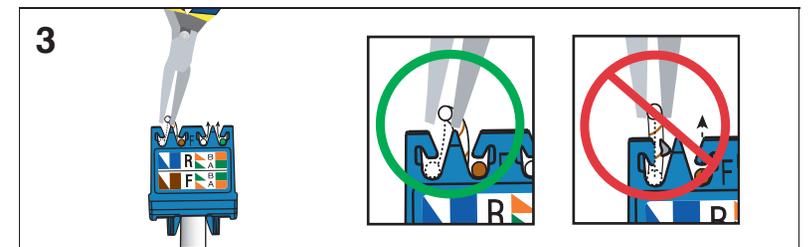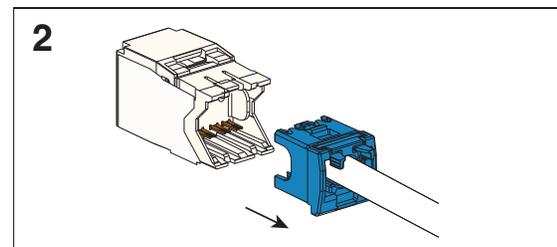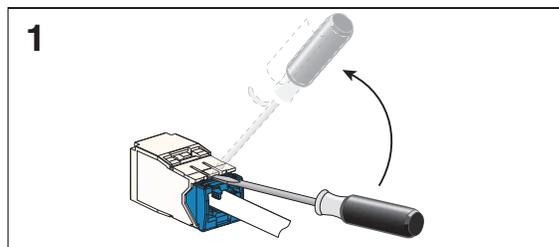

- Notas:**
1. Los módulos *jack* resistentes a la corrosión pueden volver a terminarse máximo 3 veces en la tapa del cable y máximo 5 inserciones del plug.
 2. Para obtener el rendimiento especificado, siga la guía de instalación ANSI/TIA-568.2-D.
 3. Los módulos *jack* resistentes a la corrosión pueden terminar un cable de datos IWC sólido o multifilar de 22-26 AWG con un diámetro externo de aislamiento de conductor de máximo 1.57 mm (0.062").
 4. Para obtener información técnica y de rendimiento, comuníquese con el Soporte Técnico de Panduit.
- Al igual que con todos los accesorios de cableado, se aplican las siguientes declaraciones:**
1. Nunca instale cableado de comunicaciones durante una tormenta eléctrica.
 2. Nunca instale cableado de comunicaciones en lugares húmedos a menos que el conector esté diseñado específicamente para su uso en lugares húmedos.
 3. Nunca toque terminales o cableado de comunicación sin aislamiento a menos que la línea de comunicación haya sido desconectada en la interfaz de red.
 4. Tenga cuidado al instalar o modificar el cableado de comunicación.

MEJORES PRÁCTICAS DE INSTALACIÓN CJE6X88**

