 



ショート・ジャック JIS アダプタジャックキット

部品番号: JASSP58IWY、JAOSSP58MWY、JAOSSP58**、JFPAOSP58SMWY


© Panduit Corp. 2014 取扱説明書 PN411E-JP


成端手順




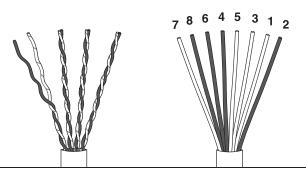



カラーコード結線仕様					
T568A			T568B		
2 1 3 5 4 6 8 7	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	R3 T3 T2 T1 R1 R2 R4 T4	2 1 3 5 4 6 8 7	整 () () () () () () () () () (R2 T2 T3 T1 R1 R3 R4 T4

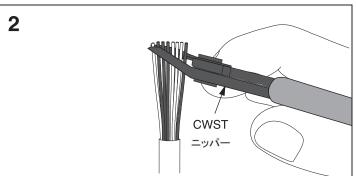


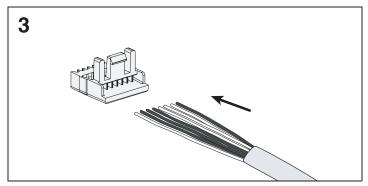

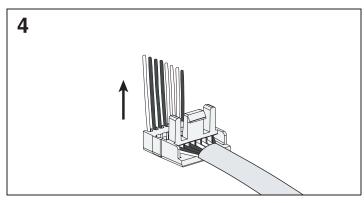

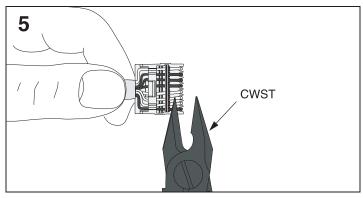


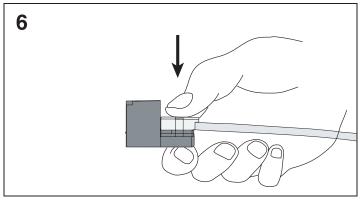


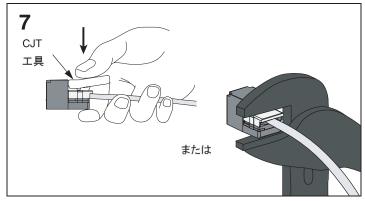


※色コード: 部品番号**に下記の中から色コードを選んでご注文ください。RD(赤), BU(青), YL(黄), GR(緑)

キャップ取外し手順

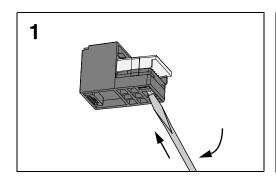


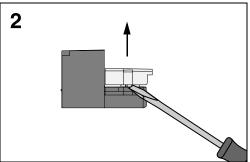


JISプレート用アダプタ取付手順

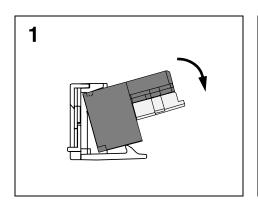

ジャック前面の凹みをアダプタの凸部に 合わせ矢印の方向へ押し下げます。

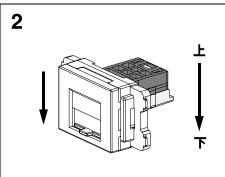

取付けの際はシャッターの向きに 注意してください。

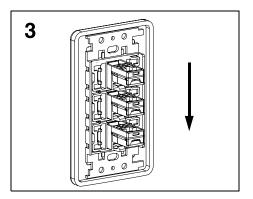

プレート取付枠に組み込んでください。 完成時にコンタクトが上部になるように 注意してください。

ジャック端子番号



注音

- 1. 仕様の性能を引き出すには、 JIS X 5150 の施工ガイドラインに従ってください。
- 2. モジュラージャックは 22 ~ 24AWG で導体絶縁径 1.2mm の単線が使用できます。
- 3. モジュラージャックは最小 10 回の再成端ができます。
- 4. 性能や技術的なお問い合わせは、ネットワーク製品グループへご連絡ください。
- 全てのワイヤリングアクセサリと同様に、下記の概念に従ってください。
- 1. 雷や嵐の中では通信ケーブルの施工は行わない。
- 2. 特に水場で使用できるよう設計されたコネクタを除き、濡れた場所での通信ケーブルの施工は行わない。
- 3. 通信ラインがネットワークインターフェースから切り離されている時以外は、 導線や端子を手で触れない。
- 4. 通信ケーブルの施工や修理の際には警告文をよく読み、行ってください。

技術的にお問い合わせ◆ パンドウイット ネットワーク製品グループ



E-mail: jpn-info-d@panduit.com

FAX: 03-6863-6100 TEL: 03-6863-6050