

MP100-DRUCKER

Schnellreferenzkarte



Technischer Support für den Drucker
1-866-871-4571
GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
Rev. 3.9 - 7/17/2023

M00125503DE

1

MP100-Drucker und Zubehör

Teilenummer	Beschreibung
MP100	Umfasst einen MP100-Drucker mit Stoßschutz, 1 T100X000VPM-BK-Kassette, ein USB-Kabel und ein Netzgerät (MP-ACS-1). Für Benutzer in Nordamerika
MP100/E	Umfasst einen MP100-Drucker, 1 T100X000VPM-BK-Kassette, ein USB-Kabel, ein Netzgerät (MP-ACS-1) und internationale Netzkabel. Für Benutzer außerhalb Nordamerikas
MP-ACS-1	Ersatz-Universal-Netzgerät für 120–240 V Wechselstrom mit Netzkabel für Nordamerika.
MP100-IB	Ersatz-Stoßschutz MP100

MP100-Etikettenkassette

- Material der Endlosetiketten:
 - Selbstlaminierendes Vinylband, Schrumpfschlauch
 - Nylon-Gewebeband, Polyolefinband
 - Farbiges Vinylband, durchsichtiges Polyesterband
 - Magnetband

2

Etikettenkassetten-Typen

Etikettenmaterial	Beispiel-Teilenummer	Typische Anwendung
Selbstlaminieren des Vinylband	S000X100VAM	Draht-/Kabelkennzeichnung
Heißschrumpfschlauch	H000X044H1M	Draht-/Kabelkennzeichnung
Nylon-Gewebeband	T100X000C1M-BK	Draht-/Kabelkennzeichnung
Polyolefinband	T038X000FJM-BK	Klemmenblock-beschriftung
Farbiges Vinylband	T100X000VPM-BK	Sicherheits-/Einrichtungs- und allgemeine Kennzeichnung
Durchsichtiges Polyesterband	T100X000YKM-BK	Sicherheits-/Einrichtungs- und allgemeine Kennzeichnung
Magnetband	T100X000MXM-BK	Sicherheits-/Einrichtungs- und allgemeine Kennzeichnung

3

Erste Schritte

- Lieferumfang




MP100-Drucker mit Stoßschutz




Etikettenkassette



 USB-Kabel



Netzgerät

 

Dokumente

Konformitätskennzeichnungen

IFT: RCPAMP20-1156 ictQATAR
Type Approval reg. No.: S-0004726



4

 
Einrichten des Druckers

Verwendung von Batterien:



Verwenden Sie stets AA-Alkali-Batterien.

1. Entfernen Sie den Stoßschutz.
2. Öffnen Sie die Batterieabdeckung unten am Drucker.




3. Legen Sie 6 AA-Alkali-Batterien ein.

Verwendung des Netzgeräts:



Verwenden Sie stets das beiliegende Netzgerät.

1. Schließen Sie das beiliegende Netzgerät am Drucker und den Stromstecker an einer Netzsteckdose an.

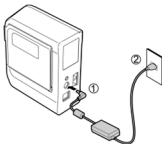

5


- Legen Sie eine Etikettenkassette in den Drucker ein:

1. Straffen Sie das Band in der Kassette (falls es locker sitzt).




Verwenden Sie einen Stift oder Bleistift

2. Öffnen Sie die Kassettenfach-/Druckerabdeckung.

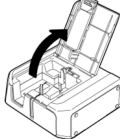


3. Die Kassette wie abgebildet in den Drucker einlegen.

Das Bandende durch den Spalt führen.

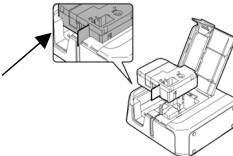


4. Die Kassettenfach-/Druckerabdeckung schließen.

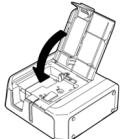

6

Komponenten und Funktionen des Druckers:


■ Vorne

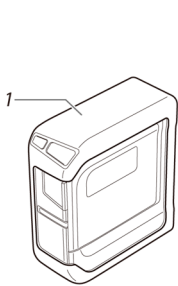

1. Stoßschutz	Schützt den Drucker.
2. -Taste	Schaltet den Drucker EIN/AUS.
3. ! -Anzeige	Zeigt den Fehlerstatus des Druckers an.
4. -Anzeige	Zeigt die verbleibende Batteriekapazität an (angenähert).
5. -Anzeige	Bluetooth-Anzeige.
6. Druckerabdeckungslippe	Ziehen Sie zum Öffnen der Druckerabdeckung an dieser Lippe.
7. Bandausgabe	Bedruckte Etiketten werden hier ausgegeben.

7

■ Hinten

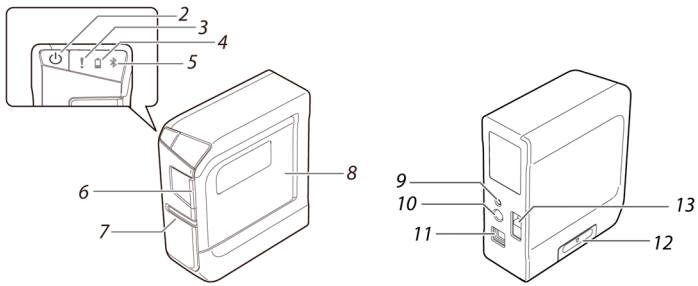

8. Druckerabdeckung	Kann zum Einlegen einer Bandkassette oder zur Druckkopfreinigung geöffnet werden.
9. Bluetooth-Taste	Drücken Sie gleichzeitig diese und die -Taste, um Bluetooth zu aktivieren/deaktivieren.
10. Stromanschlussbuchse	Dient zum Anschließen des beiliegenden Netzgeräts.
11. USB-Anschluss	Dient zum Anschließen des beiliegenden USB-Kabels.
12. Batterieabdeckung	Beim Einlegen bzw. Austauschen von Batterien geöffnet.
13. Sicherheitsanker	Ermöglicht das Sichern des Druckers an einem Schreibtisch oder einer Strobe mithilfe eines im Handel erhältlichen Sicherungskabelschlosses oder einer ähnlichen Vorrichtung.

8

Verbinden des Druckers mit einem Mobilgerät

1. Installieren Sie die mobilen Panduit-Anwendungen wie „Panduit Easy-Mark iLabel“ und „Panduit Easy-Mark Network“.
2. Einrichten der Bluetooth-Verbindung (Koppeln).

ACHTUNG
Halten Sie einen Abstand von höchstens einem Meter zwischen Ihrem Mobilgerät und dem Drucker ein, wenn Sie die Einstellungen vornehmen.

HINWEIS
Anweisungen zur Bluetooth-Kopplung finden Sie in der Dokumentation Ihres Mobilgeräts.

1. Drücken Sie die -Taste, um den Drucker einzuschalten. Wenn die Bluetooth-Funktion des Druckers deaktiviert ist, aktivieren Sie sie. Siehe „Aktivieren/Deaktivieren der Bluetooth-Funktion“.
2. Schalten Sie auf Ihrem Mobilgerät die Bluetooth-Funktion ein und koppeln Sie den Drucker.

Starten Sie nach Abschluss der Kopplung die Anwendungen auf dem Mobilgerät, um Etiketten zu erstellen.

Aktivieren der Bluetooth-Funktion

Beim Kauf ist die Bluetooth-Funktion bereits aktiviert, wenn Sie den Drucker einschalten. Sie können die Funktion über die Taste aktivieren oder deaktivieren. Sie können den Status der Bluetooth-Funktion anhand der LED überprüfen.

1. Wenn der Drucker eingeschaltet ist, drücken Sie die -Taste, um den Drucker auszuschalten.
2. Drücken Sie die -Taste und die Bluetooth-Taste gleichzeitig, um den Drucker einzuschalten.

Sie können zwischen der Aktivierung und Deaktivierung umschalten, indem Sie die Bedienschritte von Schritt 1 und 2 wiederholen.


Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.

Drucken über die Mobilgeräte-Apps

- Die Apps zum mobilen Drucken Panduit Easy-Mark iLabel und Easy-Mark Network sind für iOS- und Android-Geräte verfügbar. Besuchen Sie den Online-App-Store oder www.panduit.com
- Bei iOS-Geräten stellen Sie bitte die Automatische Sperre auf **Nie** oder längste zulässige Zeit.
- Um eine mögliche Unterbrechung der Bluetooth-Kommunikation zu vermeiden, sollten Sie während des Druckens **NICHT** zwischen Anwendungen auf iOS-Geräten wechseln.



Easy-Mark iLabel-App


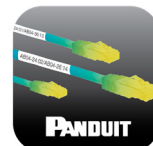


Easy-Mark Network-App

Das Android™-Logo ist eine Marke von Google Inc. iOS ist eine Marke oder eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Cisco und wird unter Lizenz verwendet.


Easy-Mark iLabel-App

- Text
- Voice-to-Text
- Barcodes
- QR-Codes
- Datums-/Zeitstempel
- Etiketten speichern
- Dateien online freigeben und speichern
- Viele Schriftgrößen

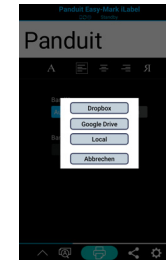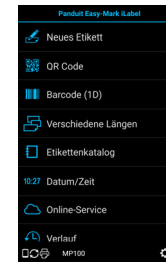

Easy-Mark Network-App

- Kabelmarkierungen erstellen
- Etiketten für Patchfelder, Blenden und Module erstellen
- Text
- Voice-to-Text
- Etiketten speichern
- ANSI/TIA-606-konform
- Verbindung mit Fluke LinkWare™ Live

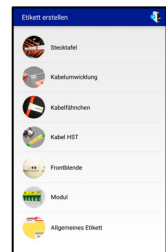


Anschließen des Druckers an den Computer


ACHTUNG
Verbinden Sie Drucker und Computer nicht vor der Installation der Software. Verbinden Sie den Drucker gemäß den Anweisungen auf dem Installationsbildschirm.

HINWEIS
• Das hier genannte Verfahren gilt für Windows-Computer.
• Informationen zum Einschalten der Bluetooth-Funktion des Computers entnehmen Sie dessen Dokumentation.

- Druckertreiber installieren.

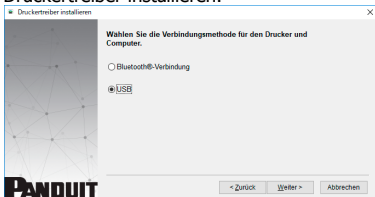


1. Für USB
Verbinden Sie den Drucker und den Computer anhand der folgenden Bildschirmanweisungen mit einem USB-Kabel.

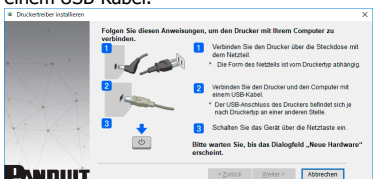


2. Für Bluetooth®

 - 1) Schalten Sie den Drucker ein. Wenn die Bluetooth-Funktion des Druckers deaktiviert ist, aktivieren Sie sie. Siehe „Aktivieren der Bluetooth-Funktion“.




- 2) Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Computers ein.

- 3) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen wie unten angezeigt.

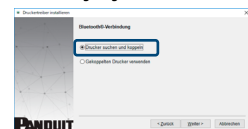

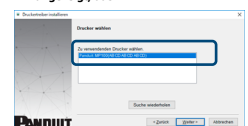

- 4) Wählen Sie den Drucker, wie unten angezeigt, aus.



Fehlerbehebung

Bedeutung von Leuchtanzeigen
Die Leuchtanzeigen geben Aufschluss über den Druckerstatus.

Zustand der Leuchtanzeigen			Druckerstatus
* : Abhängig vom Betriebszustand des Druckers			
-- : Aus			
!			
--	*	Leuchtet und erlischt langsam	Bluetooth aktiviert. Oder beim Anschluss an ein Android-Gerät oder einen Windows-Computer.
*	*	Leuchtet	Bluetooth-Verbindung abgeschlossen. (beim Anschließen an ein iOS-Gerät)
--	*	Blinkt schnell	Ein Vorgang wie Drucken oder Schneiden von Etiketten wird ausgeführt.
--	*	Blinkt (alle 5 Sekunden)	Bluetooth deaktiviert.
--	--	--	Ausgeschaltet.
*	Leuchtet	*	Geringe Batteriekapazität und Austausch erforderlich. Austauschbatterien bereithalten.
*	Blinkt schnell	*	Batterien austauschen.


Hinweis: Informationen zur Reinigung des Druckkopfes entnehmen Sie bitte dem Hinweisschild im Kassettenefach.

Drucken über die Easy-Mark Plus Software

- Schließen Sie den MP100-Drucker mit einem USB-Kabel an einen Computer an.
- Drucken Sie über die Easy-Mark Plus Labeling Software. Easy-Mark Plus ist separat erhältlich und umfasst einen MP100-Treiber.
 - Easy-Mark Plus auf einer Disc: EMPLUS-CD
 - Easy-Mark Plus auf einem USB-Flash-Speicher: EMPLUS-2GO
 - Herunterladbare Version von Easy-Mark: EMPLUS-DL



Ein Beispiel für die Verwendung von T100X000VXM-BK schwarz auf gelbem Vinyl-Endlosband:

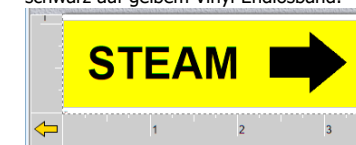

Weiterer Support

Besuchen Sie www.panduit.com
Kostenlose Downloads
Pfad: Support / Download-Center / Software-Firmware für Drucker

- Ersatz-Schnellreferenzkarte
- Produktdatenblatt
- Produktspezifikation und Sicherheitsinformationen.

Garantieregistrierung

Pfad: Support / Produktregistrierung

Verwandte Produkte

- MP-Etikettenkassetten
- MP300-Drucker
- Easy-Mark Plus Labeling Software

PANDUIT TECHNISCHER SUPPORT

1-866-871-4571

GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM

Artikelnummer: MP100-QRC-DE, Rev 3.9
DWG-Nummer: 00210ECB