

MP550/MP500

Bedieningshandleiding

Voorafgaand aan gebruik

Manieren om de printer te gebruiken

Namen van onderdelen en functies

De printer configureren


Verbinden met uw apparaat

Onderhoud


Probleemoplossing

Specificaties

Bijlage

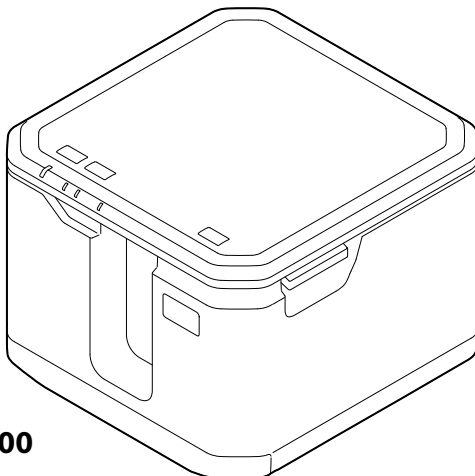

MP500

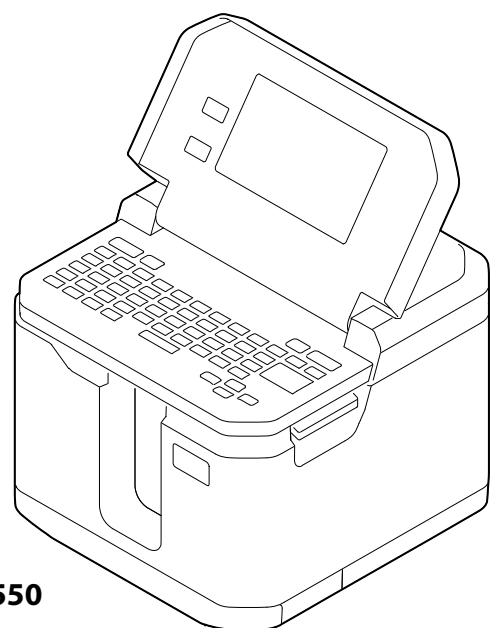

MP550

Inhoud

Voorafgaand aan gebruik..... 5

■ Over deze handleiding.....	5
■ Symbolen in deze gids	5
Symbolen voor veiligheid.....	5
Symbolen voor algemene informatie	5
■ Over compatibele labelcassettes en de bulklabe-kit	6
■ Waarschuwingen voor het gebruik van de printer	7
■ De batterij recyclen	9
■ Waarschuwingssymbolen	9

Manieren om de printer te gebruiken 10

Namen van onderdelen en functies..... 12

■ MP500.....	12
■ MP550.....	14
Extern	14
LCD-aanraakpaneel / Knoppen / Toetsenbord	16

De printer configureren 21

■ De labelcassette installeren.....	21
■ De tape invoeren	23
MP500.....	23
MP550.....	23
■ De stroomadapter aansluiten.....	24
■ De batterij installeren (alleen MP550)	25

Verbinden met uw apparaat 26

■ Verbinding maken via Wi-Fi	26
Direct verbinden met een apparaat (Eenvoudige AP-modus).....	26
Verbinding maken met een draadloze router of toegangspunt (Infrastructuurmodus).....	28
■ Verbinding maken via een bekabeld LAN.....	30
■ De printerinstellingen controleren	31
Een statusvel afdrukken	31

Pincode afdrukken	32
-------------------------	----

Onderhoud 33

■ Diepte half knippen afstellen	33
De instelling wijzigen vanaf een computer	33
De instelling wijzigen op de printer (alleen MP550).....	34
■ De knipper vervangen	35
■ De batterij opladen (alleen MP550).....	37
■ De printer reinigen	39
Buitenkant/Bodemplaat.....	39
Printkop.....	39
Cassettesensor.....	39
Knipper.....	40
■ De terugspoeler reinigen (optie).....	41
Rubberen rol.....	41
Rotatie-as.....	41
■ Het deksel van de terugspoeler bevestigen.....	42
■ Tape van bulklabelkit (optie) door de cassette voeren	43
Grote rol	43
Cassette met standaardafmeting	44
■ De printer initialiseren.....	46
MP500.....	46
MP550.....	46

Probleemoplossing 47

■ Problemen met de printer	47
■ Problemen met de terugspoeler	50
■ Problemen met de bulklabelkit	51

Specificaties..... 52

■ MP500.....	52
Voeding.....	52
■ MP550.....	53
Voeding.....	53
■ Positie van de naamplaat	54

Bijlage 55

■ Verbruiksproducten en opties.....	55
-------------------------------------	----

■ Lijst met symbolen (alleen MP550).....	56
■ Lijst met kaders (alleen MP550)	58
■ Lijst met tabellen (alleen MP550)	58
■ Copyrightverklaring	59
■ Handelsmerken.....	59

Voorafgaand aan gebruik

Dit hoofdstuk bevat informatie die u moet weten voordat u de printer gaat gebruiken.

Over deze handleiding

Deze handleiding is voor de MP500 en de MP550.



Informatie of instructies voor slechts een van de twee producten worden vermeld onder "Alleen MP500" of "Alleen MP550". Voor algemene informatie of instructies voor de twee producten worden printerillustraties van de MP500 of de MP550 gebruikt. Ongeacht de printerillustratie die wordt gebruikt, is er geen verschil in de bedieningsprocedure tussen de twee producten.

Symbolen in deze gids




In deze gids worden de volgende symbolen gebruikt om belangrijke informatie aan te duiden.

Symbolen voor veiligheid

In deze handleiding worden de onderstaande symbolen gebruikt om veilig en juist gebruik van dit product te garanderen, en om gevaar voor u en andere personen en eigendomsschade te voorkomen. Zorg ervoor dat u ze volledig begrijpt voordat u verder gaat met het lezen van deze handleiding.

 WAARSCHUWING	Onjuist gebruik van het product door dit symbool te negeren kan een dodelijk ongeval of ernstig letsel veroorzaken.
 LET OP	Onjuist gebruik van het product door dit symbool te negeren kan letsel of eigendomsschade veroorzaken.

Symbolen voor algemene informatie

 BELANGRIJK	Duidt informatie aan die u moet volgen tijdens gebruik van dit product. Verkeerd gebruik door deze informatie te negeren kan leiden tot een fout of storing van het product.
 OPMERKING	Duidt bijkomende uitleg en informatie aan die u dient te kennen.
	Maakt u attent op een referentiepagina met gerelateerde informatie.

Over compatibele labelcassettes en de bulklabelkit

Om het beste uit uw printer te halen, gebruikt u een originele Panduit-labelcassette en bulklabelkit. Het gebruik van niet-originele verbruiksgoederen kan uw printer beschadigen of kan leiden tot een lagere afdrukkwaliteit. Compatibele Panduit-labelcassettes en bulklabelkits variëren per printermodel. Controleer bij het aanschaffen van een labelcassette of bulklabelkit of deze compatibel is met uw printermodel.

Waarschuwingen voor het gebruik van de printer

Voorafgaand aan het gebruik van de printer, moet u het in de printerverpakking meegeleverde blad "Important Safety Information" lezen om te zorgen voor veilig en juist gebruik van de printer.

Hieronder staan aanvullende voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de printer.

- Ga niet op het product staan, plaats er geen zware voorwerpen op, en zet het product niet op een onstabiele plek zoals een wankelende tafel of een hellend oppervlak. Anders kan het product omvallen en letsel veroorzaken.
- Bij het knippen van labels met uw schaar, moet u uitkijken dat u niet in uw vingers knipt.
- Bevestig uw labels niet aan het menselijk lichaam, levende wezens, openbare voorzieningen en het eigendom van anderen.
- Voorafgaand aan bevestigen van labels afgedrukt van de printer
Bevestigde labels en hechtmiddel worden beïnvloed door het type oppervlak en door omgevingscondities zoals vochtigheid en hitte. Labels kunnen afschilferen, omkrullen of vervagen; afgedrukte tekens kunnen vervagen; de kleur kan achterblijven na het verwijderen van het label; hechtmiddel kan vast blijven zitten aan het bevestigde oppervlak. Voorafgaand aan het bevestigen van labels moet u het type oppervlak en doel van de labels controleren.
Panduit is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door labels of hechtmiddel.
- De labellengte getoond op het LCD-aanraakpaneel van de printer of in een venster van software voor labelbewerking op een computer is voor uw referentie. Het komt wellicht niet overeen met de werkelijke lengte van het afgedrukte label.
- Afhankelijk van de marge-instellingen en het type of de lengte van het label, kan de printer de tape automatisch invoeren of knippen voordat met afdrukken wordt gestart.
- Bij het gebruik van een vinyltape kunnen op het eerste label afgedrukte tekens of afbeeldingen vaag of wazig worden. Bij afdrukken op vinyltape bij een kamertemperatuur van 15 °C of lager, kunnen labels die worden geknipt door de halve knipper bovendien van het afdekpapier afkomen, of leiden tot een vage afdruk.
- Afhankelijk van de hieronder vermelde omstandigheden, is het mogelijk dat de printer langzamer afdrukt dan normaal.
 - Omgevingstemperatuur
 - Type tape
 - Gebruik van de lithium-ionbatterij (alleen MP550)
 - Labelgegevens die een afbeelding, symbool, kader of tabel bevatten (met uitzondering van QR-code, streepjescode)
 - Labelgegevens met een hoge dichtheid, bijvoorbeeld een label met een gearceerde achtergrond
 - Afdrukken met de instelling [Afdrukdichtheid] ingesteld op 1 of hoger


- Als u met de terugspoeler op krimpoustape afdruckt, is het mogelijk dat de tape niet correct wordt teruggespoeld of onverwacht wordt geknipt.
- Raak tijdens het afdrukken de tape-uitvoeropening en de aansluitingen (stroomadapter, USB- en LAN-aansluitingen) niet aan. Dit wel doen kan zorgen voor statische elektriciteit wat leidt tot storing van de printer.
- U kunt uw labelbestanden of andere gegevens opslaan in het geheugen van de printer, maar ze kunnen niet voor een langere tijdsperiode of permanent worden opgeslagen. Panduit is niet aansprakelijk voor enig verlies of beschadiging van gegevens als gevolg van storing van de printer, reparatie of enige andere reden.

De batterij recycleren

Bevat een lithium-ionbatterij. Moet worden gerecycled of juist worden weggegooid. Haal de accu niet uit elkaar.

Waarschuwingssymbolen


De waarschuwingssymbolen op het product maken u attent op de volgende voorzorgsmaatregelen.

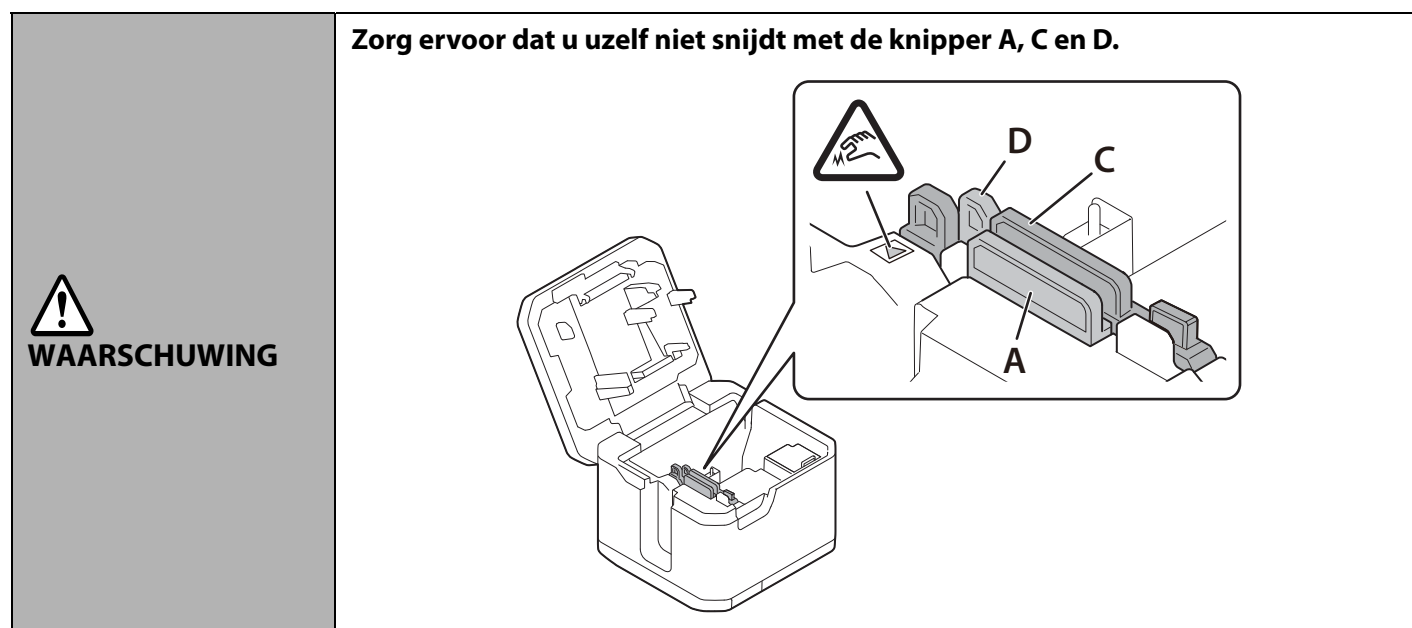


Manieren om de printer te gebruiken

De printer kan op de volgende manieren worden gebruikt.

Gebruiken als standalone printer (alleen MP550)

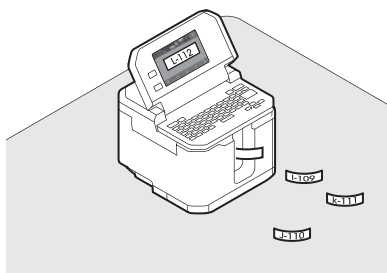


Gebruiken vanaf een computer die is aangesloten met de meegeleverde USB-kabel

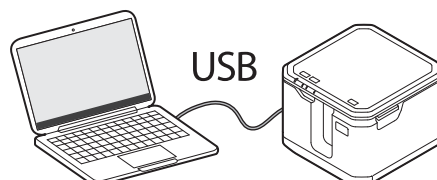


Gebruiken vanaf een computer/smartphone/tablet verbonden via Wi-Fi®


Eenvoudige AP-modus

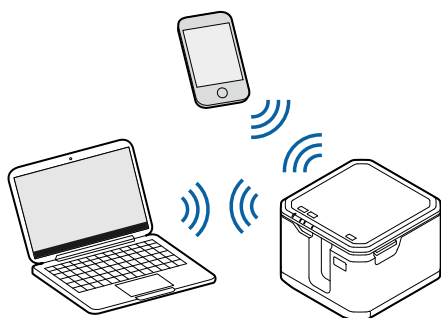

Infrastructuurmodus

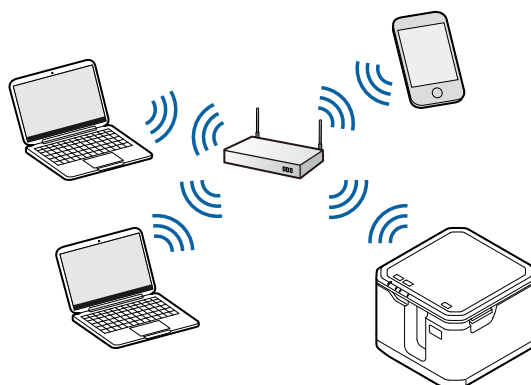


Gebruiken vanaf een computer die is verbonden via een bekabeld LAN

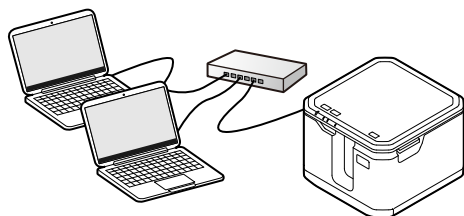

Een groot aantal etiketten afdrukken


Met een bulklabelfkit kunt u een groot aantal labels tegelijkertijd afdrukken. Als u de terugspoeler gebruikt die als optie beschikbaar is, kunt u het grote aantal labels eenvoudig meevoeren omdat de eenheid het afgedrukte labelpapier netjes kan terugspoelen.

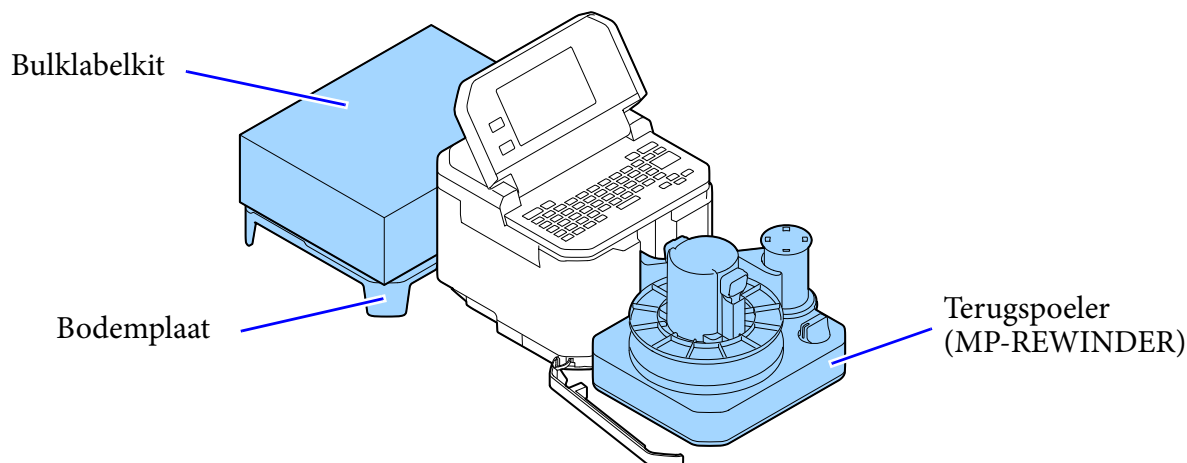

Labels aanmaken met gebruik van uw bestaande gegevensbestand

Met "Easy-Mark Plus", de software die is voorzien voor Panduit-printers, kunt u eenvoudig labels aanmaken van gegevens in Excel of een gegevensbestand in een andere indeling.


Met de MP550 kunt u labels aanmaken met het toetsenbord van de printer, maar met Easy-Mark Plus kunt u labels efficiënter aanmaken.

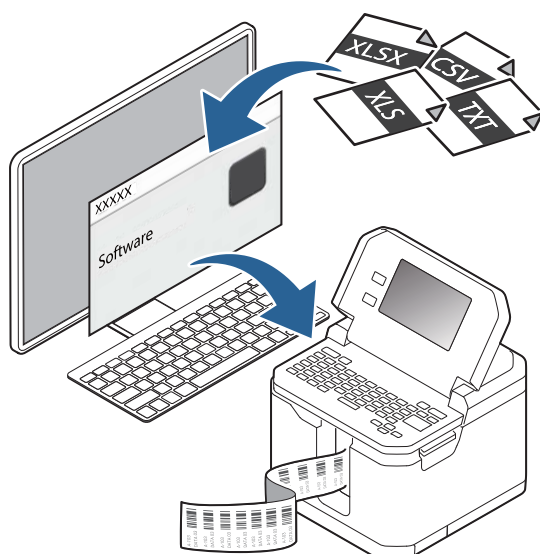


Namen van onderdelen en functies

MP500

Voorzijde

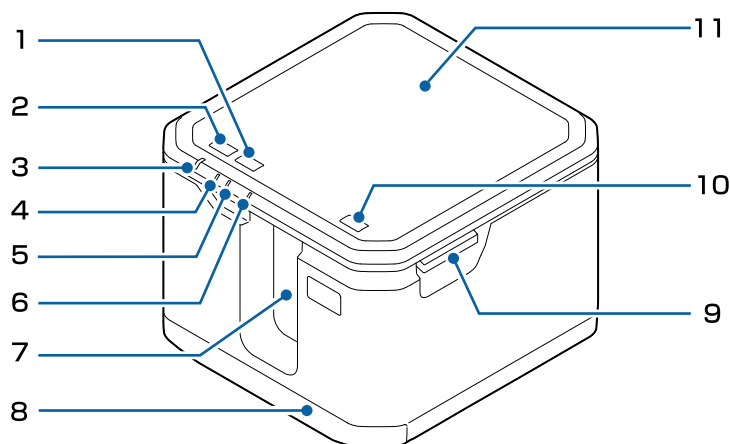

Achterzijde

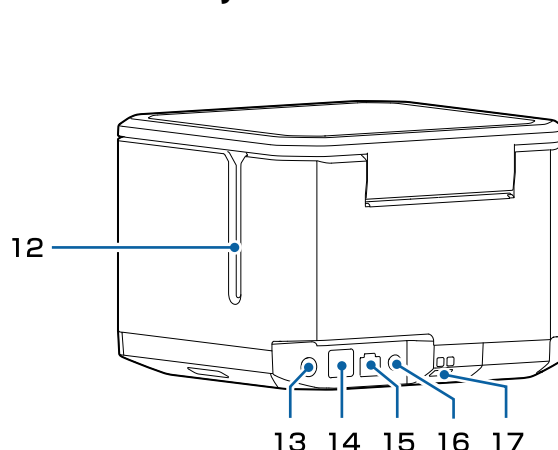

1 -knop

Hiermee kunt u de Wi-Fi-modus schakelen tussen de Infrastructuurmodus, Eenvoudige AP-modus en Uit.

2 -knop

De printer aan- en uitzetten.

3 **Voedings-LED**

Blijft branden terwijl de printer ingeschakeld is.

4 LED

Blijft branden terwijl de printer in de Infrastructuurmodus staat.

5 LED

 
Blijft branden terwijl de printer in de Eenvoudige AP-modus staat.

6 LED

Knippert in geval van een fout.

7 **Tape-uitvoeropening**


Afgedrukte etiketten komen er door deze opening uit.

8	Deksel terugspoeler
Open dit deksel voor het aansluiten van een terugspoeler (beschikbaar als optie) op de printer.	
9	Hendel van bovendeksel
Druk deze hendel omhoog om het deksel te openen.	
10	 -knop
Tape invoeren.	
11	Bovendeksel
Open dit deksel voor het installeren of verwijderen van een labelcassette.	
12	Tape-invoeropening
Bij het installeren van een labelcassette van bulklabelkit in de printer, laat u de tape door deze opening lopen.	
13	Aansluiting stroomadapter
Sluit de kabel van de stroomadapter aan.	
14	USB-aansluiting
Sluit de meegeleverde USB-kabel aan.	
15	Bekabelde LAN-aansluiting
Sluit een LAN-kabel aan. Gebruik een afgeschermde, twisted pair, rechte ethernetkabel van categorie 5 of hoger voor 10BASE-T of 100BASE-TX.	
16	Connect-knop
Druk hierop bij het verbinden van de printer met een draadloos LAN met gebruik van WPS.	
17	Bevestigingspunt veiligheidskabel
Voor een in de handel verkrijgbaar veiligheidskabelslot. Voer de kabel hier doorheen.	


MP550

Extern

Voorzijde

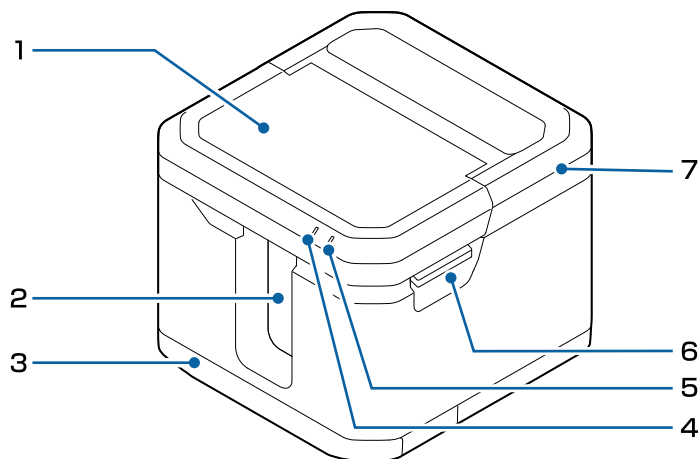

Achterzijde

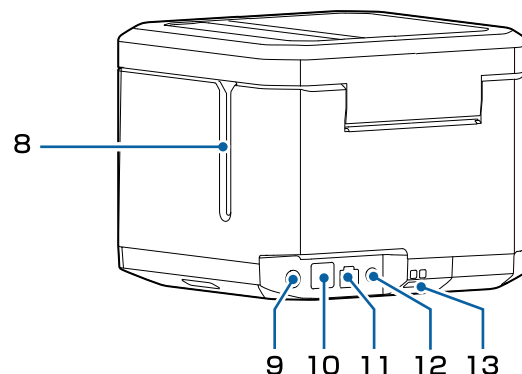

1 LCD-deksel

Open dit deksel voor het bedienen van het aanraakpaneel en het toetsenbord.

2 Tape-uitvoeropening

Afgedrukte etiketten komen er door deze opening uit.

3 Deksel terugspoeler

Open dit deksel voor het aansluiten van een terugspoeler (beschikbaar als optie) op de printer.

4 LED

Blijft branden terwijl de printer ingeschakeld is.

5 LED

Geeft de batterijstatus aan.

Gaat branden wanneer laden wordt gestart, en blijft branden tijdens opladen.

Gaat uit wanneer het laden voltooid is.

U kunt de batterijspanning op het aanraakpaneel controleren.

["LCD-aanraakpaneel / Knoppen / Toetsenbord" op pagina 16](#)


Knippert bij het optreden van een fout, zoals stop van laden.

6 Hendel van bovendeksel

Duw deze hendel omhoog om het deksel te openen.

7	Bovendeksel
Open dit deksel voor het installeren of verwijderen van een labelcassette of een batterij.	
8	Tape-invoeropening
Bij het installeren van een labelcassette van bulklabelkit in de printer, laat u de tape door deze opening lopen.	
9	Aansluiting stroomadapter
Sluit de kabel van de stroomadapter aan.	
10	USB-aansluiting
Sluit de meegeleverde USB-kabel aan.	
11	Bekabelde LAN-aansluiting
<p>Sluit een LAN-kabel aan.</p> <p>Gebruik een afgeschermd, twisted pair, rechte ethernetkabel van categorie 5 of hoger voor 10BASE-T of 100BASE-TX.</p>	
12	Connect-knop
Druk hierop bij het verbinden van de printer met een draadloos LAN met gebruik van WPS.	
13	Bevestigingspunt veiligheidskabel
Voor een in de handel verkrijgbaar veiligheidskabelslot. Voer de kabel hier doorheen.	

LCD-aanraakpaneel / Knoppen / Toetsenbord

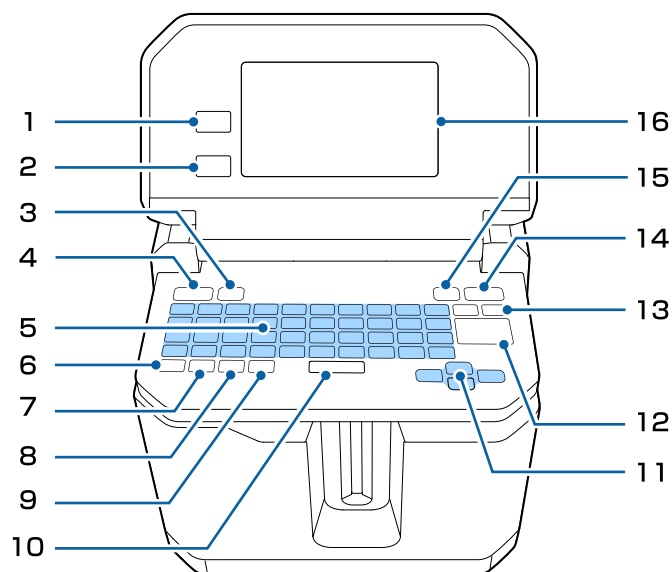

1 -knop

Hiermee kunt u het selectiescherm voor labeltype weergeven.



 









2 -knop

Hiermee kunt u teruggaan naar het vorige scherm.

3 -knop

Tijdens het bewerken van een labelafbeelding op het scherm kunt u op deze knop drukken voor toegang tot de volgende menu's.


- Bestand
 - Opslaan
 - Openen
 - Verwijderen
 - Afdrukken
- Afdrukinstellingen
 - Knipinstellingen
 - Afdrukdichtheid
 - Drop stop
 - Positie-afstelling gestanst
 - Diepte half knippen
 - Fout half knippen (volknipdetectie)
- Instellingen
 - Basisinstellingen
 - Netwerkinstellingen
 - Standaardinstellingen herstellen
 - Versie

4	 -knop
De printer aan- en uitzetten.	
5	Tekentoetsen
Hiermee kunt u tekens en markeringen invoeren.	
6	 -toets
Shift-toets	
7	 -toets
Caps Lock-toets	
8	 -toets
Functietoets Houd deze toets ingedrukt en druk op een toets met dubbele functie voor het activeren van de tweede functie van de toets met dubbele functie.	
9	 -toets
Hiermee kunt u een teken met accent typen.	
10	Spatiebalk
Hiermee kunt u een spatie invoeren.	
11	Pijltoets
Hiermee kunt u een cursor bewegen bij het selecteren van een menu of instelling, of bij het bewerken van een label.	
12	 -toets
Houd de  -toets ingedrukt en druk hierop om een nieuwe kolom toe te voegen.	
13	 -toets
Houd deze toets ingedrukt voor het verwijderen van tekens en/of symbolen totdat u de toets loslaat. Houd de  -toets ingedrukt en druk hierop om de gehele tekst te verwijderen, of om de tekst en de instellingen te verwijderen.	
14	 -toets
Houd de  -toets ingedrukt en druk hierop om de volgende menu's te openen.	
<ul style="list-style-type: none"> • Aantal kopieën • Afdruk vergroten • Afdrukken in spiegelbeeld 	
15	 -knop
Tape invoeren, of tape invoeren en knippen.	

16 LCD-aanraakpaneel

Raak het paneel aan om een menu te selecteren en de instelling te wijzigen. Veeg over het scherm om omhoog/omlaag of links/rechts te scrollen.

LCD-aanraakpaneel

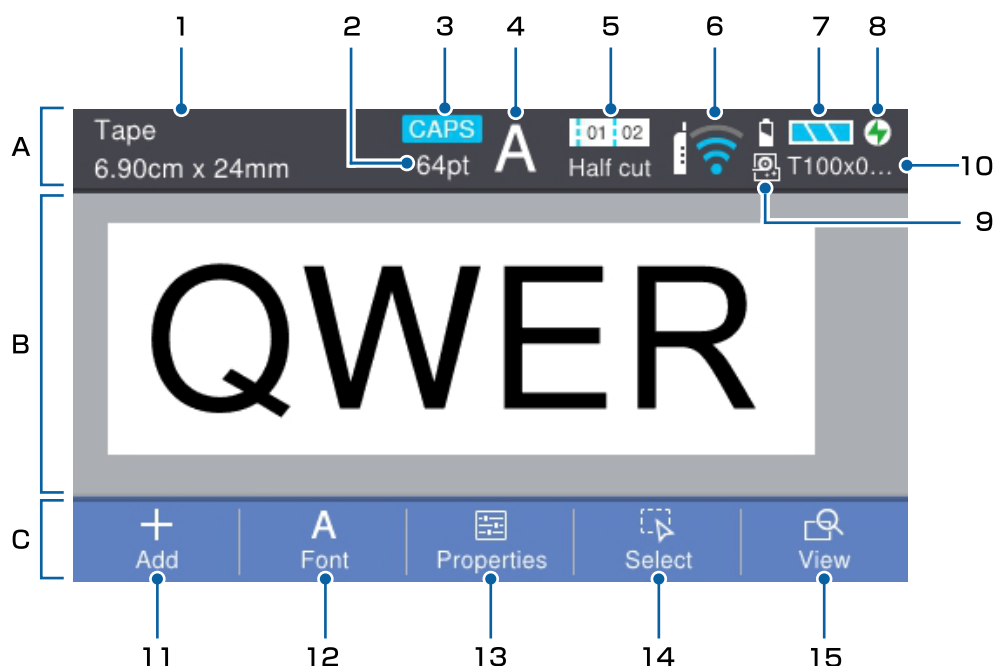

Koptekstgebied

Geeft informatie weer van geïnstalleerde tape, en de printerinstellingen.

Sommige pictogrammen in het gebied maken het mogelijk om het instellingenscherf weer te geven door het aan te raken en u kunt de instelling wijzigen.

Tik rond nr. 7, 8, 9 of 10 om het modelnummer van de geïnstalleerde tape weer te geven.

A

1	De volgende informatie wordt weergegeven. Type geïnstalleerde tape, labellengte, breedte tape
2	Toont de tekengrootte.
3	Geeft aan dat caps lock is ingeschakeld.
4	Toont het momenteel geselecteerde lettertype.
5	Toont de huidige instelling voor het knippen.
6	Geeft de Wi-Fi-verbindingsmodus en de verbindingstatus aan. Raak het pictogram aan voor het wijzigen van de draadloze LAN-instellingen, of voor het afdrucken van de pincode of het statusvel.
7	Geeft de batterijspanning aan.
8	Geeft aan dat de printer momenteel van stroom wordt voorzien door de stroomadapter.
9	Geeft aan of een labelcassette wel of niet is geïnstalleerd in de printer.
10	Het modelnummer van de geïnstalleerde tape wordt weergegeven voor zover dit op het scherm past. Als er geen tape is geïnstalleerd of de tape niet compatibel is, wordt het modelnummer niet weergegeven.

B	Inhoudsgebied	
C	Voettekstgebied Raak een van de menu's aan om het instellingenscherf weer te geven.	
	11	Hierdoor kunt u een object toevoegen. U kunt het objecttype kiezen uit de volgende opties. <ul style="list-style-type: none"> • Nieuw blok • Symbool • Streepjescode • Serialiseren • Geavanceerde serialisatie
	12	Hiermee kunt u de lettertype-instellingen wijzigen. U kunt de volgende instellingen wijzigen. <ul style="list-style-type: none"> • Lettergrootte • Stijl • Rand & lijn • Vet & cursief • Tekenafstand • Tekenbreedte
	13	Hiermee kunt u de etiketinstellingen wijzigen. U kunt de volgende instellingen wijzigen. <ul style="list-style-type: none"> • Lay-out • Kader & tabel • Labellengte • Marges • Oriëntatie • Rotatie • Lijn omwisselen
	14	Hiermee kunt u de scherpstelpositie van een weergegeven labelafbeelding wijzigen (geheel label, alleen een kolom).
	15	Hiermee kunt u de labelinstellingen wijzigen. De labelafbeelding kan worden vergroot of gereduceerd, en kan worden weergegeven in de modus Volledig scherm.

De printer configureren

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u een labelcassette installeert, de stroomadapter aansluit en de batterij installeert (alleen MP550).



 
LET OP

Installeer/bewaar het product niet op een onstabiele plaats of een plaats die onderhevig is aan trillingen van andere apparaten. Het product kan vallen of loskomen, met schade en mogelijk letsel tot gevolg.

De labelcassette installeren



LET OP


- Zorg ervoor dat u de printer uitschakelt bij het installeren van een labelcassette.
- Gebruik de gespecificeerde labelcassette.
- Bij het vervangen van de labelcassette moet u ervoor zorgen dat u de diepte half knippen afstelt met een nieuwe tape.  ["Diepte half knippen afstellen" op pagina 33](#)




OPMERKING

De printer slaat labelgegevens met informatie over tapebreedte op, naast de tekst en lettertype-instellingen. Als u de tape vervangt door tape met een andere breedte en dezelfde gegevens wilt afdrukken die u op de vorige tape afdruckte, sla de gegevens dan als een nieuw bestand op voordat u de tape vervangt.


- 1 Controleer of de printer is uitgeschakeld.
- 2 Verwijder alle speling in de tape binnen de cassette.

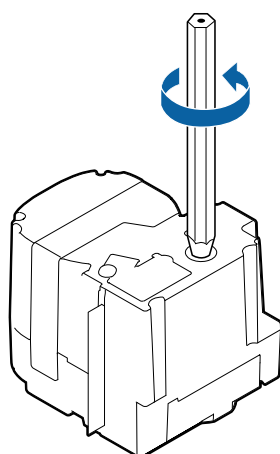

- 3** Open het deksel aan de bovenzijde.

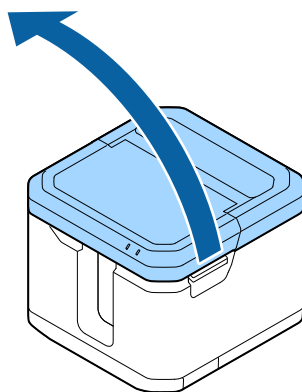

- 4** Installeer een labelcassette. Druk deze stevig aan tot deze op zijn plaats vastklikt.

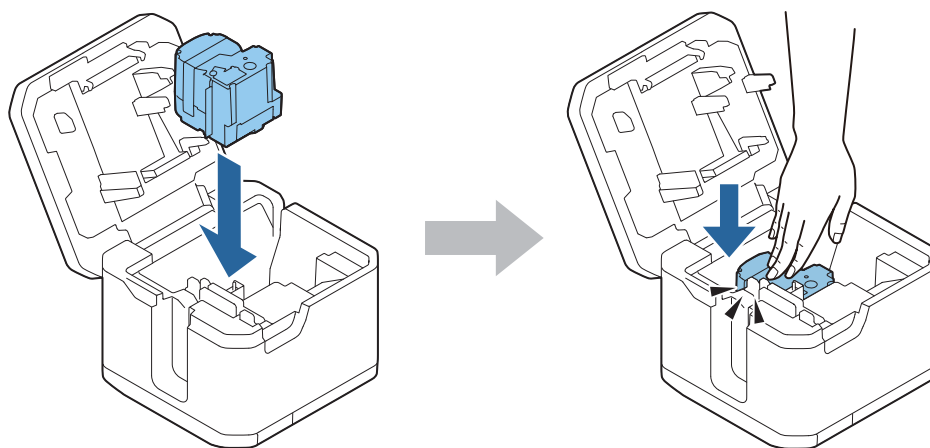

- 5** Sluit het deksel.

De tape invoeren



**LET OP**

Zorg ervoor dat de tape wordt ingevoerd bij het installeren van een labelcassette.

MP500

- 1 Druk op de -knop.
- 2 Druk op de -knop.
De tape wordt ingevoerd.

MP550

- 1 Druk op de -knop.
- 2 Druk op de -knop.
- 3 Raak een van de opties op het LCD-aanraakpaneel aan.
De tape wordt ingevoerd, of ingevoerd en vervolgens geknipt.


De stroomadapter aansluiten



LET OP

- Zorg ervoor dat u de aangewezen stroomadapter gebruikt.
- Gebruik uitsluitend de voedingskabel die met het product wordt meegeleverd. Gebruik de meegeleverde voedingskabel ook niet met een ander apparaat. Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

1 Sluit de stroomadapter aan zoals hieronder weergegeven.

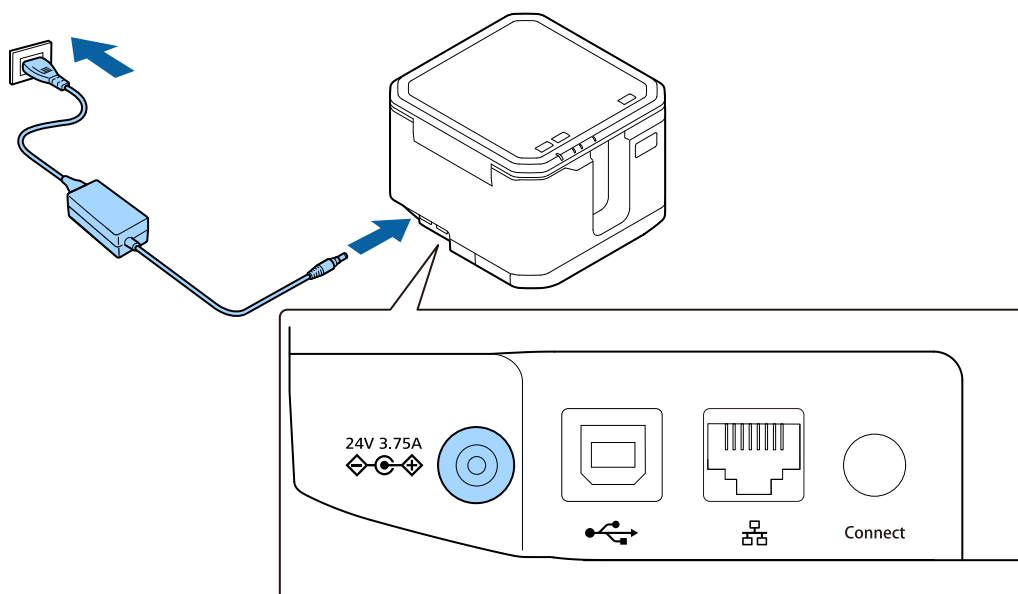


De batterij installeren (alleen MP550)


**LET OP**

- Zorg ervoor dat u de meegeleverde lithium-ionbatterij (AST2437Z2-1) gebruikt.
- Laad de batterij op wanneer u de printer voor de eerste keer gebruikt.


- 1 Open het deksel aan de bovenzijde.

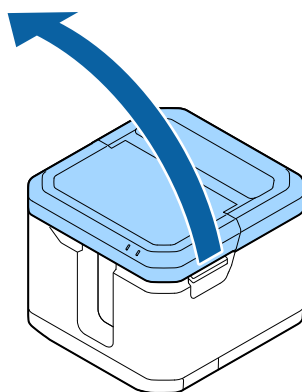

- 2 Open het batterijdeksel.

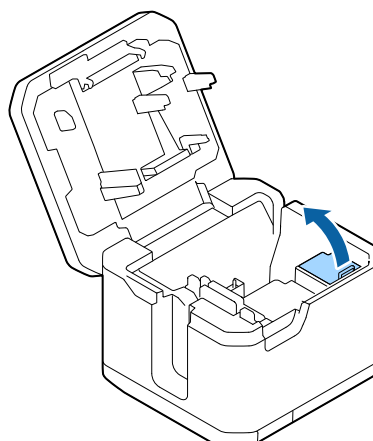

- 3 Installeer de batterij.

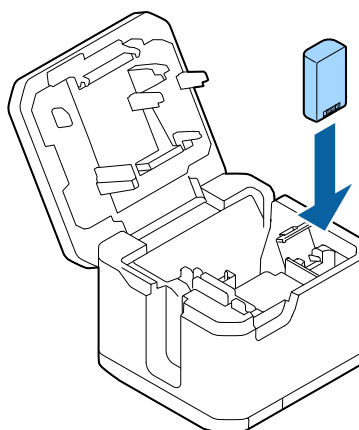

- 4 Sluit het deksel.

Verbinden met uw apparaat

Dit hoofdstuk omschrijft typische methoden om de printer te verbinden met uw apparaat.

Voor meer details, instructies voor het wijzigen van de verbindinginstellingen en de andere methoden om verbinding te maken met een computer, raadpleegt u de "Netwerkconfiguratiehandleiding". Dit document is beschikbaar via de volgende URL.

www.panduit.com

Voor instructies betreffende het configureren van uw apparaat, zoals een computer, smartphone, toegangspunt, raadpleegt u de documentatie voor het apparaat.

Verbinding maken via Wi-Fi

Direct verbinden met een apparaat (Eenvoudige AP-modus)

Het volgende geeft een toelichting op de procedure voor verbinden met gebruik van SSID. Raadpleeg "Netwerkconfiguratiehandleiding" voor informatie over de andere methoden.




Verbinden met een computer (SSID)

- | | |
|----------|---|
| 1 | Wijzig de verbindingsmodus van de printer
MP500: "Namen van onderdelen en functies" op pagina 12
MP550: "LCD-aanraakpaneel / Knoppen / Toetsenbord" op pagina 16 |
| ↓ | |
| 2 | Druk een statusvel af voor het kennen van de beveiligingssleutel van de printer
"Een statusvel afdrukken" op pagina 31 |
| ↓ | |
| 3 | Selecteer de printer op de computer, en voer vervolgens de beveiligingssleutel in
Verbinding is voltooid. |
| ↓ | |
| 4 | Installeer het printerstuurprogramma op de computer |

Wanneer een bericht wordt weergegeven dat de instelling gereed is, kunt u de printer bedienen vanaf de computer.

Verbinding maken met een Smartphone of Tablet (SSID)

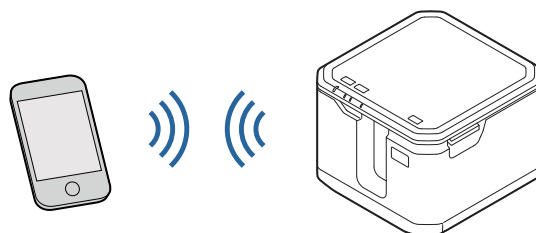


- 1 Wijzig de verbindingsmodus van de printer**
 MP500: "Namen van onderdelen en functies" op pagina 12
 MP550: "LCD-aanraakpaneel / Knoppen / Toetsenbord" op pagina 16
-
- 2 Druk een statusvel af voor het kennen van de beveiligingssleutel van de printer**
 "Een statusvel afdrukken" op pagina 31
-
- 3 Schakel Wi-Fi in op de smartphone of tablet**
-
- 4 Selecteer de printer op de smartphone of tablet, en voer vervolgens de beveiligingssleutel in**
 Verbinding is voltooid.
-
- 5 Installeer Panduit-apps, bijvoorbeeld de Easy-Mark Plus Mobile-app, op de smartphone of tablet**

De instelling is voltooid. U kunt de printer bedienen vanaf de smartphone of tablet.

Verbinding maken met een draadloze router of toegangspunt (Infrastructuurmodus)

De volgende procedure is voor het toevoegen van de printer aan een netwerk waarmee uw computer reeds is verbonden via een router of toegangspunt.

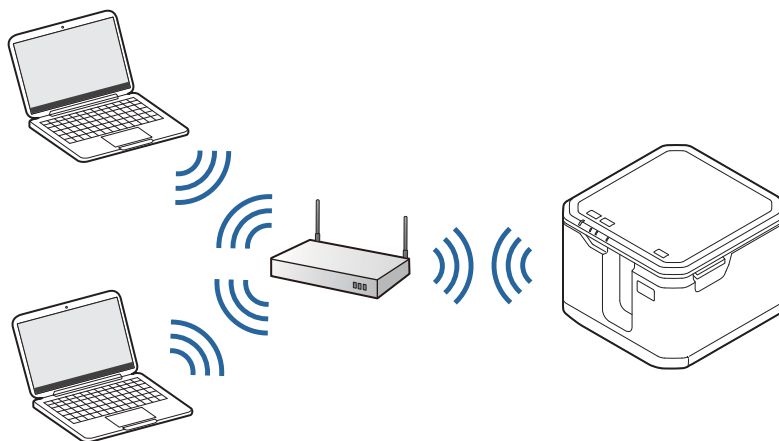

Verbinding maken met gebruik van WPS

- | | |
|---|---|
| 1 | Download het printerstuurprogramma van de Panduit-website |
| ↓ | |
| 2 | Installeer het printerstuurprogramma op de computer |
| ↓ | |
| 3 | Schakel de printer in door het volgen van de instructies op het scherm
👉 "Namen van onderdelen en functies" op pagina 12 |
| ↓ | |
| 4 | Volg de instructies op het scherm en wijzig de verbindingsmodus van de printer
MP500: 👉 "Namen van onderdelen en functies" op pagina 12
MP550: 👉 "LCD-aanraakpaneel / Knoppen / Toetsenbord" op pagina 16 |
| ↓ | |
| 5 | Volg de instructies op het scherm en druk op de connect-knop op de printer
👉 "Namen van onderdelen en functies" op pagina 12 |

Verbinding is voltooid.



6 Selecteer de printer op de computer

Wanneer een bericht wordt weergegeven dat de instelling gereed is, kunt u de printer bedienen vanaf de computer.

Verbinding maken met gebruik van pincode**1 Druk op de connect-knop op de printer om de pincode af te drukken**

 ["Pincode afdrukken" op pagina 32](#)

**2 Registreer de pincode van de printer in de router of het toegangspunt**


Verbinding is voltooid.

**3 Installeer het printerstuurprogramma op de computer**

Wanneer een bericht wordt weergegeven dat de instelling gereed is, kunt u de printer bedienen vanaf de computer.

Verbinding maken via een bekabeld LAN

De volgende procedure is voor het toevoegen van de printer aan een netwerk waarmee uw computer reeds is verbonden.

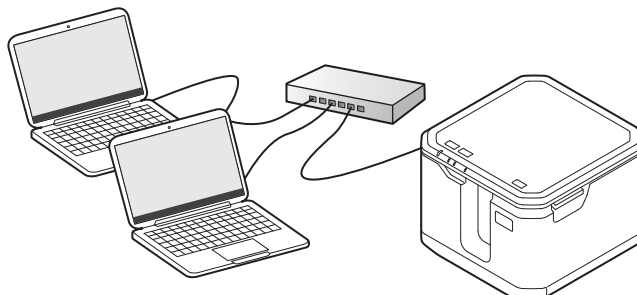

1 Download het printerstuurprogramma van de Panduit-website



2 Installeer het printerstuurprogramma op de computer



3 Schakel de printer in door het volgen van de instructies op het scherm

 ["Namen van onderdelen en functies" op pagina 12](#)



4 Sluit een LAN-kabel aan op de printer door het volgen van de instructies op het scherm

 ["Namen van onderdelen en functies" op pagina 12](#)



5 Selecteer de printer op de computer

Wanneer een bericht wordt weergegeven dat de instelling gereed is, kunt u de printer bedienen vanaf de computer.

De printerinstellingen controleren

Een statusvel afdrukken




OPMERKING

Bij het afdrukken van een statusvel, stelt u een tape met een breedte van 6 tot 50 mm in de printer in. Gebruik geen tape van zelflaminerende labels of gestanste labels.

MP500

- 1 Houd de -knop ten minste drie seconden ingedrukt.
Een statusvel wordt afgedrukt.

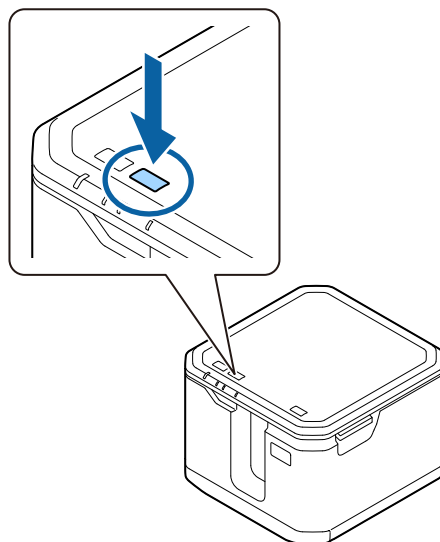

MP550

- 1 Raak het Wi-Fi-pictogram op het LCD-aanraakpaneel aan.
- 2 Raak [Verbindingsinformatie afdrukken] aan.
- 3 Wanneer een bevestigingsbericht wordt weergegeven, raakt u [OK] aan.
Een statusvel wordt afgedrukt.

Pincode afdrukken




OPMERKING

Bij het afdrukken van een pincode, stelt u een tape met een breedte van 6 tot 50 mm in de printer in. Gebruik geen tape van zelflaminerende labels of gestanste labels.

MP500

- 1 Houd de connect-knop ten minste drie seconden ingedrukt.
De pincode wordt afgedrukt.

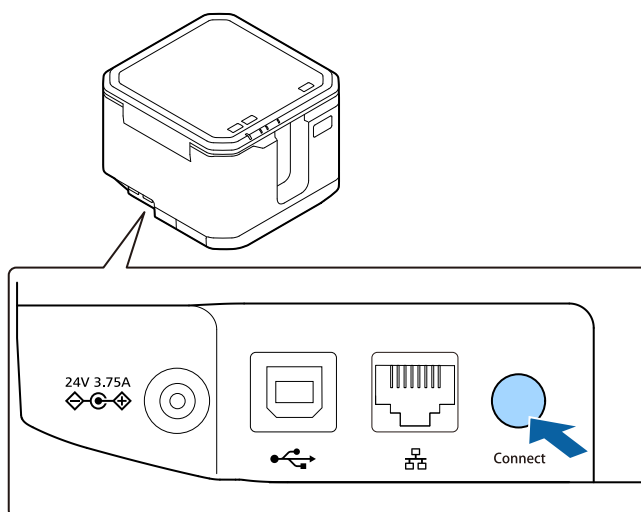

MP550

- 1 Raak het Wi-Fi-pictogram op het LCD-aanraakpaneel aan.
- 2 Raak [WPS-pincode afdrukken] aan.
- 3 Wanneer een bevestigingsbericht wordt weergegeven, raakt u [OK] aan.
De pincode wordt afgedrukt.



OPMERKING

U kunt de pincode ook afdrukken door de connect-knop ten minste drie seconden ingedrukt te houden.

Onderhoud

Dit hoofdstuk geeft instructies voor het onderhouden van de printer en de accessoires om ze in de best mogelijke conditie te houden; zoals instructies voor het afstellen van de printer, het vervangen van de knipper, het reinigen van de printer en de accessoires en het opladen van de batterij (alleen MP550).

Diepte half knippen afstellen

Voer deze afstelling uit wanneer een van het volgende van toepassing is.

- Door half knippen wordt tape niet zuiver geknipt.
- Half knippen werkt net zo als volledig knippen; het knipt tape en afdekpapier.
- U hebt de halve knipper vervangen door een nieuwe.



OPMERKING




- Hoe hoger de instellingswaarde, des te dieper de tape wordt geknipt.
- Wanneer de tape niet zuiver is geknipt, wijzigt u de instelling naar de volgende hogere instelling, en vervolgens laat u de printer afdrukken en knippen om te kijken of het probleem is opgelost.
- Als u de halve knipper hebt vervangen door een nieuwe, stelt u in op [1].
- Als u hebt ingesteld op [7] maar de tape wordt niet zuiver geknipt, vervangt u de knipper door een nieuwe.
- Met de MP550 kunt u afstellingen maken aan de printer of vanaf de computer die is verbonden met de printer.

De instelling wijzigen vanaf een computer

- 1 Open het scherm van het printerstuurprogramma via de Instellingen van uw computer.
- 2 Selecteer het tabblad "Geavanceerde instelling".
- 3 Klik op [De instellingen wijzigen].
De huidige printerinstellingen worden weergegeven.
- 4 Beweeg de schuifbalk van "Instelling Diepte half knippen" voor het wijzigen van de instelling.

- 5 Klik op [Testafdruk].
De tape is geknipt met de gewijzigde instelling diepte half knippen.
- 6 Controleer het resultaat van half knippen.
Voor het wijzigen van de instelling, herhaalt u de procedure van stap 4.
- 7 Klik op [Verzenden] om de gewijzigde instelling toe te passen op de printer.
De printerinstelling wordt overschreven door de gewijzigde instelling.

De instelling wijzigen op de printer (alleen MP550)

- 1 Druk op de -knop, en raak vervolgens [Afdrukinstellingen] - [Diepte half knippen] in die volgorde aan.
- 2 Raak  en/of  aan om de instelling te wijzigen.
Klik op [Testafdruk].
De tape is geknipt met de gewijzigde instelling diepte half knippen.
- 3 Controleer het resultaat van half knippen.
Voor het wijzigen van de instelling, herhaalt u de procedure van stap 2.
- 4 Raak [OK] aan om de wijziging toe te passen.

De knipper vervangen


De printer is uitgerust met een door de gebruiker te vervangen automatische knipper en halve knipper. Als de knipper bot wordt, vervangt u de knipper.

Een vervangende knipper is als optie beschikbaar.




LET OP

- Zorg ervoor dat u uzelf niet snijdt met de knipper.
- Schakel de printer altijd uit en verwijder de stroomadapter en de batterij voordat u werk gaat uitvoeren.
- De knipper bestaat uit twee delen. Zorg ervoor dat u beide delen tegelijk vervangt.
- Gooi gebruikte knippers weg volgens uw lokale voorschriften.
- Wanneer u de halve knipper hebt vervangen, moet u ervoor zorgen dat u de diepte half knippen afstelt. ➔ ["Diepte half knippen afstellen" op pagina 33](#)

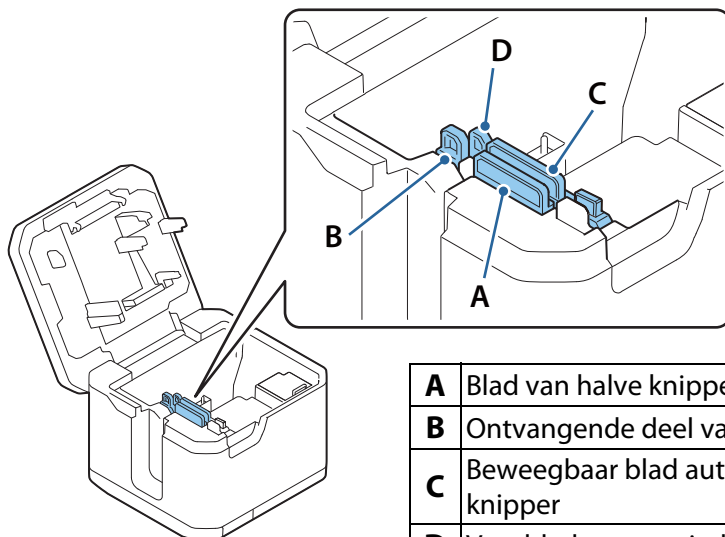


A	Blad van halve knipper	Halve knipper (CH001)
B	Ontvangende deel van blad	
C	Beweegbaar blad automatische knipper	Automatische knipper (CF001)
D	Vast blad automatische knipper	


1 Open het deksel aan de bovenzijde.

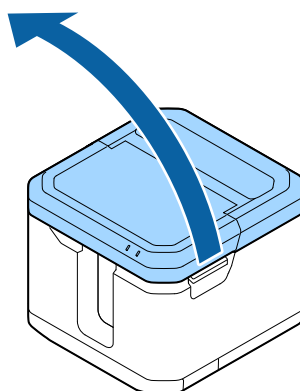


- 2** Houd de bovenrand van de eenheid als getoond vast tussen uw duim en wijsvinger, en verwijder het.

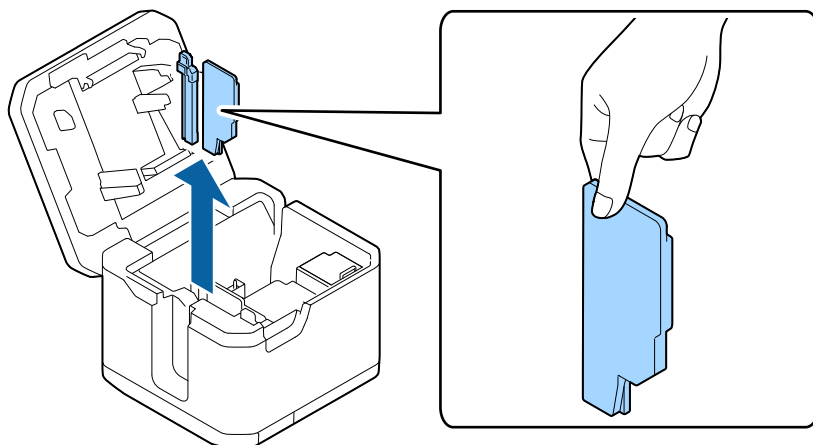

- 3** Plaats een nieuwe knipper in de printer.
Plaats de eenheid totdat het op de plaats klikt.

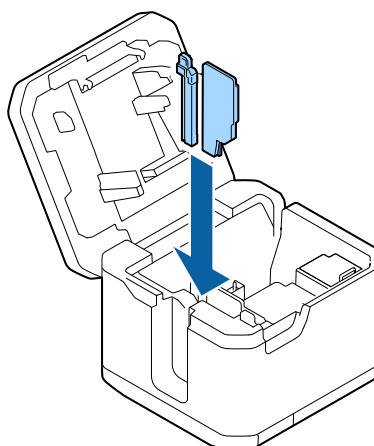

- 4** Sluit het deksel.

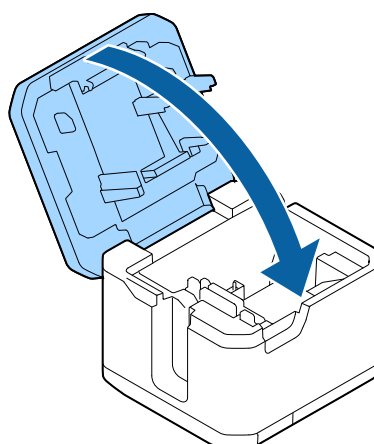


De batterij opladen (alleen MP550)


**LET OP**

- Laad de batterij op bij een temperatuur tussen 5 en 35 °C.
- Zorg ervoor dat u de printer uitschakelt bij het opladen van de batterij.


- 1 Controleer of de printer is uitgeschakeld.
- 2 Open het deksel aan de bovenzijde.

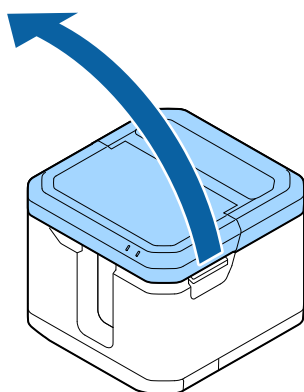

- 3 Open het batterijdeksel.

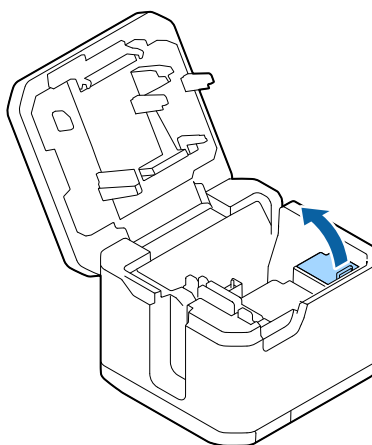



4 Installeer de batterij.

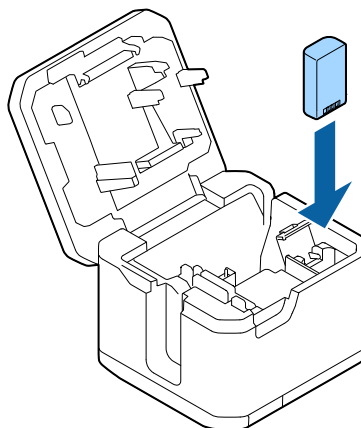


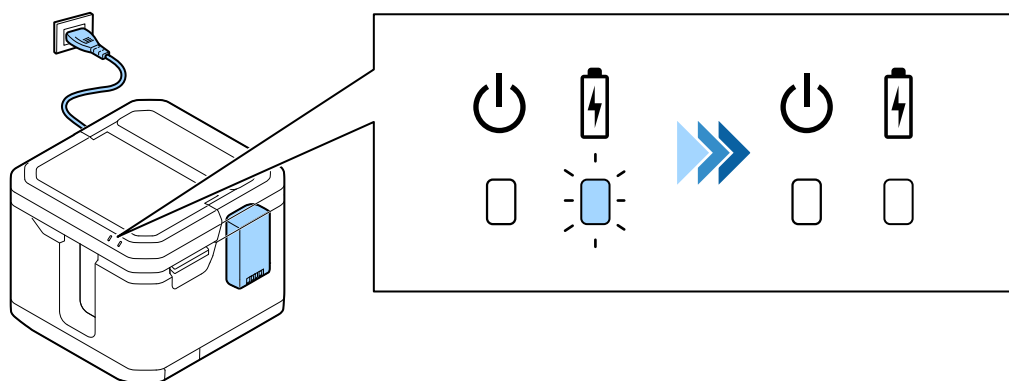
5 Sluit het batterijdeksel en het bovendeksel.

6 Sluit de stroomadapter aan op de printer.

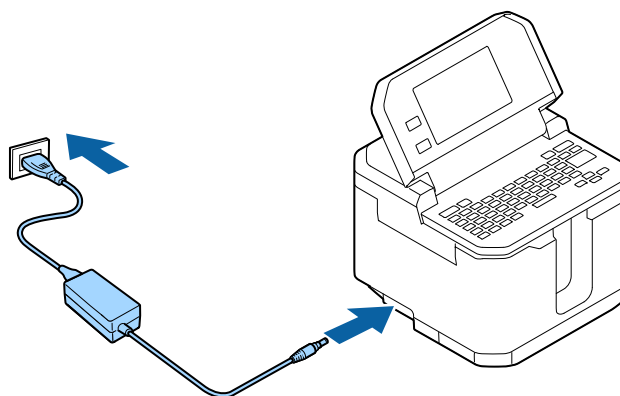

 LED gaat branden.

 LED gaat uit wanneer het laden voltooid is.



De printer reinigen



LET OP

- Zorg ervoor dat u de printer uitschakelt. Koppel bovendien de stroomadapter los van de printer, en haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact.
- Zorg er voor de MP550, bij het gebruik van de batterij, voor dat u de batterij verwijderd uit de printer.

Buitenkant/Bodemplaat




LET OP

Gebruik geen chemisch middel of oplosmiddel zoals benzine, thinner en alcohol. Vermijd bovendien het gebruik van een chemische stofdoek.

Verwijder vuil met een zachte doek. Veeg hardnekkige vlekken weg met een zachte, vochtige doek.


Printkop

Reinig de printkop met een wattenstaafje zoals hieronder getoond.

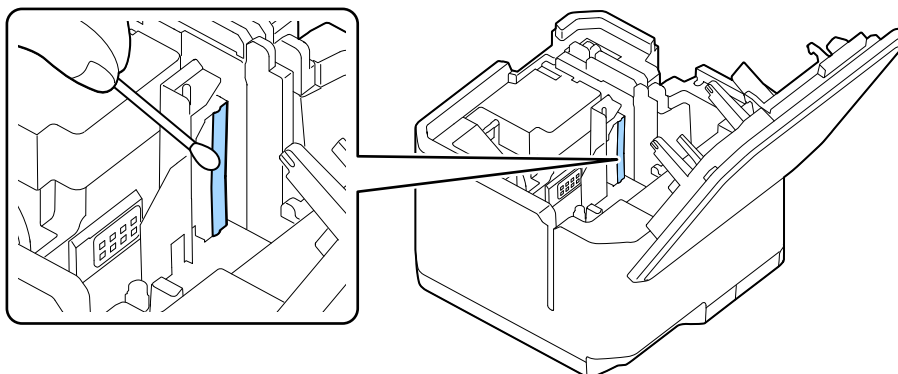


Cassettesensor


Reinig de cassettesensor met een wattenstaafje zoals hieronder getoond.

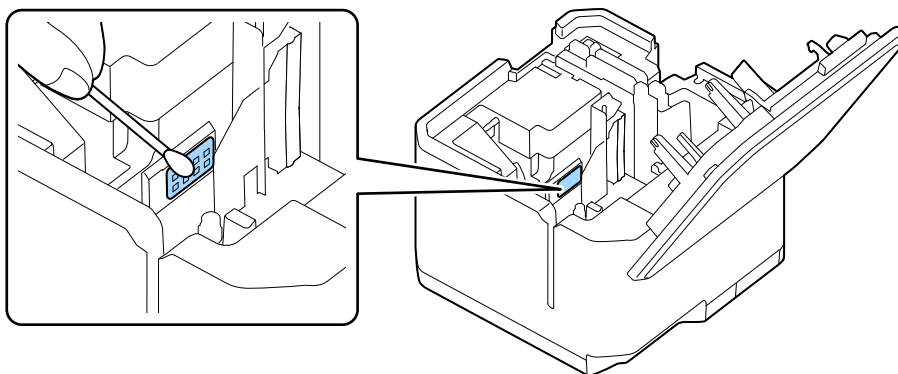


Knipper

Als papierstof of hechtmiddel aan de knipper is blijven zitten, kan de printer de tape wellicht niet juist invoeren, of de tape kan vast komen te zitten in de printer. Reinig de knipper in geval van dergelijke problemen.

- 1 Verwijder de knipper uit de printer.
 ["De knipper vervangen" op pagina 35](#)
- 2 Bevochtig een wattenstaafje met alcohol, en verwijder met gebruik van het wattenstaafje papierstof en/of hechtmiddel van het blad van de knipper en het ontvangende deel van het blad. Reinig de gebieden die worden getoond in de onderstaande afbeelding.

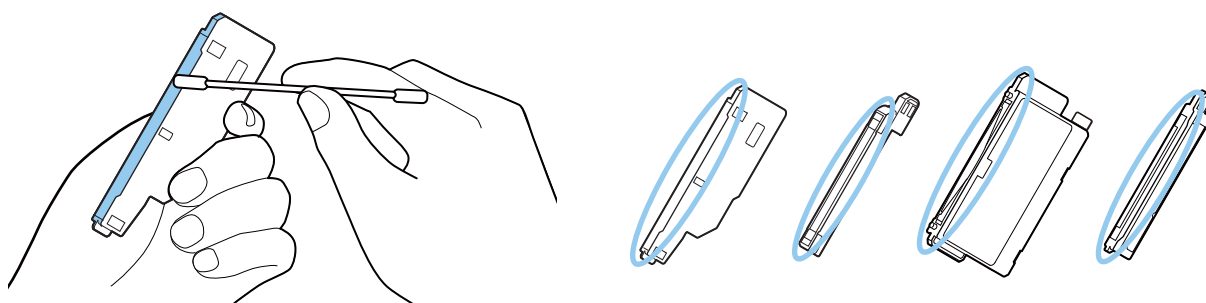


- 3 Na het verwijderen van papierstof en/of hechtmiddel, veegt u alcohol of vocht eraf met een droog wattenstaafje.
- 4 Installeer de knipper in de printer.
 ["De knipper vervangen" op pagina 35](#)

De terugspoeler reinigen (optie)

Rubberen rol

Als papierstof of andere vreemde materialen zich hechten aan de rubberen rol, kan dit ertoe leiden dat afgedrukte tekens/symbolen uitzetten of samentrekken, of de tape kan op de verkeerde positie worden geknipt, wat leidt tot productie van stukken tape die langer zijn dan de instelling. Reinig de rubberen rol periodiek.

- 1 Wring een natte doek uit, en veeg vervolgens het vuil af met de doek of een met alcohol bevochtigde doek.

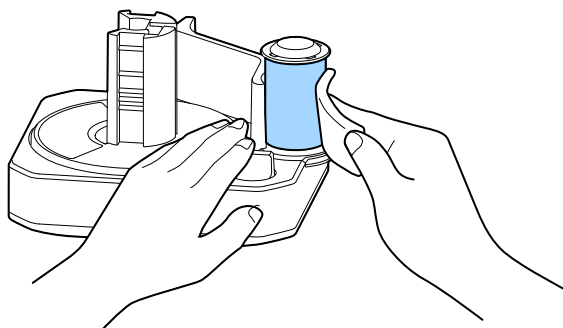


Rotatie-as

Als u de voorrand van de tape bevuilt met uw vuile of natte handen, kan dit leiden tot verontreiniging binnen de rotatie-as. Als de binnenkant van de rotatie-as teveel is verontreinigd, wordt de tape wellicht niet juist terug gewonden of de tape kan van de as afkomen.

Als de tape van de as komt, zelfs nadat u de tape juist hebt ingesteld, moet u de binnenkant van de rotatie-as reinigen.

- 1 Veeg de in de onderstaande afbeelding getoonde delen af met een met alcohol bevochtigd wattenstaafje.

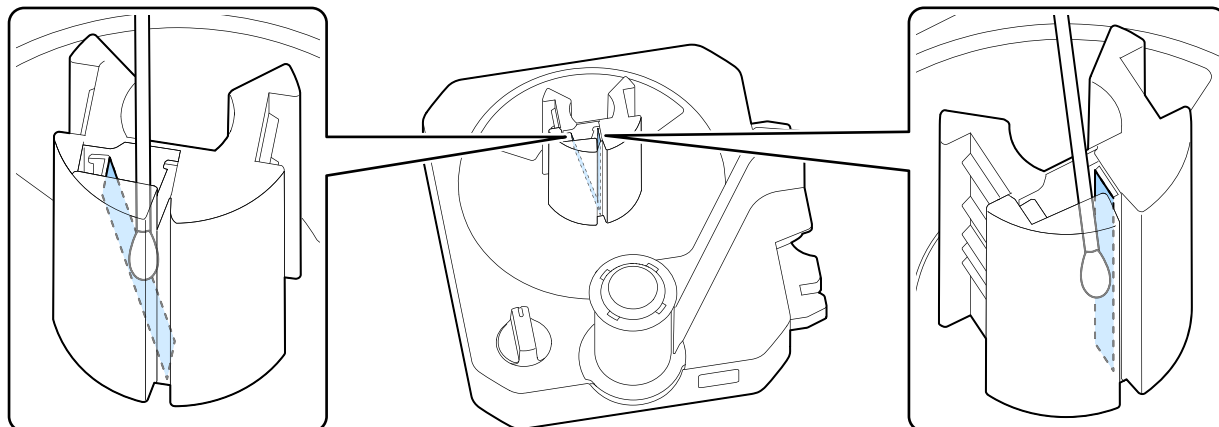

Het deksel van de terugspoeler bevestigen

Het deksel van de terugspoeler is met een verbindingsband aangesloten op de printer.


Als de verbindingsband wordt losgekoppeld van het deksel van de terugspoeler, moet u ervoor zorgen dat u het bevestigt aan het deksel.



LET OP

- Zorg ervoor dat u het deksel van de terugspoeler gesloten houdt wanneer u de terugspoeler niet gebruikt. De printer drukt niet af als het deksel van de terugspoeler open staat zonder dat de terugspoeler is aangesloten.
- Als de verbindingsband blijft steken achter het deksel van de terugspoeler bij het sluiten van het deksel, kan het deksel niet goed worden gesloten en de printer drukt niet af.
- Als u het deksel van de terugspoeler kwijt raakt, kunt u niet afdrukken met de printer tenzij de terugspoeler is aangesloten, omdat de printer zich niet kan herstellen van de fout van open deksel. Om het kwijt raken van het deksel van de terugspoeler te vermijden, moet u ervoor zorgen dat u het deksel aangesloten houdt met gebruik van de verbindingsband.

- 1 Steek het uiteinde van de band in het deksel van de terugspoeler.

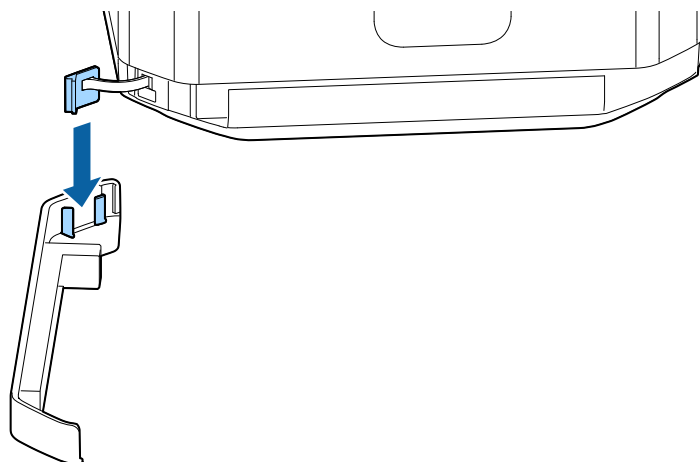

Tape van bulklabelkit (optie) door de cassette voeren

Als de tape in uw bulklabelkit van de cassette is losgekomen, volg dan de onderstaande stappen om de tape terug in de cassette te steken.




LET OP

- Raak de afdrukzijde van de tape niet met uw blote handen aan. Als de afdrukzijde besmeurd is, zorgt dit voor een lagere afdrukkwaliteit.
- Kijk uit dat de tape niet schuin loopt in de cassette.


Grote rol

- 1 Druk op de [Push]-knop op de cassette.
U ziet een opening zoals hieronder getoond.

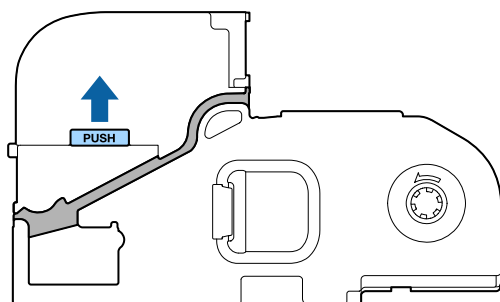


- 2 Leid de tape door de cassette.
Laat de voorrand van de tape ongeveer 3 cm uit de cassette uitsteken.

Leg de zijde van het afdekpapier naar boven

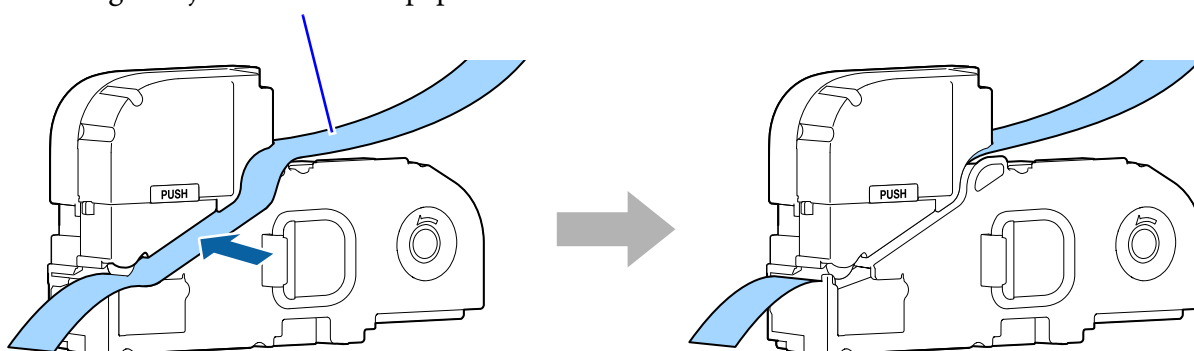


- 3** Druk zoals hieronder getoond op de cassette om de opening te sluiten.

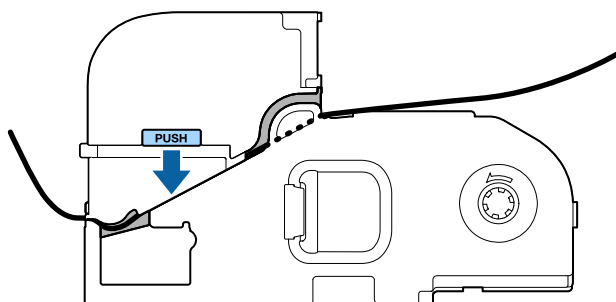


Cassette met standaardafmeting

- 1** Druk op de zijkant van de cassette om het lipje te ontgrendelen, en verwijder vervolgens de bovenkast.

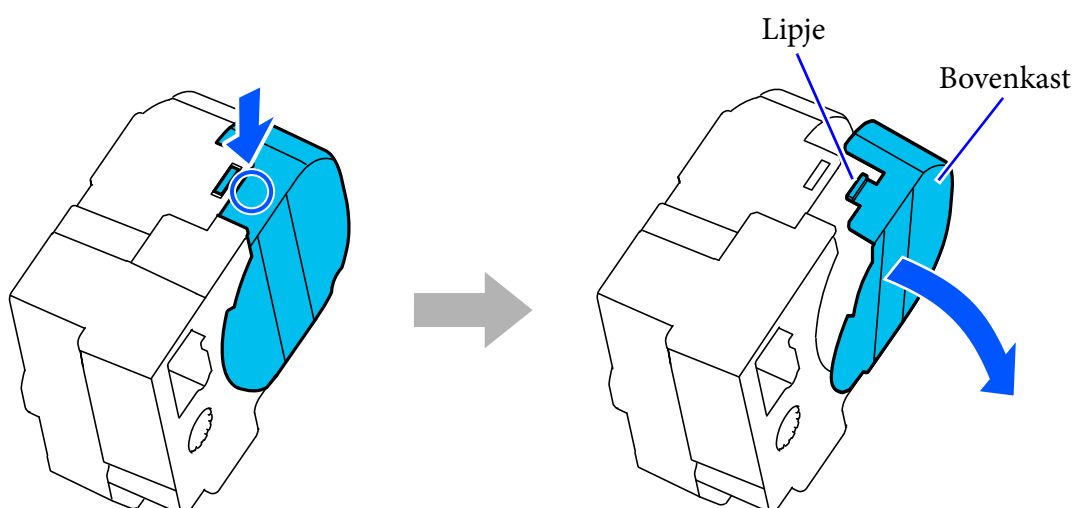


- 2** Til de tapehouder omhoog en haak deze in de stopper.

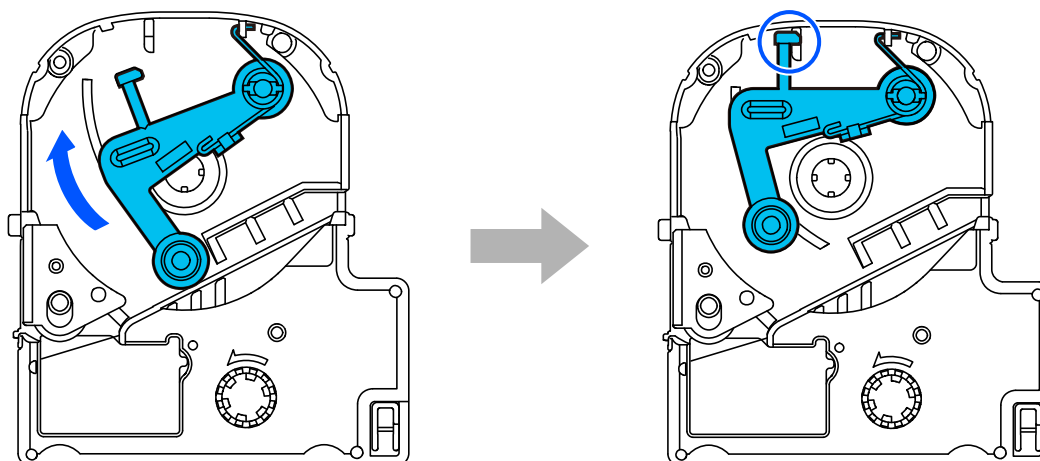


- 3** Leid de tape door de cassette.
Laat de voorrand van de tape ongeveer 3 cm uit de cassette uitsteken.

Leg de zijde van het afdekpapier naar boven

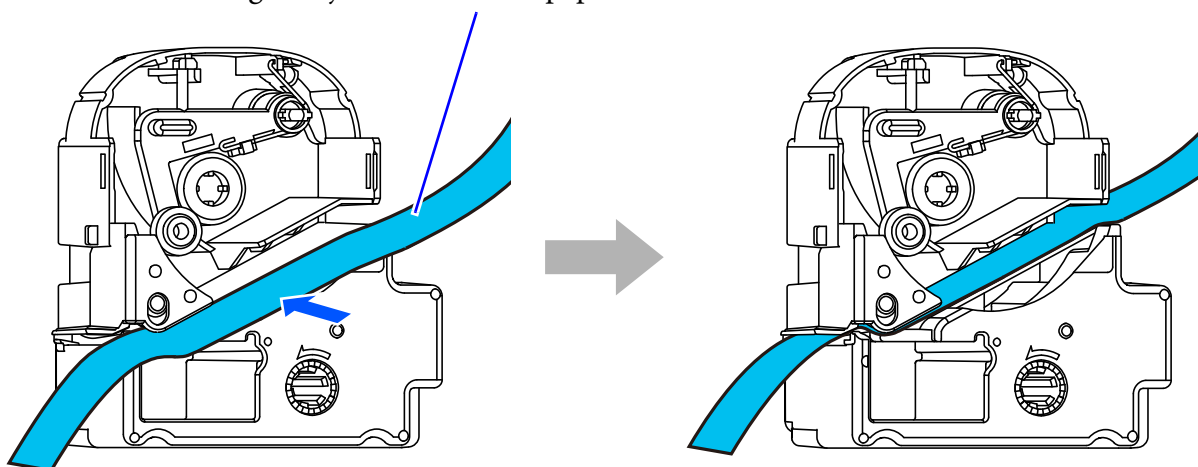

- 4** Bevestig het bovendeksel op de cassette door de lipjes aan beide zijden te vergrendelen.

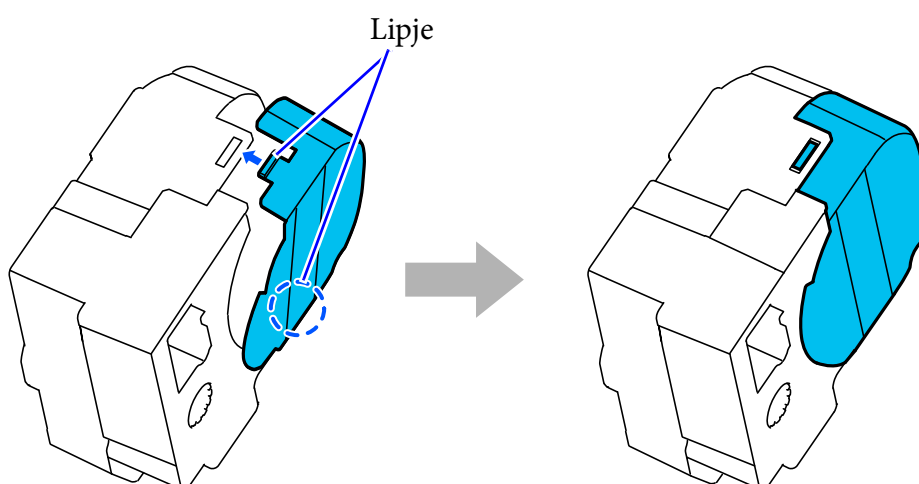

De printer initialiseren



Als de printer een storing geeft vanwege statische elektriciteit of enige andere reden, of als u de standaardinstellingen wilt herstellen, moet u de printer initialiseren.






LET OP

Door het initialiseren van de printer worden alle in de printer opgeslagen gegevensbestanden, en de printerinstellingen, zoals de knipinstellingen en netwerkinstellingen, gereset naar de standaard fabrieksinstellingen.

MP500

- 1 Zet de printer uit.
- 2 Druk tegelijkertijd op de connect-knop, de -knop en de -knop.
Alle LED's gaan branden en vervolgens gaan na ongeveer twee seconden de LED's, behalve de voedings-LED, uit.
De printer wordt gestart.


MP550

- 1 Zet de printer uit.
- 2 Druk tegelijkertijd op de -knop, de -toets en de -toets.
- 3 Wanneer een bevestigingsbericht wordt weergegeven, raakt u [Ja] aan.
De printer wordt gestart.













OPMERKING






U kunt de printer ook starten met de volgende procedure.




1. Druk op de -knop
2. Raak [Instellingen] - [Standaardinstellingen herstellen] - [Wis alle gegevens en instellingen] in die volgorde aan.
Wanneer een bevestigingsbericht wordt weergegeven, raakt u [Ja] aan.


Probleemoplossing

Problemen met de printer

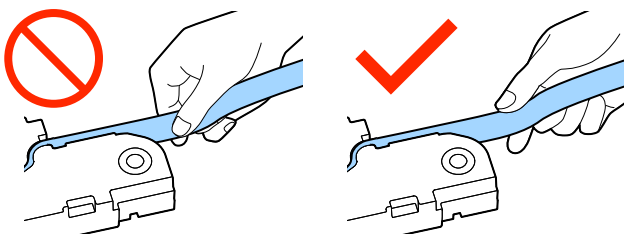

Symptoom/Vraag	Oplossing
Afdrukken is voltooid, maar de tape is niet geknipt.	Als u een tape gebruikt die niet kan worden geknipt door de printer, zoals magneettape, wordt de tape niet geknipt, zelfs niet als u de printer hebt ingesteld op automatisch knippen van tape. Gebruik uw schaar of een vergelijkbaar instrument om de tape te knippen.
De tape wordt niet zuiver geknipt door de knipper.	De knipper kan bot raken als papierstof en/of hechtmiddel blijft vastzitten aan de knipper. Reinig de knipper.  "Knipper" op pagina 40
	Als de knipper nog steeds bot is na het reinigen, moet u de knipper vervangen.  "Verbruiksproducten en opties" op pagina 55  "De knipper vervangen" op pagina 35
Door half knippen wordt tape niet zuiver geknipt.	De knipper kan bot raken als papierstof en/of hechtmiddel blijft vastzitten aan de knipper. Reinig de knipper.  "Knipper" op pagina 40
	Als de knipper nog steeds bot is na het reinigen, kan de oorzaak liggen bij slijtage van de halve knipper. Stel de diepte half knippen af.  "Diepte half knippen afstellen" op pagina 33
	Als de knipper nog steeds bot is na het afstellen, moet u de knipper vervangen.  "Verbruiksproducten en opties" op pagina 55  "De knipper vervangen" op pagina 35
	Als u de tape hebt vervangen door een ander type tape, stelt u diepte half knippen af.  "Diepte half knippen afstellen" op pagina 33
De halve knipper knipt niet alleen labelpapier, maar ook afdekpapier.	Stel de diepte half knippen af.  "Diepte half knippen afstellen" op pagina 33
	Als u de tape hebt vervangen door een ander type tape, stelt u diepte half knippen af.  "Diepte half knippen afstellen" op pagina 33

Symptoom/Vraag	Oplossing
De printer drukt niet af.	<p>Als u de terugspoeler niet gebruikt en het deksel van de terugspoeler is niet gesloten, drukt de printer niet af. Sluit het deksel van de terugspoeler.</p> <p> "Namen van onderdelen en functies" op pagina 12</p>
	<p>Als de verbindingsband is losgekoppeld van het deksel van de terugspoeler, zit het waarschijnlijk vast in het deksel waardoor het deksel niet goed kan sluiten. Verbind de band met het deksel van de terugspoeler en sluit het deksel vervolgens op de juiste manier.</p> <p> "Het deksel van de terugspoeler bevestigen" op pagina 42</p>
	<p>Beschikbare tapes en bulklabelekits variëren per printermodel. Gebruik een tape die uw printermodel ondersteunt.</p> <p> "Verbruiksproducten en opties" op pagina 55</p>
Slechte afdrukkwaliteit	<p>Als het label voor detectie van tape op de labelcassette verontreinigd is met vlekken of papierstof, kan de printer niet goed afdrukken. Verwijder vlekken en/of papierstof van de labelcassette.</p>
	<p>Als de cassettesensor van de printer verontreinigd is met vlekken of papierstof, kan de printer de tape niet goed detecteren. Verwijder vlekken en/of papierstof van de sensor.</p> <p> "Cassettesensor" op pagina 39</p>
	<p>Als u een vinyltape gebruikt, kan de eerste letter op het eerste label op de tape vaag of wazig worden.</p>
	<p>Een probleem met de afdrukkwaliteit kan zich voordoen bij afdrukken op een vinyltape of krimpkoustape met de instelling voor half knippen ingeschakeld, en als de omgevingstemperatuur 15 °C of lager is. Omdat de labels op de tape kunnen krimpen of gedeeltelijk van het afdekpapier af kunnen komen onder dergelijke condities.</p>
	<p>Als u de afdrukzijde van bulklabelekittape met uw blote handen hebt aangeraakt, kan olie of vuil van de handen een probleem met de afdrukkwaliteit veroorzaken. Bij het installeren van de tape moet u de tape als hieronder getoond vasthouden.</p> <div data-bbox="683 1592 1310 1827">  </div>

Symptoom/Vraag	Oplossing
De fout-LED op de printer knippert, maar geen bericht wordt weergegeven op het LCD-aanraakpaneel. (alleen MP550)	Wanneer de printer is aangesloten op een computer, wordt een foutbericht weergegeven op het computerscherm. Controleer het foutbericht op de computer.
Na het vervangen van de tape, worden labelgegevens die u had afgedrukt tot het vervangen van de tap, niet weergegeven.	De printer slaat labelgegevens met informatie over tapebreedte op, naast de tekst en lettertype-instellingen. Als u door wilt gaan met afdrukken van dezelfde gegevens na het vervangen van de tape, installeert u een tape met dezelfde breedte als de vorige. Als u de tape vervangt door tape met een andere breedte en dezelfde gegevens wilt afdrukken die u op de vorige tape afdruckte, sla de gegevens dan als een nieuw bestand op voordat u de tape vervangt. Mogelijk moet u het aantal regels verminderen wanneer u smallere tape gebruikt, omdat het maximale aantal regels afneemt naarmate de tape smaller wordt.
De printer wordt automatisch uitgeschakeld.	De printer heeft een energiebesparingsfunctie (uitschakeltimer) waarmee u de printer kunt instellen op automatisch uitschakelen als geen bewerking wordt uitgevoerd gedurende een ingestelde tijdsperiode. U kunt de tijdsduur instellen voordat energiebeheer wordt toegepast. Een verhoging heeft invloed op de energie-efficiëntie van het product. Houd rekening met het milieu voordat u dit wijzigt. U kunt de instellingen als volgt wijzigen. MP500 Open het venster van het printerstuurprogramma en wijzig de instelling in het venster van het stuurprogramma. MP550 1. Druk op de  -knop. 2. Raak [Basisinstellingen] aan, en vervolgens [Uitschakeltimer - AC] of [Uitschakeltimer - Batterij]. 3. Selecteer een tijdsperiode.
Kan laden van batterij niet voltooiën (alleen MP550)	Controleer de batterij om te kijken of het juist is geïnstalleerd. Als er geen probleem is met de installatie, maar de laadstatus verandert niet, vervang dan de batterij door een nieuwe.
U voelde een statische schok bij het aanraken van de tape-uitvoeropening of aansluitingen tijdens het afdrukken.	De printer kan een storing geven als gevolg van de statische elektriciteit. Start de printer.  "De printer initialiseren" op pagina 46
Hoe kunt u de standaardinstellingen herstellen?	Start de printer.  "De printer initialiseren" op pagina 46


Symptoom/Vraag	Oplossing
De connect-knop op de printer werkt niet goed. (alleen MP550)	De connect-knop werkt niet wanneer het LCD-aanraakpaneel menu's weergeeft, zoals menu's voor instellen van lettertypes of menu's voor basisinstellingen van de printer, of tijdens het afdrukken.
Hoe komt u achter de beveiligingssleutel van de printer?	U kunt het zien op het statusvel van de printer.  "Een statusvel afdrukken" op pagina 31
Hoe kunt u de netwerkinstellingen wijzigen?	Gebruik "Network Configuration Tool" voor het wijzigen van de netwerkinstellingen. De tool kan worden geïnstalleerd vanuit "Setup.exe" van het printerstuurprogramma. Raadpleeg "Netwerkconfiguratiehandleiding" voor instructies voor het gebruik van "Network Configuration Tool".

Problemen met de terugspoeler

Symptoom/Vraag	Oplossing
De terugspoeler spoelt de tape niet goed terug.	Bij het instellen van de tape op de rotatie-as van de terugspoeler, en als u de voorrand van de tape aanraakt met uw blote handen na het aanbrengen van handcrème of het aanraken van olieachtig materiaal, is de tape wellicht niet juist ingesteld in de as en kan ertoe leiden dat de tape wordt losgekoppeld van de as of niet goed afgewikkeld wordt. Reinig de binnenkant van de rotatie-as.  "De terugspoeler reinigen (optie)" op pagina 41
	Als u tape met gestanste labels gebruikt, zet de knop en de flens van de terugspoeler dan op de juiste tapebreedte in.
De terugspoeler beweegt niet.	Zorg ervoor dat de terugspoeler juist is aangesloten op de printer.
	Bij afdrukken van een smartphone of tablet kunt u de terugspoeler niet gebruiken.
Slechte afdrukkwaliteit	Als u teveel aan de tape trekt bij het instellen van de tape op de rotatie-as van de terugspoeler, kunnen tekens of afbeeldingen onregelmatig afgedrukt worden.
	Als papierstof of ander vreemd materiaal zich heeft opgehoopt op de rubberen rol, kunnen tekens of afbeeldingen onregelmatig afgedrukt worden. Reinig de rubberen rol.  "De terugspoeler reinigen (optie)" op pagina 41
	Bij het afdrukken op een vinyltape met half knippen ingeschakeld, en als de omgevingstemperatuur 15 °C of lager is, kan de tape van het afdekpapier afkomen.
	Bij het gebruik van krimpkoustape kan de tape, door de kenmerken, vast komen te zitten bij de tape-uitvoeropening of op de plaat die aanwezig is tussen de uitvoeropening en de rubberen rol. Wis de vastzittende status.

Symptoom/Vraag	Oplossing
Afdrukken is onderbroken.	Wanneer u begint met afdrukken na het aansluiten van de terugspoeler op de printer, stopt de printer automatisch met afdrukken wanneer een vooraf vastgestelde lengte tape is afgedrukt en uitgeworpen. Stel de voorrand van de uitgeworpen tape in op de rotatie-as, en start het afdrukken vervolgens opnieuw.
	Zorg ervoor dat de tape nergens achter blijft steken, en niet wordt gescheurd. Bij het gebruik van een bulklabelkit moet u ervoor zorgen dat de tape niet vast blijft zitten of verstrikt raakt binnen de box.
	Zorg ervoor dat de tape juist is ingesteld op de rotatie-as.
	Als u een andere tape verbindt aan het einde van de momenteel gebruikte tape met gebruik van lijm of iets dergelijks, kan de werking van de terugspoeler stoppen. U moet niet meerdere tapes verbinden.
Afdrukken is voltooid, maar de tape is niet geknipt.	Als u een tape gebruikt die niet kan worden geknipt door de printer, zoals magneettape, wordt de tape niet geknipt, zelfs niet als u de printer hebt ingesteld op automatisch knippen van tape. Gebruik uw schaar of een vergelijkbaar instrument om de tape te knippen.

Problemen met de bulklabelkit

Symptoom/Vraag	Oplossing
De tape van de bulklabelkit is van de cassette af gekomen.	Zet de tape terug op de cassette.  "Tape van bulklabelkit (optie) door de cassette voeren" op pagina 43
De bulklabelkit heeft geen tape meer.	Verwijder de box van de bulklabelkit van de bodemplaat, en plaats een box van een nieuwe bulklabelkit op de bodemplaat.
De tape wordt niet juist ingevoerd.	Zorg ervoor dat de tape niet vast blijft zitten of verstrikt raakt binnen de box.
	Bij het gebruik van de bulklabelkit moet u ervoor zorgen dat u deze op de bodemplaat zet.
Slechte afdrukkwaliteit	Als de set wordt gebruikt in een stoffig gebied, kan de afdrukkwaliteit afnemen doordat stof blijft kleven aan de tape. Wanneer u klaar bent met het afdrukken van labels, plaatst u de cassette weer terug in de box en vervolgens sluit u de box.
	Bij het instellen van de cassette op de printer, of bij het herstellen van vastzittende tape, moet u uitkijken dat u de afdrukszijde van de tape niet aanraakt met uw vingers. U kunt besmeurde afdrukken krijgen, vooral wanneer u de afdrukszijde hebt aangeraakt met vettige handen of blote handen waarop handcrème is aangebracht.

Specificaties

MP500

Afmetingen		Circa 193 (B) x 198 (D) x 144 (H) (mm)
Gewicht		Circa 2,9 kg (zonder labelcassette)
Interface	USB	USB 2.0 Volle snelheid
	Bekabeld LAN	100BASE-TX/10BASE-T
	Draadloos LAN	IEEE802.11b/g/n (Wi-Fi 4) *Wi-Fi-gecertificeerd
Bedrijfstemperatuur		5 tot 35 °C
Opslagtemperatuur		-10 tot 55 °C
Hoogte		2000 m of minder
Ondersteunde tape	Labelcassette	Tape van 6 tot 54 mm breed kan worden gebruikt.
	Bulklabeelkit	

Voeding

Stroomadapter

Type	AST2437Z2-1
Fabrikant	SEIKO EPSON CORPORATION
Ingang	AC100-240 V, 1,2 A, 50-60 Hz (specifieke adapter, alleen voedingskabel)
Uitgang	DC24 V, 3,75 A
Totaal uitgangsvermogen	90,0 W
Gemiddelde actieve efficiëntie	89,0%
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	79,0%
Stroomverbruik onbelast	0,15 W

MP550

Afmetingen		Circa 193 *(B) x 198 (D) x 153* (H) (mm) * 260 mm met het LCD-deksel open.
Gewicht		Circa 3,2 kg (zonder batterijen, labelcassette)
Interface	USB	USB 2.0 Volle snelheid
	Bekabeld LAN	100BASE-TX/10BASE-T
	Draadloos LAN	IEEE802.11b/g/n
Bedrijfstemperatuur		5 tot 35 °C
Opslagtemperatuur		-10 tot 55 °C
Hoogte		2000 m of minder
Ondersteunde tape	Labelcassette	Tape van 6 tot 54 mm breed kan worden gebruikt.
	Bulklabelkit	

Voeding

Stroomadapter

Type	AST2437Z2-1
Fabrikant	SEIKO EPSON CORPORATION
Ingang	AC100-240 V, 1,2 A, 50-60 Hz (specifieke adapter, alleen voedingskabel)
Uitgang	DC24 V, 3,75 A
Totaal uitgangsvermogen	90,0 W
Gemiddelde actieve efficiëntie	89,0%
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	79,0%
Stroomverbruik onbelast	0,15 W

Lithium-ionbatterij


Type	C52CE97010
Fabrikant	SEIKO EPSON CORPORATION
Gemiddelde uitgangsspanning	DC7,2 V
Capaciteit	Typ.1950 mAh, Min.1850 mAh

Omgevingstemperatuur

Tijdens gebruik		0 tot 45 °C
Laden		0 tot 40 °C
Tijdens opslag	Minder dan 1 maand	-20 tot 50 °C
	Minder dan 3 maand	-20 tot 40 °C
	Minder dan 1 jaar	-20 tot 20 °C

Positie van de naamplaat

De naamplaat bevindt zich op de onderkant van het product.

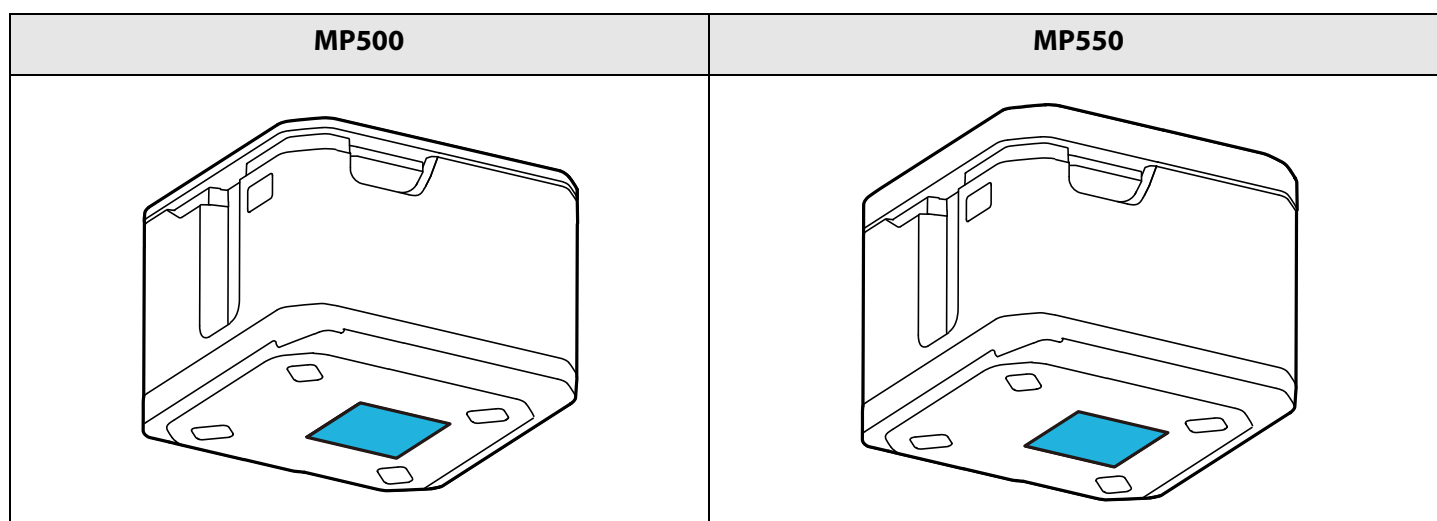

Bijlage

Verbruiksproducten en opties

Dit hoofdstuk geeft u een inleiding op verbruiksproducten en opties voor deze printer.

Ze zijn verkrijgbaar bij distributeurs van de printer of via andere methoden. Ga naar de onderstaande website voor details over de verbruiksproducten en opties, en de line-up van labelcassettes en bulklabelkits.

www.panduit.com

Automatische knipper (CF001)

Dit is een vervangende automatische knipper.

Halve knipper (CH001)

Dit is een vervangende halve knipper.

Labelcassettes

De cassette kan in de printer worden geplaatst.

Panduit biedt een groot aantal verschillende tapes voor meervoudig gebruik.

Bulklabelkit

U kunt deze kit instellen op de bodemplaat die wordt meegeleverd in de printerverpakking.

Panduit biedt een groot aantal verschillende tapes voor meervoudig gebruik.

Terugspoeler (MP-REWINDER)


Bij het gebruik van de bulklabelkit kunt u deze eenheid aansluiten op de printer voor terugspoelen van afgedrukt labelpapier. Vervolgens kunt u de rol met afgedrukte labels meedragen naar uw werkruimte.

Lijst met symbolen (alleen MP550)

ASME




ANSI

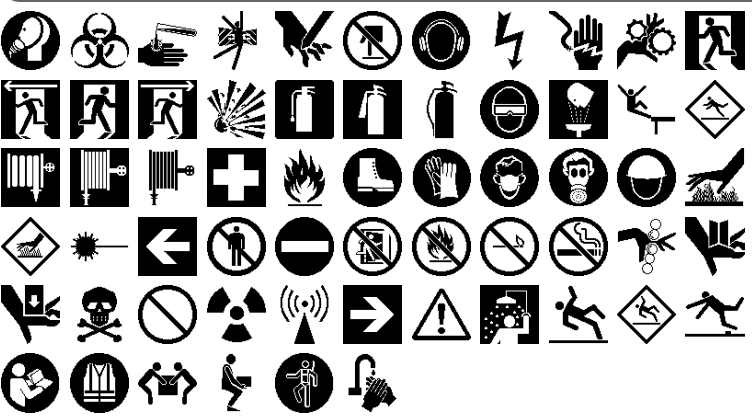


Vlamboog




Pijlen

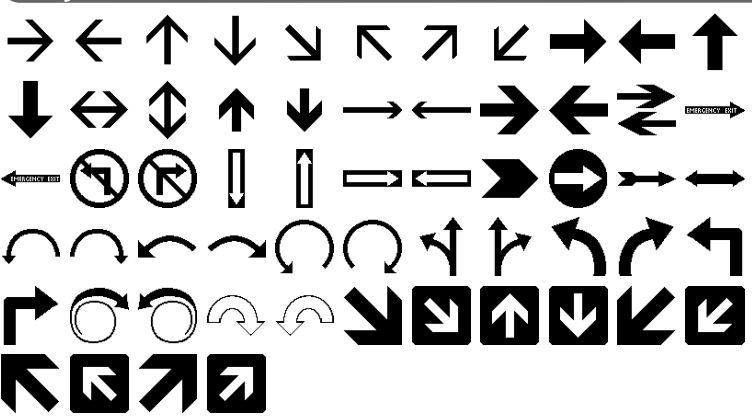


Audiovisueel

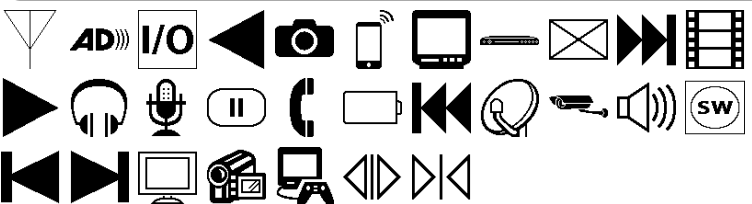

Leestekens

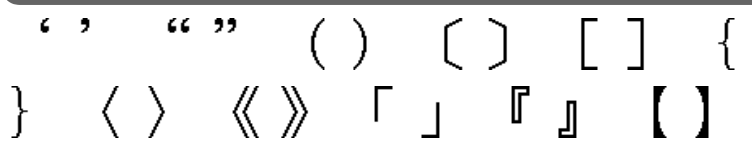

Valuta

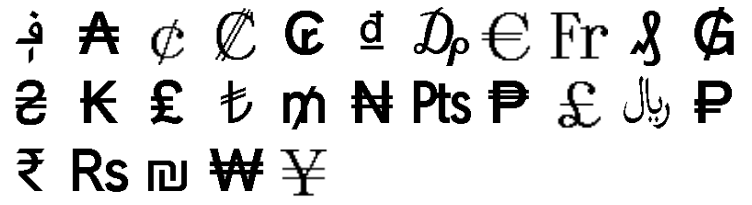


Datacenter



Cijferparen



Elektriciteit

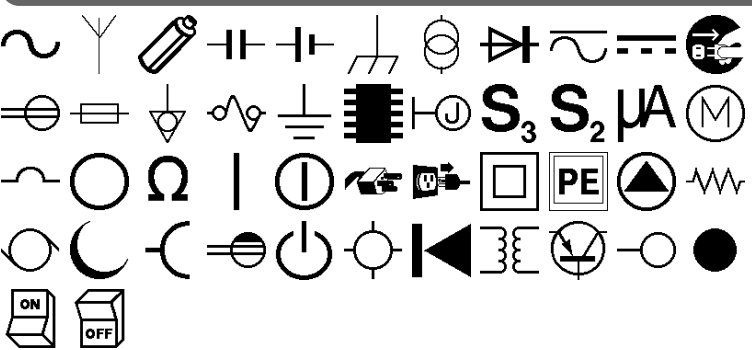

Milieu



Brandpreventie




GHS WHMIS




Grieks




IMO

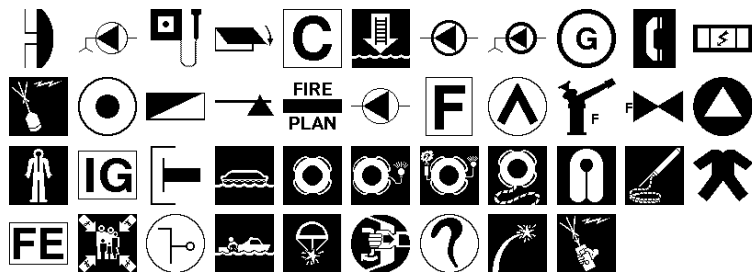


Laboratorium

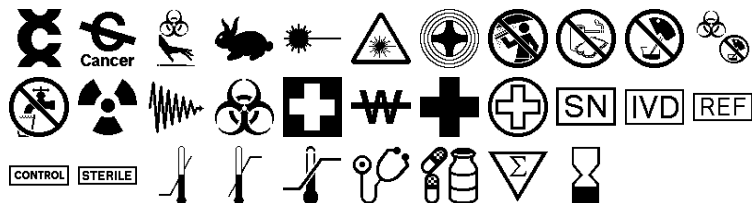


Vormen

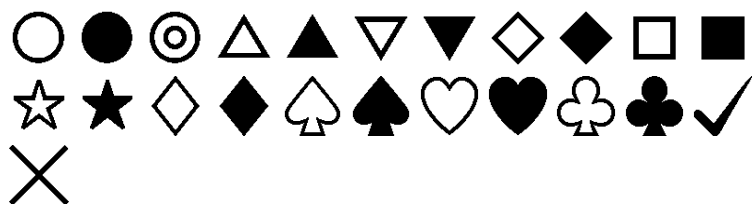


Wiskundig

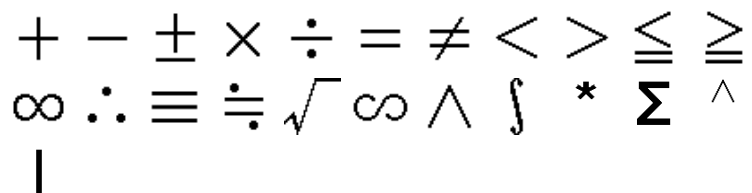

Metrisch

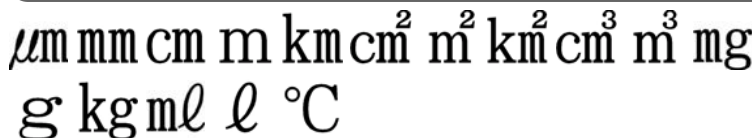


Cijfervormen

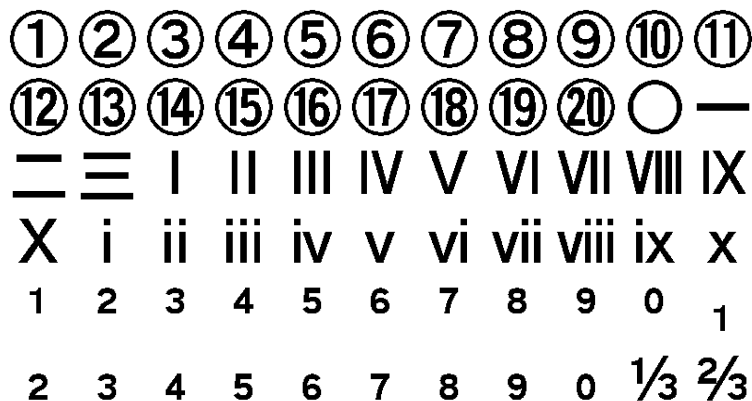

Kantoor



PBM

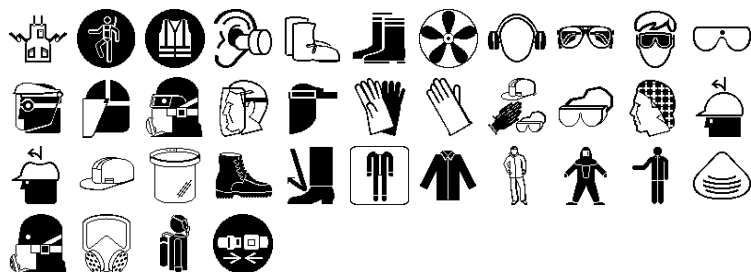


Verboden



Openbaar




Interpunctie

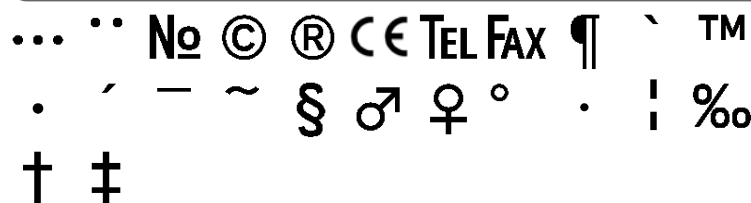

Verzending




Waarschuwingen

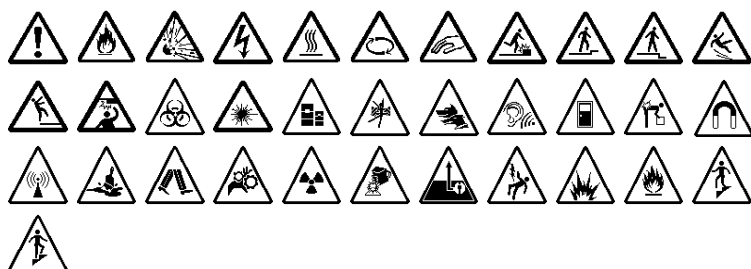


Extra symbolen



Lijst met kaders (alleen MP550)

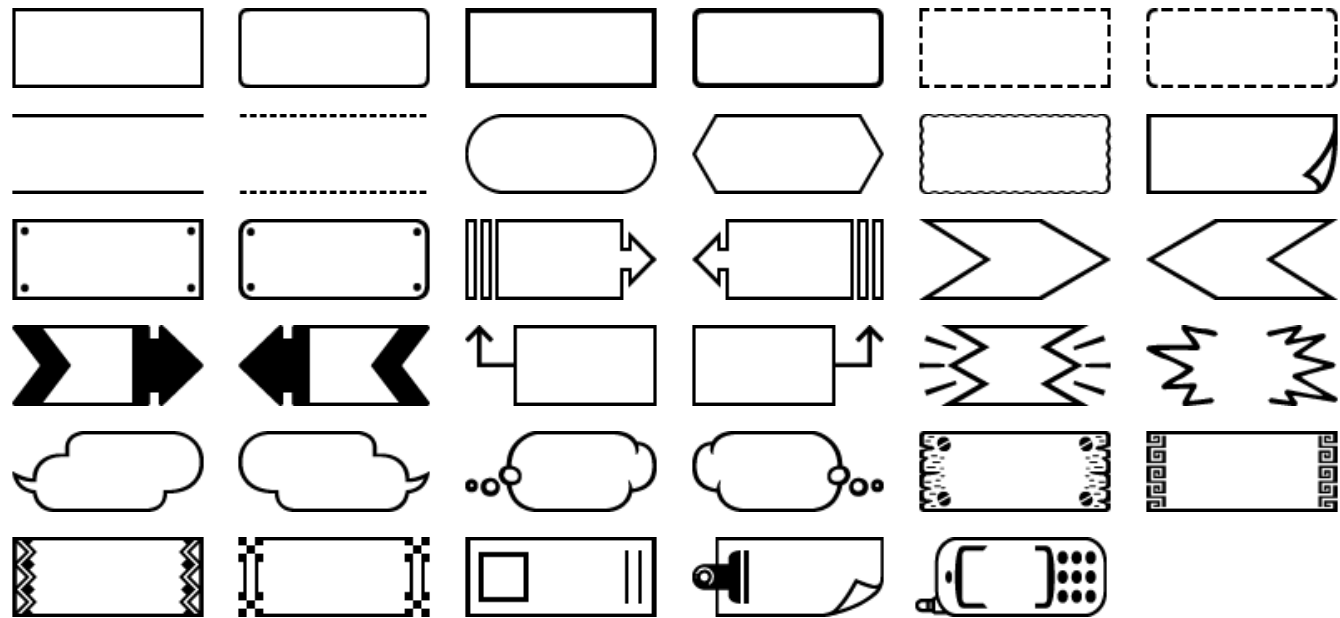

Lijst met tabellen (alleen MP550)

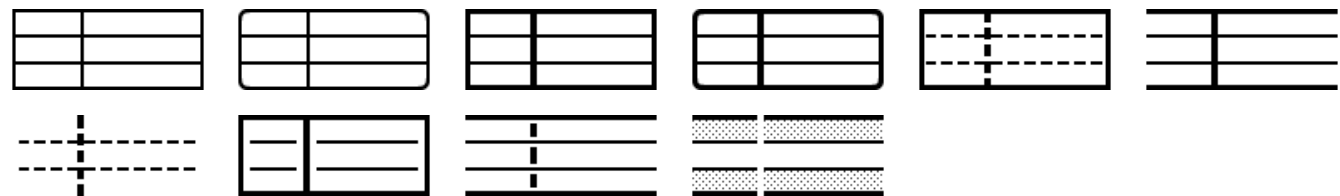

Copyrightverklaring

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, in een opzoeksysteem worden opgeslagen, of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen of enige andere manier, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Panduit Corp.

De inhoud van deze handleiding kan zonder kennisgeving gewijzigd worden.

Hoewel bij het samenstellen van deze handleiding de grootste zorgvuldigheid is betracht, aanvaardt Panduit Corp. geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies.

Noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit gebruik van de informatie in deze uitgave.

Noch Panduit Corp. noch een van haar dochterondernemingen kan aansprakelijk worden gesteld door de koper van dit product of door derden voor schade, verlies, kosten of uitgaven die door de koper of derden zijn gemaakt als gevolg van: ongelukken, onjuist gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde modificaties, reparaties of wijzigingen van dit product, of het niet strikt in acht nemen van de aanwijzingen voor gebruik en onderhoud van Panduit Corp.

Panduit Corp. is niet aansprakelijk voor schade of problemen die voortvloeien uit gebruik van andere opties of verbruiksgoederen dan die welke door Panduit Corp. zijn aangemerkt als "originele Panduit-producten" of "door Panduit goedgekeurde producten".

Handelsmerken

Windows® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Wi-Fi® is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Andere productnamen en bedrijfsnamen zijn de handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve bedrijven.

©2025 Panduit Corp. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.