

MP550/MP500

Användarhandbok

Före användning

Sätt att använda skrivaren på

Delarnas namn och funktioner

Konfigurera skrivaren


Ansluta till din enhet

Underhåll


Felsökning

Specifikationer

Bilaga

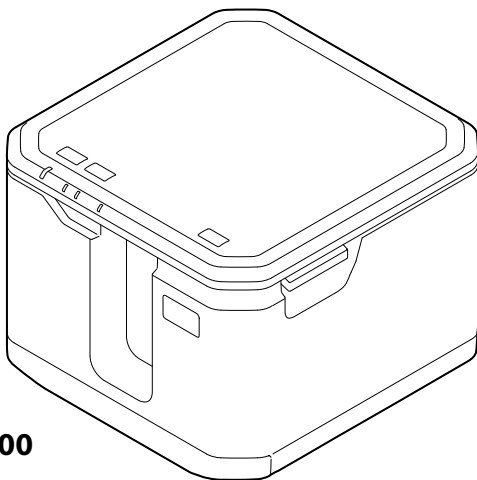

MP500

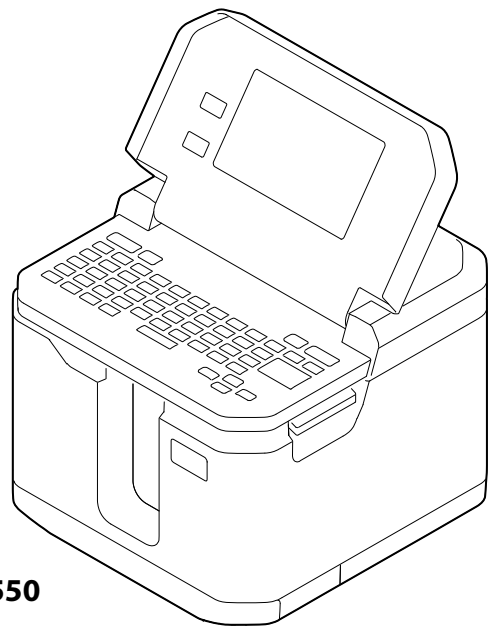

MP550

Innehåll

Före användning 5

■ Om handboken	5
■ Symboler som används i den här handboken	5
Symboler för säkerhet	5
Symboler för allmän information	5
■ Om kompatibla etikettkassetter och Kit för bulketiketter	6
■ Försiktighetsåtgärder vid användning av skrivaren	7
■ Återvinna batteriet	9
■ Varningssymboler	9

Sätt att använda skrivaren på 10

Delarnas namn och funktioner 12

■ MP500	12
■ MP550	14
Utsida	14
LCD-pekskärm/knappar/tangentbord	16

Konfigurera skrivaren 21

■ Installera etikettkassett	21
■ Mata ut tejp	23
MP500	23
MP550	23
■ Ansluta nätadaptern	24
■ Installera batteriet (endast MP550)	25

Ansluta till din enhet..... 26

■ Ansluta via Wi-Fi	26
Ansluta direkt till en enhet (enkelt AP-läge)	26
Ansluta med en trådlös router eller åtkomstpunkt (infrastrukturläge)	28
■ Ansluta via ett trådbundet LAN	30
■ Kontrollera skrivarinställningarna	31
Skriva ut ett statusark	31

Skriva ut PIN-kod	32
-------------------------	----

Underhåll 33

■ Justera halvklippningsdjupet	33
Ändra inställningen från en dator	33
Ändra inställningen på skrivaren (endast MP550).....	34
■ Byta ut klipparenheten	35
■ Ladda batteriet (endast MP550)	37
■ Rengöra skrivaren	39
Utsida/basplatta.....	39
Skrivhuvud	39
Kassettsensor	39
Klipparenhet.....	40
■ Rengöra omrullaren (tillval).....	41
Gummirulle.....	41
Rotationsaxel.....	41
■ Sätta dit omrullarluckan	42
■ Dra tejp från Kit för bulketiketter (tillval) genom kassetten	43
Stor rulle.....	43
Kassett i standardstorlek.....	44
■ Initiera skrivaren	46
MP500.....	46
MP550.....	46

Felsökning 47

■ Problem med skrivaren.....	47
■ Problem med omrullaren	50
■ Problem med Kit för bulketiketter	51

Specifikationer 52

■ MP500.....	52
Strömförsörjning.....	52
■ MP550.....	53
Strömförsörjning.....	53
■ Namnskyltens placering	54

Bilaga 55

■ Förbrukningsartiklar och tillval.....	55
---	----

■ Symbollista (endast MP550).....	56
■ Ramlista (endast MP550).....	58
■ Tabellista (endast MP550)	58
■ Meddelande om upphovsrätt	59
■ Varumärken	59

Före användning

Det här kapitlet innehåller information som du bör känna till innan du använder skrivaren.

Om handboken

Den här handboken gäller för MP500 och MP550.



Information eller instruktioner endast för en av de två produkterna finns under ”endast MP500” eller ”endast MP550”. För information eller instruktioner som är gemensamma för de två produkterna används illustrationer av antingen MP500 eller MP550. Oavsett vilken skrivarillustration som används är det ingen skillnad i driftsproceduren mellan de två produkterna.

Symboler som används i den här handboken




Följande symboler används i den här handboken för att ange viktig information.

Symboler för säkerhet

Symbolerna nedan används i denna handbok för att säkerställa att produkten är säker och används på rätt sätt och för att förhindra fara för dig och andra personer, samt skador på egendom. Se till att du förstår deras innebörd fullständigt innan du läser den här handboken.

 VARNING	Felaktig hantering av produkten på grund av att symbolen ignoreras kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
 FÖRSIKTIGHET	Felaktig hantering av produkten på grund av att symbolen ignoreras kan leda till skador på person och egendom.

Symboler för allmän information

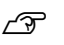 VIKTIGT	Anger information som du måste följa när du använder produkten. Felaktig hantering på grund av att denna information ignoreras kan leda till att produkten stannar eller inte fungerar.
 OBS	Anger ytterligare förklaringar och information som du bör känna till.
	Anger en referenssida med relaterad information.

Om kompatibla etikettkassetter och Kit för bulketiketter

För att få ut mesta möjliga av skrivaren ska du använda en äkta Panduit-etikettkassett och Kit för bulketiketter. Om du använder en förbrukningsartikel som inte är äkta kan skrivaren skadas eller utskriftskvaliteten försämrats. Kompatibla Panduit-etikettkassetter och Kit för bulketiketter varierar beroende på skrivarmodell. När du köper en etikettkassett eller ett Kit för bulketiketter ska du se till att det är kompatibelt med din skrivarmodell.

Försiktighetsåtgärder vid användning av skrivaren

Innan du använder skrivaren ska du läsa bladet ”Important Safety Information” som medföljer i skrivarpaketet för att säkerställa säker och korrekt användning av skrivaren.

Följande är ytterligare försiktighetsåtgärder vid användning av skrivaren.

- Stå inte på och lägg inte något tungt på produkten, och placera den inte på en instabil plats, som ett skakigt bord eller en lutande yta. Annars kan produkten välta och orsaka personskada.
- Var försiktig så att du inte skär dig i fingrarna när du klipper etiketter med sax.
- Fäst inte dina etiketter på människokroppen, levande varelser, offentliga inrättningar eller andra personers egendom.
- Innan du sätter fast etiketter som skrivits ut från skrivaren
Fästa etiketter och lim påverkas av typen av yta och av miljöförhållanden som fuktighet och värme. Etiketter kan lossna, böjas eller blekna; utskrivna tecken kan blekna; färgen kan stanna kvar efter att etiketten tagits bort; limmet kan fastna på den anslutna ytan. Innan du sätter fast etiketter ska du kontrollera etiketternas typ och syfte.
Panduit ansvarar inte för skador eller förluster som orsakas av etiketter eller tejp.
- Etikettlängden som visas på skrivarens LCD-pekskärm eller i fönstret till ett etikettredigeringsprogram på en dator är till för din referens. Den kanske inte exakt matchar den faktiska längden på den utskrivna etiketten.
- Beroende på vilka marginalinställningar och typ eller längd på etiketten kan skrivaren automatiskt mata ut eller klippa av tejp innan den börjar skriva ut.
- När du använder vinyltejp kan tecken eller bilder som skrivs ut på den första etiketten bli otydliga eller suddiga. Om du skriver ut på en vinyltejp när rumstemperaturen är 15 grader C eller lägre kan dessutom etiketter som klippts av med halvklipparen lossna från skyddspapperet, eller ge en otydlig utskrift.
- Beroende på de olika förhållanden som anges nedan kan skrivaren skriva ut långsammare än vanligt.
 - Omgivningstemperatur
 - Typ av tejp
 - Användning av litiumjonbatteriet (endast MP550)
 - Etikettdata som innehåller en bild, symbol, ram eller tabell (utom QR-kod, streckkod)
 - Etikettdata med hög densitet, till exempel en etikett med skuggad bakgrund.
 - Skriva ut med inställningen [Utskriftstäthet] inställd på 1 eller högre
- När du skriver ut på värmekrympt rörtejp med omrullaren kan tejpens rullas upp felaktigt eller klippas oväntat.
- Rör inte vid tejpuppmatningsfacket och kontakterna (nätadapter, USB- och LAN-kontakter) under utskrift. Det kan leda till statisk elektricitet som gör att skrivaren inte fungerar som den ska.


- Du kan spara etikettfiler eller annan data i skrivarens minne, men de kan inte sparas under en längre tid eller permanent. Panduit ansvarar inte för förlust eller skada på data som uppstår till följd av skrivarfel, reparation eller någon annan orsak.

Återvinna batteriet

Innehåller ett litiumjonbatteri. Måste återvinnas eller kasseras på rätt sätt. Ta inte isär batteriet.

Varningssymboler


Varningssymbolerna på produkten anger följande försiktighetsåtgärder.

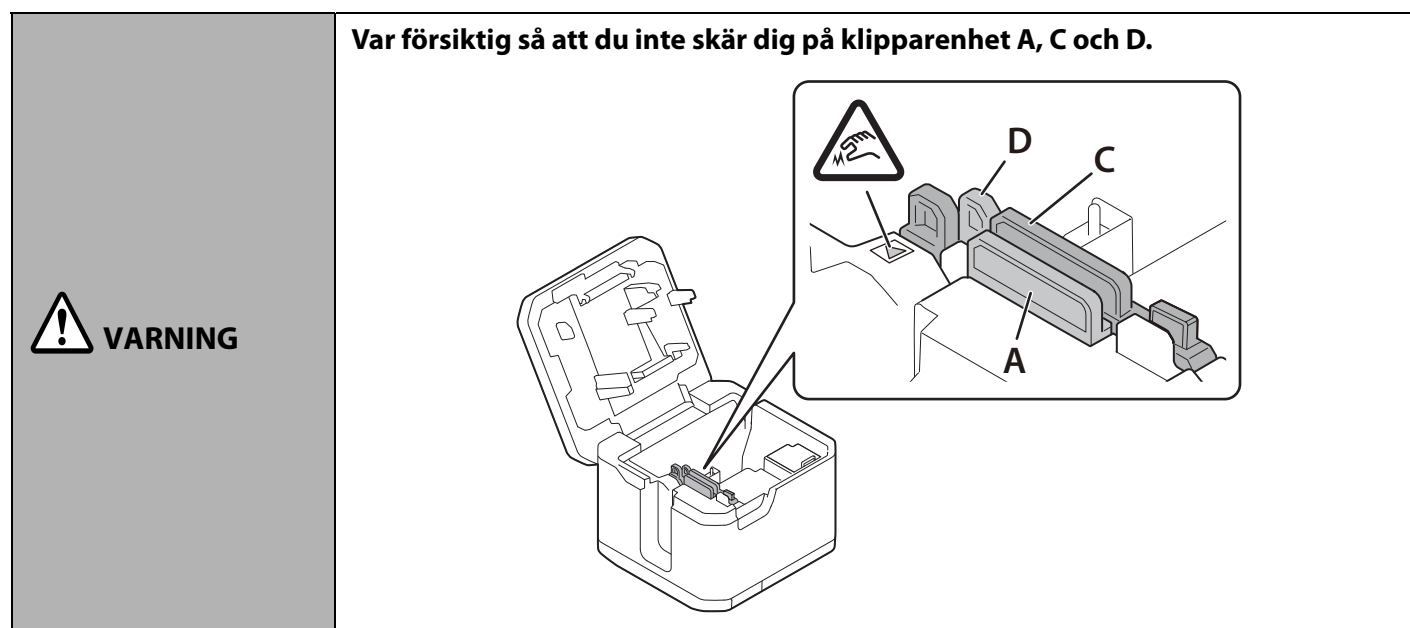


Sätt att använda skrivaren på

Skrivaren kan användas på följande sätt.

**Använda som fristående skrivare
(endast MP550)**

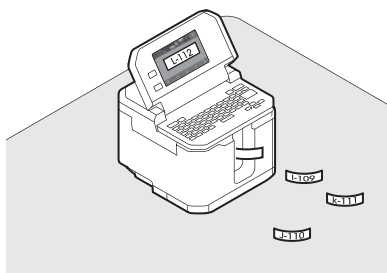


**Använda från en dator som är ansluten med den
medföljande USB-kabeln**

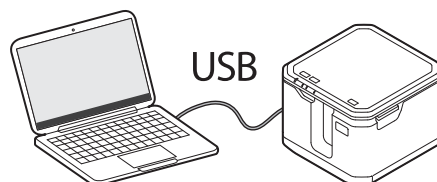


Använda från en dator/smartphone/surfplatta ansluten via Wi-Fi®


Enkelt AP-läge

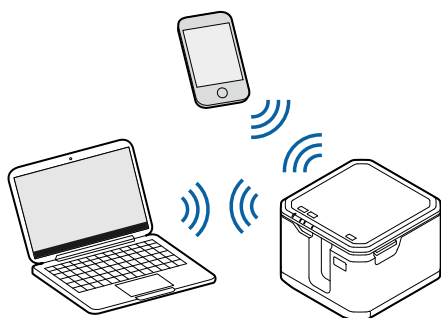

Infrastrukturläge

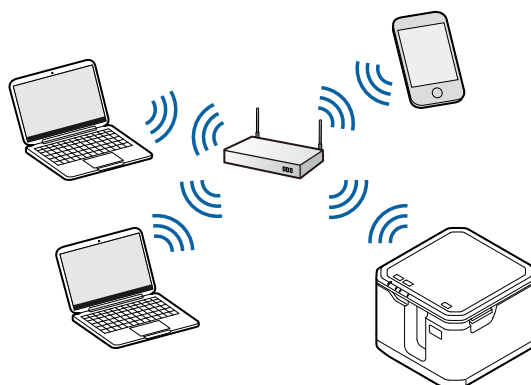


Använda från en dator som är ansluten via den trådbundet LAN

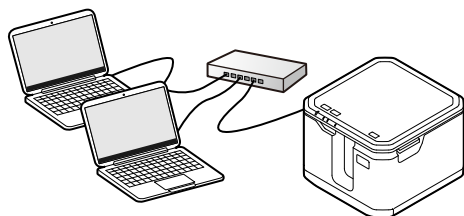

Skriva ut ett stort antal etiketter


Genom att använda ett Kit för bulketiketter kan du skriva ut ett stort antal etiketter åt gången. Om du använder omrullarenheten som finns som tillval kan du bära det stora antalet etiketter enkelt, eftersom enheten kan rulla om det utskrivna etikettpapperet fint.

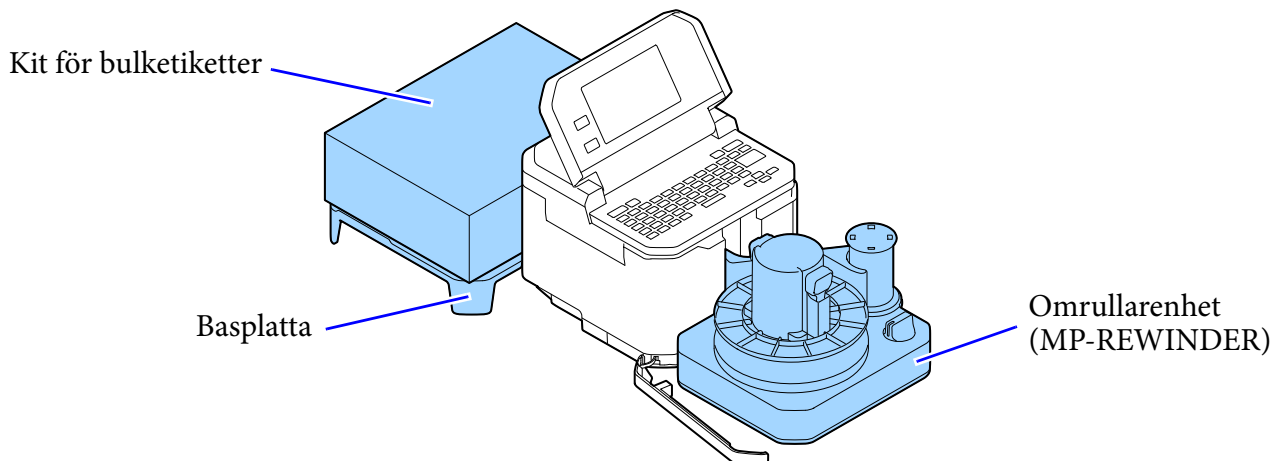

Skapa etiketter med din befintliga datafil

Med "Easy-Mark Plus", programvaran som medföljer Panduits skrivare, kan du enkelt skapa etiketter från data i en Excel-fil eller datafiler av andra format.


Med MP550 kan du skapa etiketter med hjälp av skrivarens tangentbord, men med funktionen Easy-Mark Plus kan du skapa etiketter på ett effektivare sätt.

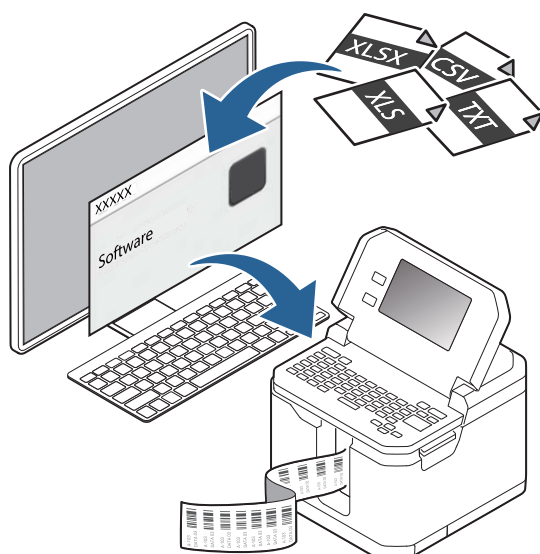


Delarnas namn och funktioner



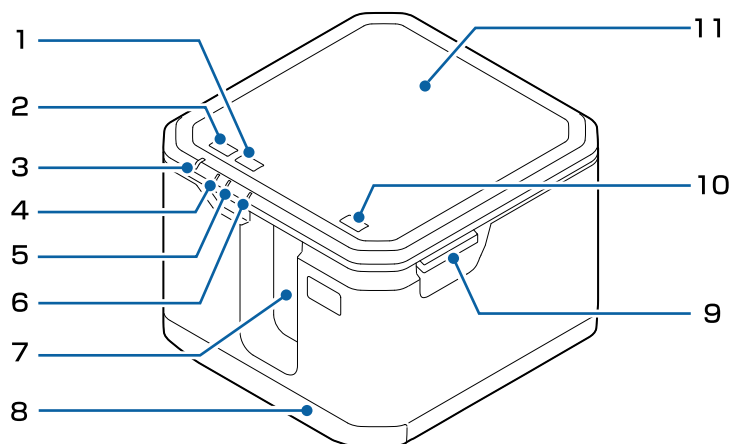


MP500


Framsida

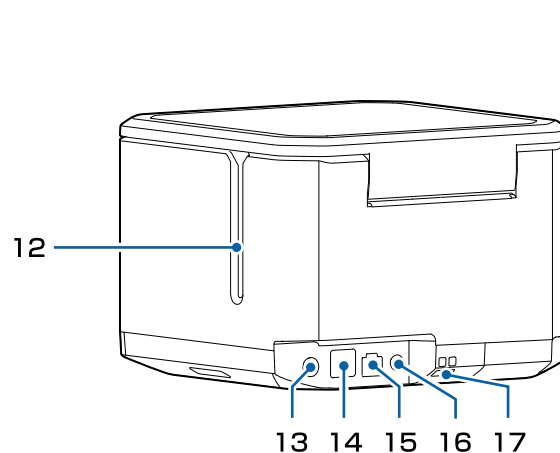

Baksida




1	 -knapp	Låter dig växla Wi-Fi-läget mellan infrastrukturläge, enkelt AP-läge och av.
2	 -knapp	Låter dig slå på och av skrivaren.
3	Strömlampa	Förblir på medan skrivaren är igång.
4	 -lampa	Förblir på medan skrivaren är i infrastrukturläge.
5	 -lampa	Förblir på medan skrivaren är i enkelt AP-läge.
6	 -lampa	Blinkar när ett fel inträffar.
7	Tejputmatningsfack	Utskrivna etiketter kommer ut genom det här facket.

8	Omrullarlucka
Öppna den här luckan för att ansluta en omrullarenhet (finns som tillval) till skrivaren.	
9	Övre luckans spak
Tryck spaken uppåt för att öppna luckan.	
10	 -knapp
Låter dig mata tejp.	
11	Övre lucka
Öppna luckan för att installera eller ta bort en etikettkassett.	
12	Tejpinförselack
När du installerar en etikettkassett för Kit för bulketiketter i skrivaren ska du dra tejp genom det här facket.	
13	Nätadapterkontakt
Anslut kabeln till nätadaptern.	
14	USB-kontakt
Anslut den medföljande USB-kabeln.	
15	Trådbundet LAN-kontakt
Anslut en LAN-kabel. Använd en skärmad tvinnad kabel, kategori 5 eller högre, rak Ethernet-kabel dragen för 10BASE-T eller 100BASE-TX.	
16	Connect-knapp
Tryck på den här när du ansluter skrivaren till ett trådlöst LAN med WPS.	
17	Säkerhetskabelns fästpunkt
För ett kommersiellt tillgängligt säkerhetskabellås. För genom kabeln här.	


MP550

Utsida

Framsida

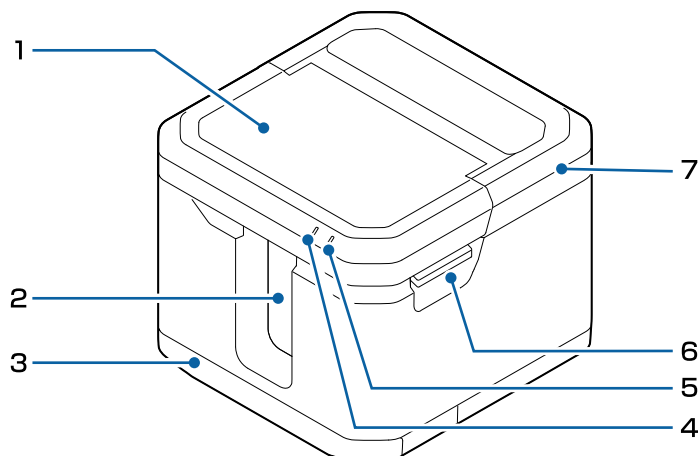

Baksida

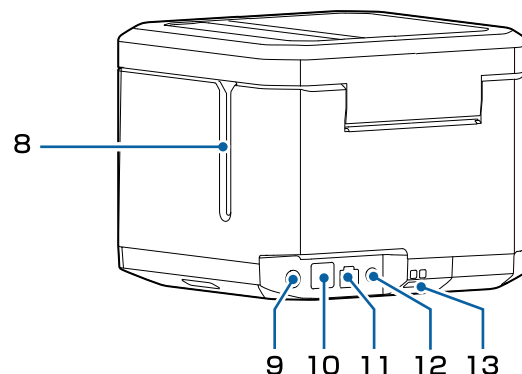

1 LCD-lucka

Öppna luckan för att använda pekskärmen och tangentbordet.

2 Tejp utmatningsfack

Utskrivna etiketter kommer ut genom det här facket.

3 Omrullarlucka

Öppna den här luckan för att ansluta en omrullarenhet (finns som tillval) till skrivaren.

4 ⏻-lampa

Förblir på medan skrivaren är igång.

5 🔋-lampa

Anger batteristatus.

Tänds när laddningen startas och lyser under laddningen.

Stängs av när laddningen är klar.

Du kan kontrollera batterinivån på pekskärmen.

🔗 ["LCD-pekskärm/knappar/tangentbord" på sidan 16](#)


Blinkar om ett fel, som att laddningen avbryts, inträffar.

6 Övre luckans spak

Tryck spaken uppåt för att öppna luckan.

7	Övre lucka
Öppna luckan för att installera eller ta bort en etikettkassett eller ett batteri.	
8	Tejpinförselfack
När du installerar en etikettkassett för Kit för bulketiketter i skrivaren ska du dra tejpens genom det här facket.	
9	Nätadapterkontakt
Anslut kabeln till nätadaptern.	
10	USB-kontakt
Anslut den medföljande USB-kabeln.	
11	Trådbundet LAN-kontakt
Anslut en LAN-kabel. Använd en skärmad tvinnad kabel, kategori 5 eller högre, rak Ethernet-kabel dragen för 10BASE-T eller 100BASE-TX.	
12	Connect-knapp
Tryck på den här när du ansluter skrivaren till ett trådlöst LAN med WPS.	
13	Säkerhetskabelns fästpunkt
För ett kommersiellt tillgängligt säkerhetskabellås. För genom kabeln här.	

LCD-pekskärm/knappar/tangentbord

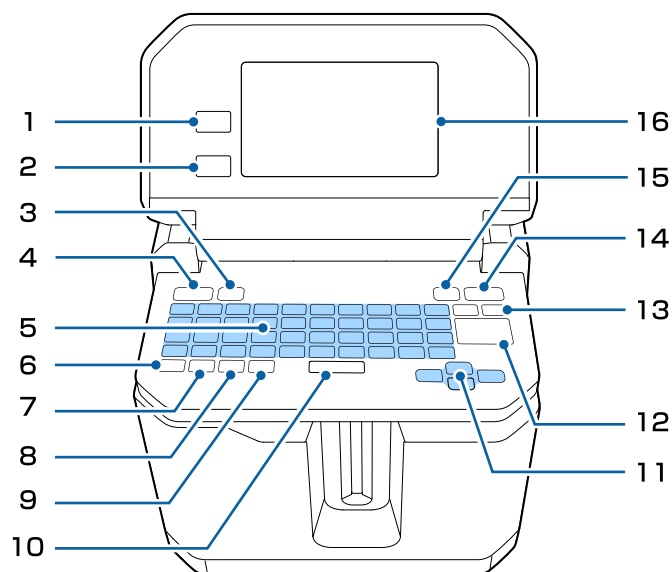

1 -knapp

Låter dig visa skärmen för val av etiketttyp.











 

2 -knapp

Låter dig gå tillbaka till föregående skärm.

3 -knapp

När du redigerar en etikettbild på displayen trycker du på den här knappen för att komma till följande menyer.


- Fil
 - Spara
 - Öppna
 - Radera
 - Skriv ut
- Utskriftsinställningar
 - Klippinställningar
 - Utskriftens täthet
 - Drop stop
 - Positionsjustering av stans
 - Inställning för halvklippningsdjup
 - Inst. halvklippningsfel (helklippningsdet.)
- Inställningar
 - Grundläggande inställningar
 - Nätverksinställningar
 - Återställ standardinställningar
 - Version

4	 -knapp
Låter dig slå på och av skrivaren.	
5	Teckenknappar
Låter dig ange tecken och märken.	
6	 -tangent
Shift-tangenten	
7	 -tangent
Caps Lock-tangenten	
8	 -tangent
Funktionstangent Håll inne den här tangenten och tryck på en tangent med dubbla funktioner för att aktivera den andra funktionen för tangenten med dubbla funktioner.	
9	 -tangent
Här kan du skriva ett tecken med accent.	
10	Mellanslagstangent
Låter dig ange ett mellanslag.	
11	Markörknappar
Låter dig flytta en markör när du väljer en meny eller inställning, eller när du redigerar en etikett.	
12	 -tangent
Håll inne  -tangenten och tryck på den för att lägga till en ny kolumn.	
13	 -tangent
Tryck på och håll den här tangenten för att ta bort tecken och/eller symboler tills du släpper tangenten. Håll inne  -tangenten och tryck på den för att ta bort hela texten, eller ta bort text och inställningar.	
14	 -tangent
Håll inne  -tangenten och tryck på den för att lägga till följande menyer. <ul style="list-style-type: none"> • Antal kopior • Förstora utskrift • Spegelutskrift 	
15	 -knapp
Låter dig mata ut tejp, eller mata ut och klippa tejp.	

16 LCD-pekskärm

Tryck på panelen för att välja en meny och ändra inställningen. Svep på skärmen för att bläddra uppåt/nedåt eller åt vänster/höger.

LCD-pekskärm

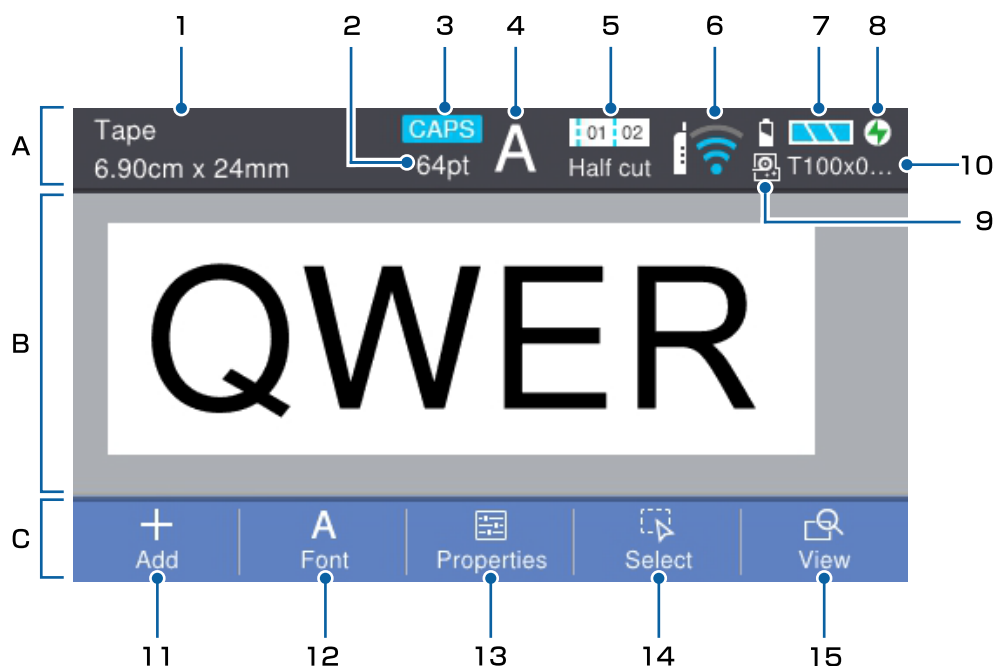

Rubrikområde

Visar information om den tejp som är installerad, och skrivarens inställningar.

Vissa ikoner i området låter dig visa inställningsskärmen genom att trycka på den och du kan ändra inställningen.

Tryck på nr 7, 8, 9 eller 10 för att se modellnumret på den installerade tejp.

A	1	Följande information visas. Typ av installerad tejp, etikettlängd, tejpbredd
	2	Visar teckenstorleken.
	3	Anger att caps lock är aktiverat.
	4	Visar det valda fontstilen.
	5	Visar aktuell klippställning.
	6	Anger Wi-Fi-anslutningsläge och anslutningsstatus. Tryck på ikonen för att ändra inställningarna för trådlöst LAN eller för att skriva ut PIN-kod eller statusark.
	7	Anger batterinivån.
	8	Anger att skrivaren för närvarande drivs via nätadaptern.
	9	Anger om en etikettkassett är installerad i skrivaren eller inte.
	10	Modellnumret på den installerade tejp visas så långt det får plats på skärmen. Om ingen tejp är installerad eller om tejp inte är kompatibel visas inte modellnumret.

B	Innehållsområde
C	Sidfoten Tryck på en av menyerna för att visa inställningsskärmen.
	<div>11</div> <p>Gör att du kan lägga till ett objekt. Du kan välja objekttyp bland följande alternativ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nytt block • Symbol • Streckkod • Serialisera • Avancerad serialisering
	<div>12</div> <p>Låter dig ändra fontinställningarna. Du kan använda följande inställningar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teckensnittstorlek • Stil • Kant och linje • Fet och kursiv • Teckenavstånd • Teckenbredd
	<div>13</div> <p>Låter dig ändra etikettinställningarna. Du kan använda följande inställningar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layout • Ram och tabell • Etikettlängd • Marginaler • Orientering • Rotation • Linjebyte
	<div>14</div> <p>Här kan du ändra fokuspositionen för en visad etikettbild (hela etiketten, endast en kolumn).</p>
	<div>15</div> <p>Låter dig välja visningsinställningarna. Etikettbilden kan förstöras eller förminskas, och visas i helskärmsläge.</p>

Konfigurera skrivaren

Det här kapitlet förklarar hur du installerar en etikettkassett, ansluter nätadaptern och installerar batteriet (endast MP550).



FÖRSIKTIGHET

Installera/förvara inte produkten på en instabil plats eller på en plats som utsätts för vibrationer från andra enheter. Produkten kan falla eller kollapsa, vilket kan orsaka skador och eventuella personskador.

Installera etikettkassett



FÖRSIKTIGHET


- Se till att stänga av skrivaren när du installerar en etikettkassett.
- Använd endast den angivna etikettkassetten.
- När du byter ut etikettkassetten måste du justera det halvklippningsdjupet med en ny tejp. [☞ "Justera halvklippningsdjupet" på sidan 33](#)




OBS

Skrivaren lagrar etikettdata med information om tejbredd utöver inställningarna för text och fontstorlek. När du byter ut tejp mot tejp med annan bredd och vill skriva ut samma data som du har skrivit ut på den tidigare tejp, ska du spara data som en ny fil innan du byter tejp.


- 1 Kontrollera att skrivaren är avstängd.
- 2 Ta bort eventuell hängande tejp inuti kassetten.

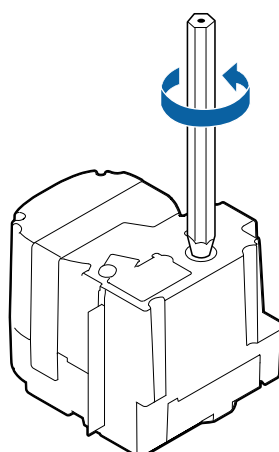

3 Öppna den övre luckan.

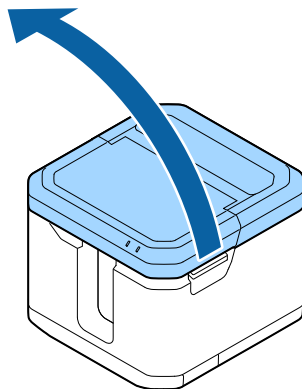

4 Installera en etikettkassett. Tryck fast ordentligt tills den snäpper på plats.

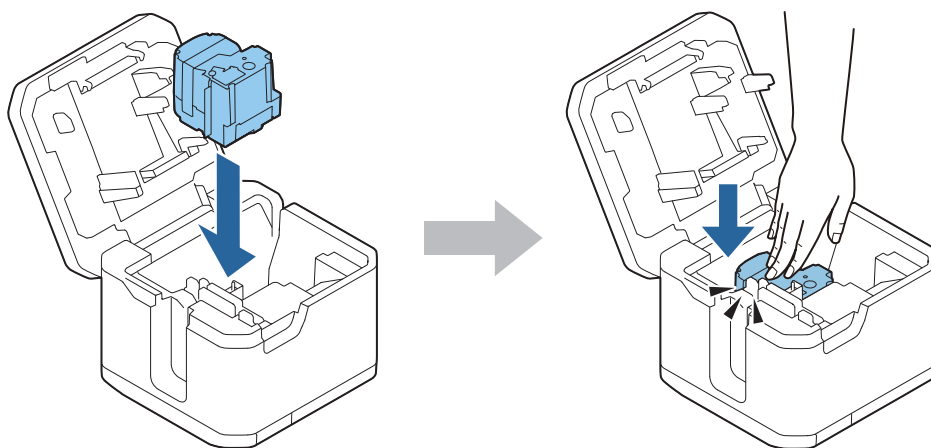



5 Stäng luckan.

Mata ut tejp



**FÖRSIKTIGHET**

Se till att mata ut tejp varje gång du installerar en etikettkassett.

MP500

- 1 Tryck på -knappen.
- 2 Tryck på -knappen.
Tejpen matas ut.

MP550

- 1 Tryck på -knappen.
- 2 Tryck på -knappen.
- 3 Tryck på ett av alternativen på LCD-pekskärmen.
Tejpen matas ut, eller matas ut och klipps sedan.


Ansluta nätadaptern



FÖRSIKTIGHET

- Se till att använda den betecknade nätadaptern.
- Använd inte någon annan nätkabel än den som medföljer produkten. Använd inte heller den medföljande nätkabeln med någon annan enhet. Annars kan elchock eller brand uppstå.

1 Anslut nätadaptern som visas nedan.

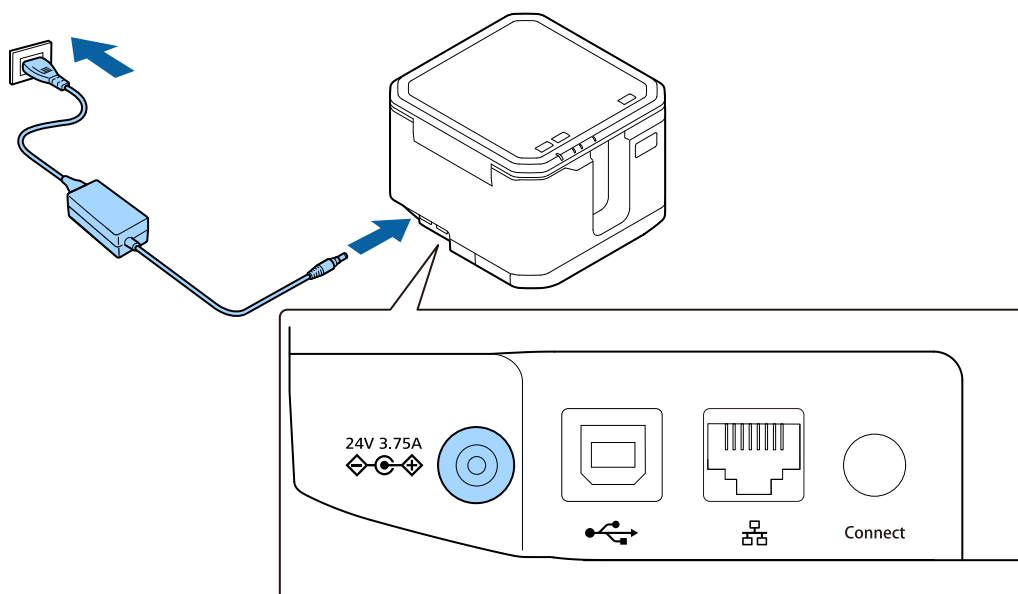


Installera batteriet (endast MP550)


**FÖRSIKTIGHET**

- Se till att använda det medföljande litiumjonbatteriet (AST2437Z2-1).
- Ladda batteriet när du använder skrivaren för första gången.


1 Öppna den övre luckan.

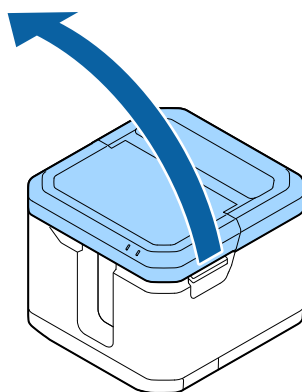

2 Öppna batteriluckan.

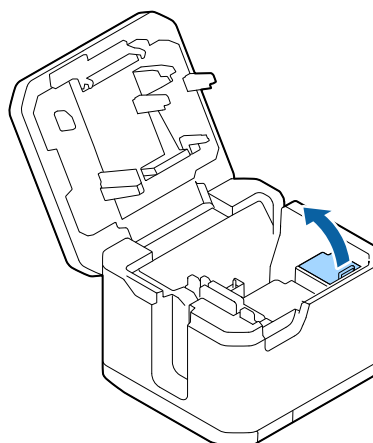

3 Installera batteriet.

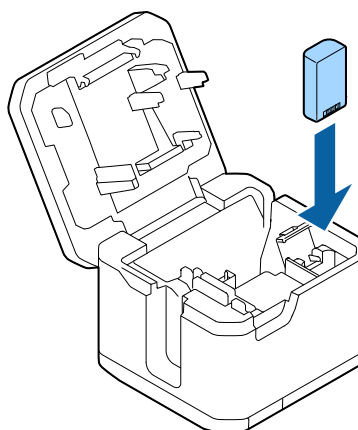

4 Stäng luckan.

Ansluta till din enhet

I det här kapitlet beskrivs typiska metoder för att ansluta skrivaren till din enhet.

Mer information, instruktioner för hur du ändrar anslutningsinställningarna och andra metoder för att ansluta till en dator finns i "Guide för nätverkskonfiguration". Detta dokument finns tillgängligt på följande webbadress.

 www.panduit.com

Instruktioner om hur du konfigurerar din enhet, som en dator, smartphone eller åtkomstpunkt, finns i dokumentationen till enheten.




Ansluta via Wi-Fi

Ansluta direkt till en enhet (enkelt AP-läge)


Nedan beskrivs hur du ansluter med SSID. Mer information om de andra metoderna finns i "Guide för nätverkskonfiguration".



Ansluta till en dator (SSID)

- | | |
|----------|---|
| 1 | Ändra skrivarens anslutningsläge
MP500:  "Delarnas namn och funktioner" på sidan 12
MP550:  "LCD-pekskärm/knappar/tangentbord" på sidan 16 |
| ↓ | |
| 2 | Skriv ut ett statusark för att få veta skrivarens säkerhetsnyckel
 "Skriva ut ett statusark" på sidan 31 |
| ↓ | |
| 3 | Välj skrivaren på datorn och ange sedan säkerhetsnyckeln
Anslutningen är slutförd. |
| ↓ | |
| 4 | Installera skrivardrivrutinen på datorn
När ett meddelande om att inställningen är klar visas kan du använda skrivaren från datorn. |

Ansluta med en smartphone eller surfplatta (SSID)

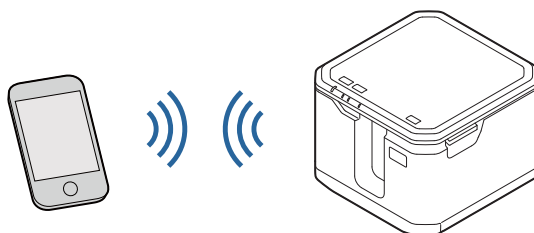

- 1 Ändra skrivarens anslutningsläge**
 MP500: "Delarnas namn och funktioner" på sidan 12
 MP550: "LCD-pekskärm/knappar/tangentbord" på sidan 16

↓
- 2 Skriv ut ett statusark för att få veta skrivarens säkerhetsnyckel**
 "Skriva ut ett statusark" på sidan 31


↓
- 3 Aktivera Wi-Fi på din smartphone eller surfplatta**

↓
- 4 Välj skrivaren på din smartphone eller surfplatta och ange sedan säkerhetsnyckeln**
 Anslutningen är slutförd.

↓
- 5 Installera Panduit-appar, som Easy-Mark Plus Mobile-app, på din smartphone eller surfplatta.**
 Inställningen är klar. Du kan styra skrivaren från din smartphone eller surfplatta.

Ansluta med en trådlös router eller åtkomstpunkt (infrastrukturläge)

Följande procedur är till för att lägga till skrivaren i ett nätverk som datorn redan är ansluten till via en router eller åtkomstpunkt.

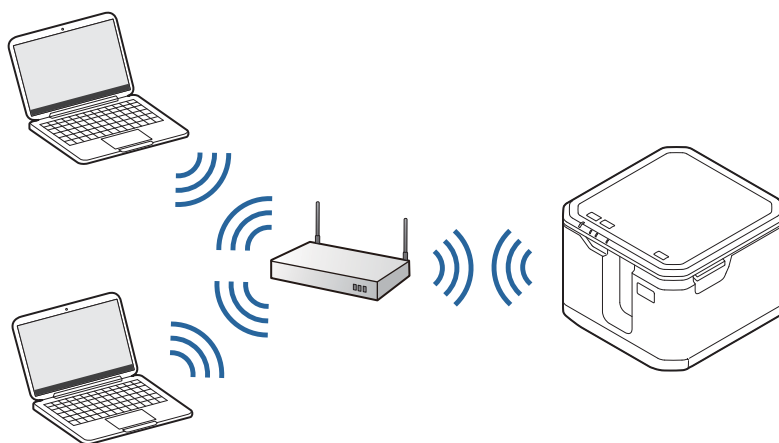

Ansluter med WPS

- 1 Ladda ner skrivardrivrutinen från Panduits webbplats
↓
- 2 Installera skrivardrivrutinen på datorn
↓
- 3 Följ anvisningarna på skärmen och starta skrivaren
☞ "Delarnas namn och funktioner" på sidan 12
↓
- 4 Följ anvisningarna på skärmen och ändra anslutningsläget för skrivaren
MP500: ☞ "Delarnas namn och funktioner" på sidan 12
MP550: ☞ "LCD-pekskärm/knappar/tangentbord" på sidan 16
↓
- 5 Följ anvisningarna på skärmen och tryck på connect-knappen på skrivaren
☞ "Delarnas namn och funktioner" på sidan 12
Anslutningen är slutförd.
↓
- 6 Välj skrivaren på datorn

När ett meddelande om att inställningen är klar visas kan du använda skrivaren från datorn.

Ansluta med PIN-kod

1**Tryck på connect-knappen på skrivaren för att skriva ut PIN-koden** ["Skriva ut PIN-kod" på sidan 32](#)**2****Registrera skrivarens PIN-kod för routern eller åtkomstpunkten**


Anslutningen är slutförd.

**3****Installera skrivardrivrutinen på datorn**

När ett meddelande om att inställningen är klar visas kan du använda skrivaren från datorn.

Ansluta via ett trådbundet LAN

Följande procedur är till för att lägga till skrivaren i ett nätverk som datorn redan är ansluten till.

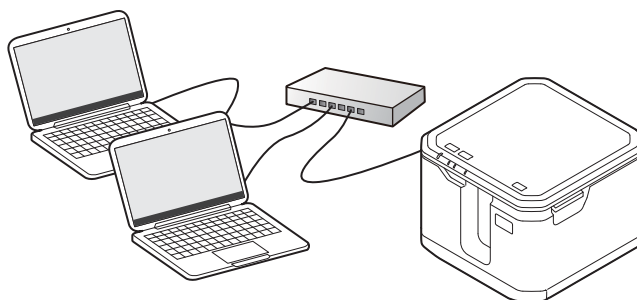

1	Ladda ner skrivardrivrutinen från Panduits webbplats
---	--




2	Installera skrivardrivrutinen på datorn
---	---



3	Följ anvisningarna på skärmen och starta skrivaren  "Delarnas namn och funktioner" på sidan 12
---	--



4	Följ anvisningarna på skärmen och anslut en LAN-kabel till skrivaren  "Delarnas namn och funktioner" på sidan 12
---	--



5	Välj skrivaren på datorn
---	--------------------------

När ett meddelande om att inställningen är klar visas kan du använda skrivaren från datorn.

Kontrollera skrivarinställningarna


Skriva ut ett statusark

**OBS**

När du skriver ut ett statusark ska du ställa in en tejp med en bredd på 6 till 50 mm i skrivaren. Använd inte tejp med självlaminerande etiketter eller stansade etiketter.

MP500

- 1 Tryck på och håll inne -knappen i minst tre sekunder.
Ett statusark skrivs ut.

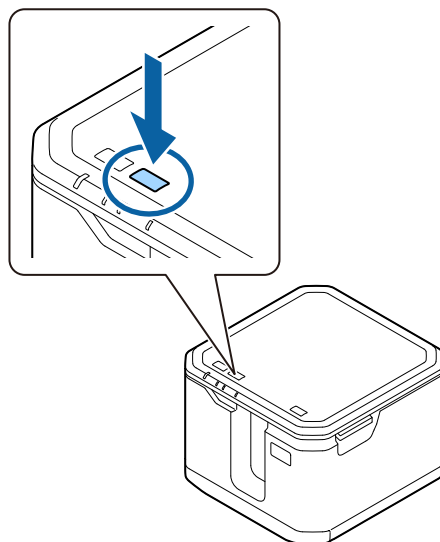

MP550

- 1 Tryck på Wi-Fi-ikonen på LCD-pekskärmen.
- 2 Tryck på [Information om utskriftsanslutning].
- 3 När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på [OK].
Ett statusark skrivs ut.


Skriva ut PIN-kod

**OBS**

När du skriver ut en PIN-kod ska du ställa in en tejp med en bredd på 6 till 50 mm i skrivaren. Använd inte tejp med självlaminerande etiketter eller stansade etiketter.

MP500

- 1 Tryck på och håll inne connect-knappen i minst tre sekunder.
PIN-koden skrivs ut.

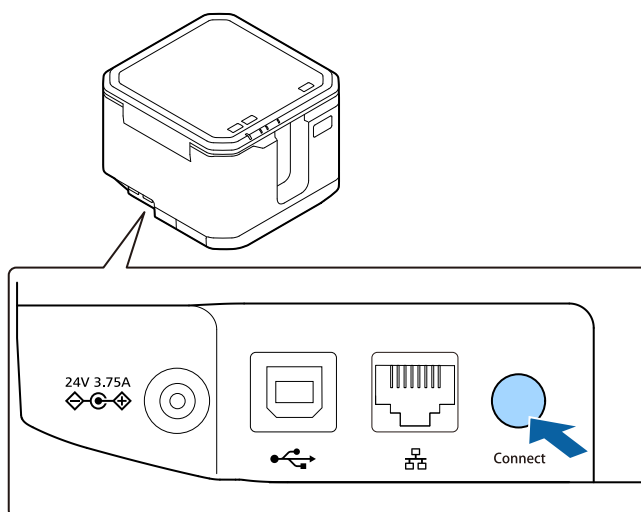

MP550

- 1 Tryck på Wi-Fi-ikonen på LCD-pekskärmen.
- 2 Tryck på [Skriv ut WPS-PIN-kod].
- 3 När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på [OK].
PIN-koden skrivs ut.

**OBS**

Du kan också skriva ut PIN-koden genom att trycka på och hålla inne connect-knappen i minst tre sekunder.


Underhåll

Det här kapitlet innehåller instruktioner för hur du underhåller skrivaren och dess tillbehör för att hålla dem i bästa skick, till exempel instruktioner för att justera skrivaren, byta ut klipparen, rengöra skrivaren och tillbehören, och ladda batteriet (endast MP550).

Justera halvklippningsdjupet

Gör denna justering när något av följande gäller.

- Halvklippning klipper inte av tejpén helt.
- Halvklippning fungerar på samma sätt som helklippning; den klipper av tejpén och skyddspappret.
- Du har bytt ut halvklipparenheten mot en ny.




 OBS	<ul style="list-style-type: none"> • Ju högre inställningsvärdet är, desto djupare klipps tejpén. • När tejpén inte klipps av helt ändrar du inställningen till nästa storlek och låter sedan skrivaren skriva ut och klippa för att se om problemet är löst. • Om du har bytt ut halvklipparenheten mot en ny, ställ in det på [1]. • Om du har ställt in det på [7] men tejpén inte klipps helt, byt ut klipparenheten mot en ny. • Med MP550 kan du göra justeringen på skrivaren eller från datorn som är ansluten till skrivaren.
---	---

Ändra inställningen från en dator

- 1 Öppna skrivardrivrutinsskärmen från Inställningar på din dator.
- 2 Välj fliken "Advanced Setting" (Avancerad inställning).
- 3 Klicka på [Update to the latest information] (Uppdatera till den senaste informationen).
De aktuella skrivarinställningarna visas.
- 4 Flytta skjutreglaget för "Half Cut Depth Setting" (Inställning för halvklippningsdjup) för att ändra inställningen.
- 5 Klicka på [Test Printing] (Provutskrift).
Tejpén klipps med den ändrade inställningen för halvklippningsdjup.

- 6 Kontrollera resultatet av halvklippningen.
För att ändra inställningen upprepar du proceduren från steg 4.
- 7 Klicka på [Send] (Skicka) för att tillämpa den ändrade inställningen på skrivaren.
Skrivarinställningen skrivs över med den ändrade inställningen.

Ändra inställningen på skrivaren (endast MP550)

- 1 Tryck på -knappen och tryck sedan på [Utskriftsinställningar] - [Inställning för halvklippningsdjup] i den ordningen.
- 2 Tryck på  och/eller  för att ändra inställningen.
Klicka på [Provutskrift].
Tejpen klipps med den ändrade inställningen för halvklippningsdjup.
- 3 Kontrollera resultatet av halvklippningen.
För att ändra inställningen upprepar du proceduren från steg 2.
- 4 Tryck på [OK] för att tillämpa ändringen.

Byta ut klipparenheten


Skrivaren är försedd med en automatisk klipparenhet och en halvklipparenhet som kan bytas av användaren. Om klipparen blir slö, byt ut klipparenheten.

En ny klipparenhet finns som tillval.




FÖRSIKTIGHET

- Var försiktig så att du inte skär dig med klipparenheten.
- Stäng alltid av skrivaren och ta bort nätdaptern och batteriet innan du utför något arbete.
- Klipparenheten består av två delar. Se till att byta båda delarna samtidigt.
- Kassera använda klipparenheter enligt lokala föreskrifter.
- När du har bytt ut halvklipparenheten måste du justera halvklippningsdjupet.
[☞ "Justera halvklippningsdjupet" på sidan 33](#)

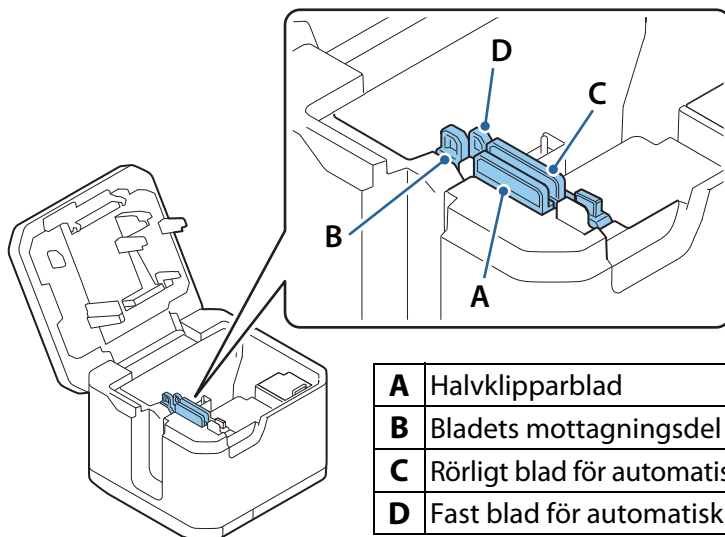


A	Halvklipparblad	Halvklipparenhet (CH001)
B	Bladets mottagningsdel	
C	Rörligt blad för automatisk klippare	Automatisk klipparenhet (CF001)
D	Fast blad för automatisk klippare	


1 Öppna den övre luckan.

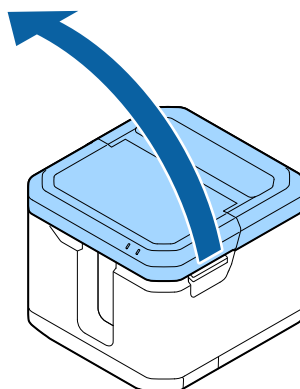


- 2** Håll enhetens övre kant mellan tummen och pekfingeret som bilden visar och ta bort den.

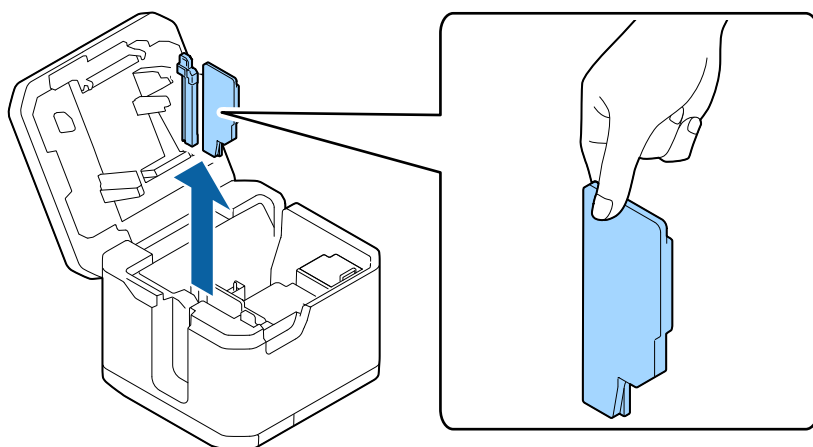

- 3** Sätt i en ny klipparenhet i skrivaren.
Sätt i enheten tills den klickar på plats.

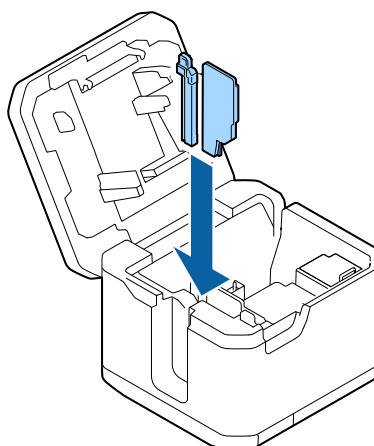

- 4** Stäng luckan.

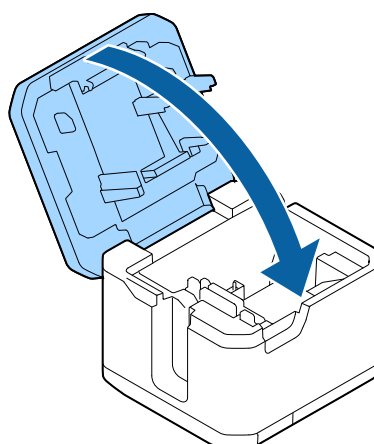

Ladda batteriet (endast MP550)




FÖRSIKTIGHET


- Ladda batteriet vid en temperatur mellan 5 och 35 grader C.
- Se till att stänga av skrivaren när du laddar batteriet.

1 Kontrollera att skrivaren är avstängd.


2 Öppna den övre luckan.

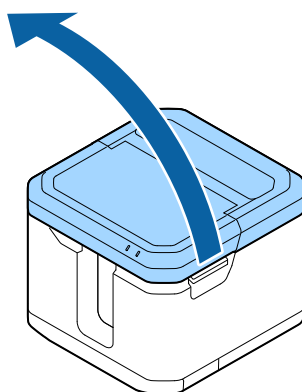

3 Öppna batteriluckan.

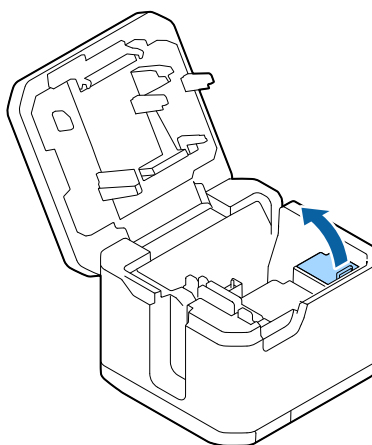


4 Installera batteriet.

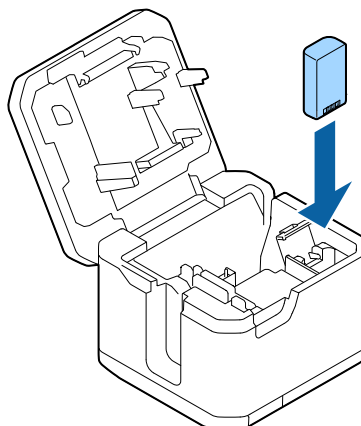


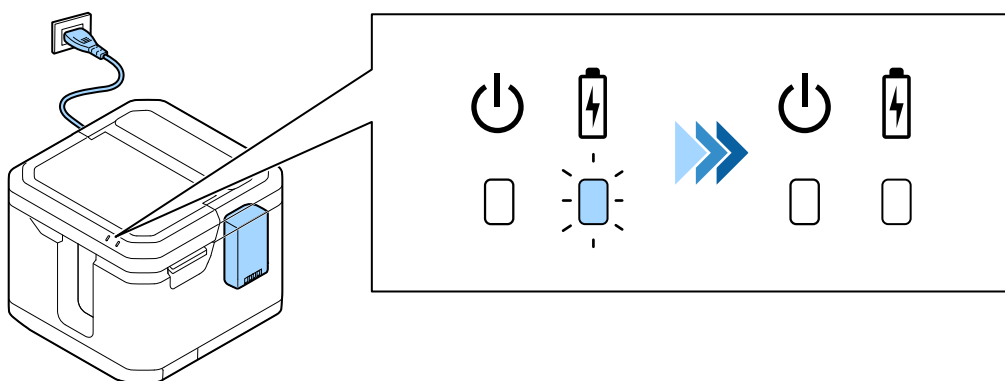
5 Stäng batteriluckan och den övre luckan.

6 Anslut nätadaptern till skrivaren.

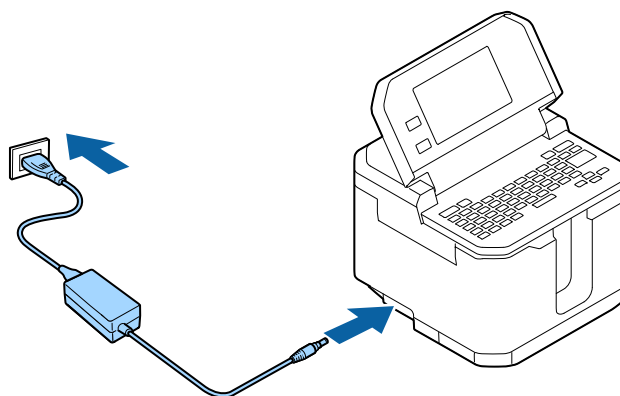

 -lampan tänds.

 -lampan släcks när laddningen är klar.



Rengöra skrivaren

**FÖRSIKTIGHET**

- Se till att stänga av skrivaren. Koppla dessutom bort nätadaptern från skrivaren, och koppla bort strömkabeln från vägguttaget.
- För MP550, när batteriet används, se till att ta ut batteriet ur skrivaren.

Utsida/basplatta


**FÖRSIKTIGHET**

Använd inte kemiska medel eller lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol. Undvik dessutom att använda en kemisk duster.

Torka av smutsen med en mjuk duk. Envisa fläckar torkas av dem med en mjuk, fuktig duk.


Skrivhuvud

Rengör skrivhuvudet med en bomullspinne enligt bilden nedan.

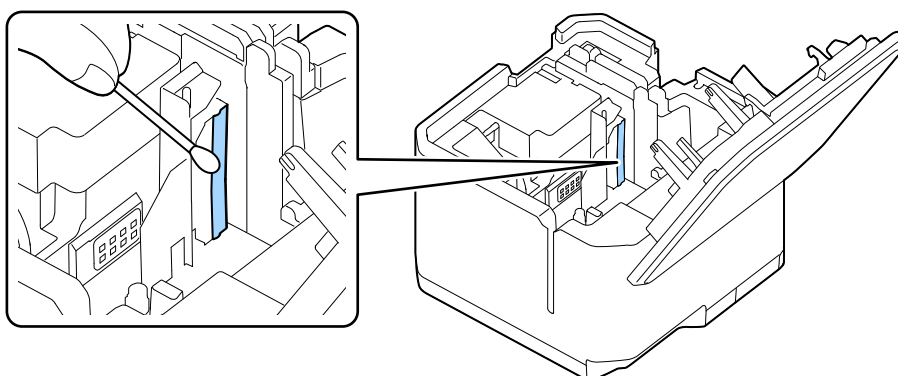

Kassettsensor

Rengör kassettsensorn med en bomullspinne enligt bilden nedan.

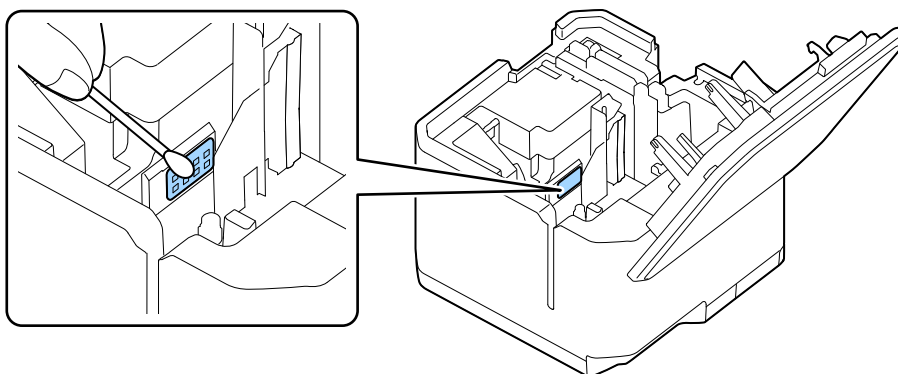


Klipparenhet

Om pappersdamm eller lim har fastnat på klipparenheten kan det hända att skrivaren inte matar ut tejp korrekt, eller att tejp fastnar inuti skrivaren. Rengör klipparenheten om sådana problem uppstår.

- 1 Ta bort klipparenheten från skrivaren.

 ["Byta ut klipparenheten" på sidan 35](#)

- 2 Fukta en bomullspinne med alkohol och använd den för att ta bort pappersdamm och/eller lim från klipparbladet och bladets mottagningsdel. Rengör områdena som visas i figuren nedan.

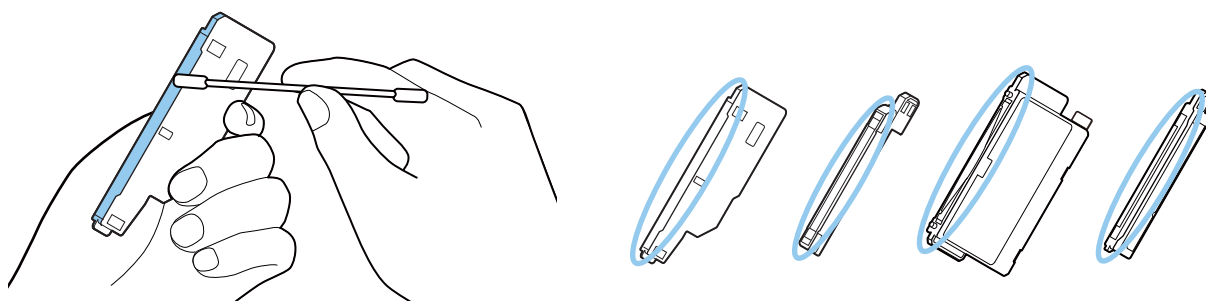

- 3 När du har tagit bort pappersdammet och/eller limmet, torka bort alkohol eller fukt med en torr bomullspinne.

- 4 Installera klipparenheten i skrivaren.


 ["Byta ut klipparenheten" på sidan 35](#)

Rengöra omrullaren (tillval)

Gummirulle

Om pappersdamm eller andra främmande material fastnar på gummirullen kan det leda till att tryckta tecken/symboler förstoras eller dras ihop, eller att tejpens klipps i fel läge, vilket kan leda till att tejpbitar blir längre än inställningen. Rengör gummirullen regelbundet.

- 1 Vrid ur en våt duk och torka sedan av smutsen med duken eller en duk fuktad med alkohol.

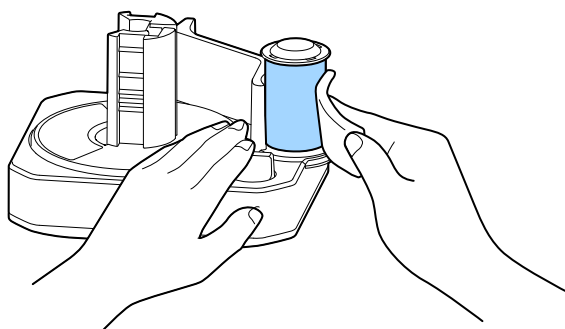


Rotationsaxel

Om du smutsar ner tejpens framkant med smutsiga eller våta händer kan det leda till kontaminering inuti rotationsaxeln. Om rotationsaxelns insida kontamineras för mycket kan det hända att tejpens inte rullas om ordentligt, eller att tejpens lossnar från axeln.

Om tejpens lossnar från axeln även efter att du har ställt in tejpens rätt ska du rengöra insidan av rotationsaxeln.

- 1 Torka av delarna som visas i figuren nedan med en bomullspinne fuktad med alkohol.

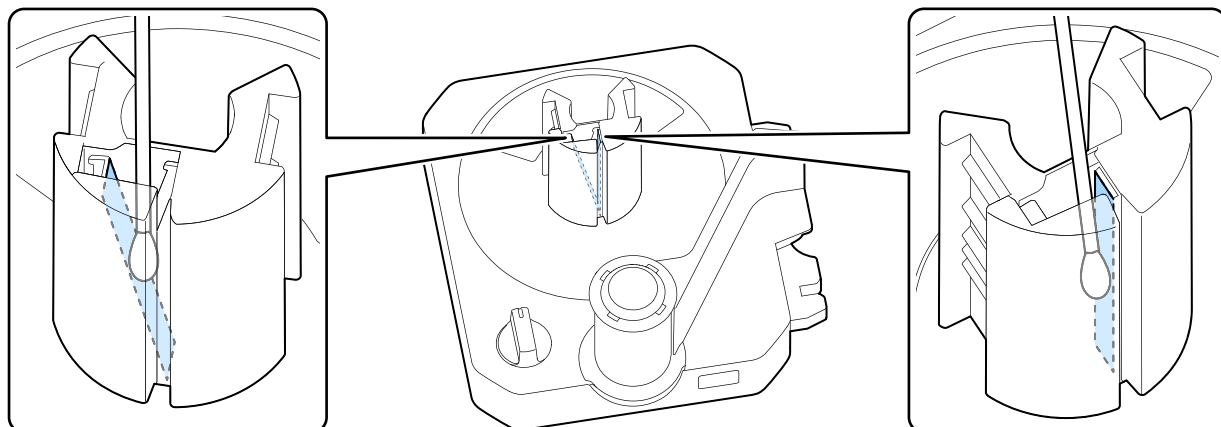

Sätta dit omrullarluckan

Omrullarluckan är ansluten till skrivaren med en fästrem.


Om fästremmen är lossas från omrullarluckan ska den fästas på luckan igen.



FÖRSIKTIGHET

- Se till att hålla omrullarluckan stängd när du inte använder omrullaren. Skrivaren skriver inte ut om omrullarluckan är öppen utan att omrullaren är ansluten.
- Om fästremmen fastnar i omrullarluckan när du stänger luckan kan luckan inte stängas ordentligt, och då skriver skrivaren inte ut.
- Om du förlorar omrullarluckan kan du inte skriva ut med skrivaren om inte omrullaren är ansluten eftersom skrivaren inte kan återställas från gelet att luckan är öppen. För att inte förlora omrullarluckan bör du se till att den är luckan hålls ansluten med fästremmen.

- 1 För in remmens ände i omrullarluckan.

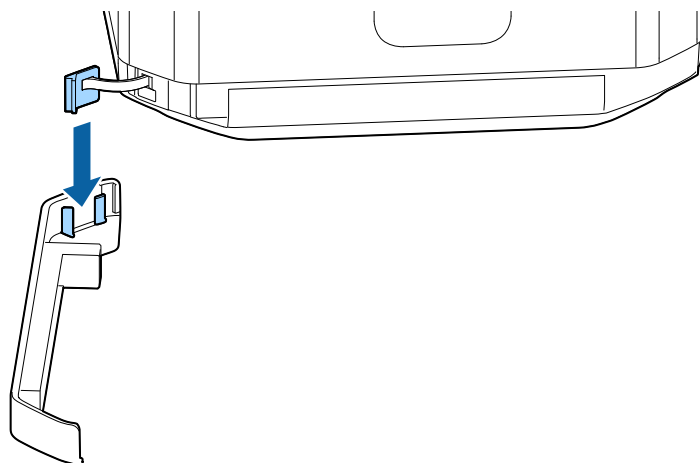

Dra tejp från Kit för bulketiketter (tillval) genom kassetten

Om tejpens i ditt Kit för bulketiketter har lossnat från kassetten följer du stegen nedan för att sätta tillbaka tejpens i kassetten.




FÖRSIKTIGHET

- Rör inte vid tejpens utskriftssida med bara händer. Om utskriftssidan blir nedsmutsad blir utskriftskvaliteten sämre.
- Var försiktig så att tejpens inte ligger snett i kassetten.


Stor rulle

- 1 Tryck på [Push]-knappen på kassetten.
Du ser ett mellanrum, som på bilden nedan.

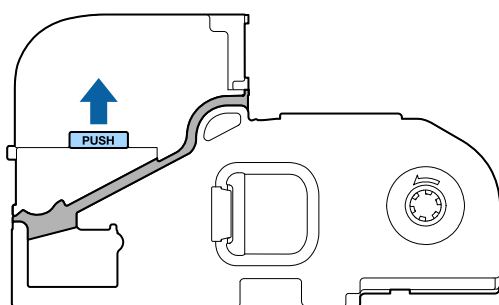


- 2 För in tejpens genom kassetten.
Låt tejpens framkant sticka ut cirka 3 cm från kassetten.

Vänd skyddspappret med papperssidan uppåt

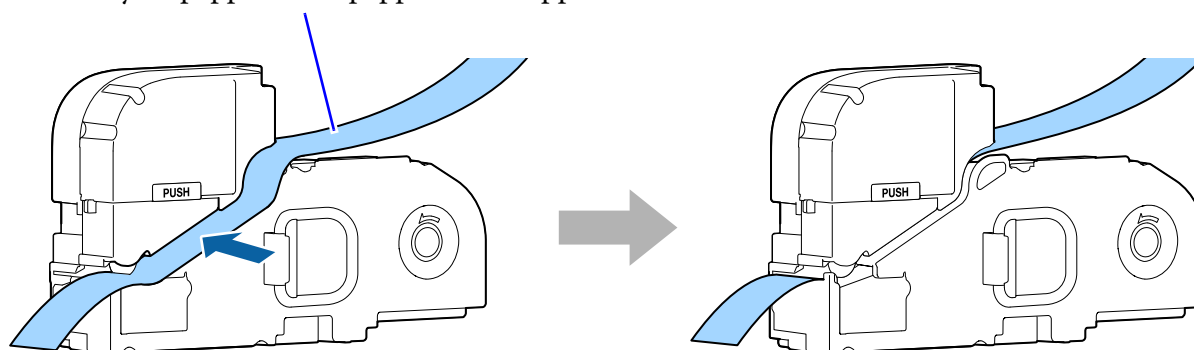


- 3** Tryck på kassetten, som på bilden nedan, för att stänga luckan.

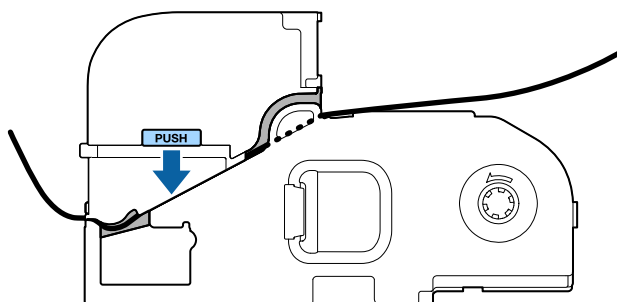


Kassett i standardstorlek

- 1** Tryck på kassettsens sida för att lossa fliken och ta sedan bort det övre höljet.

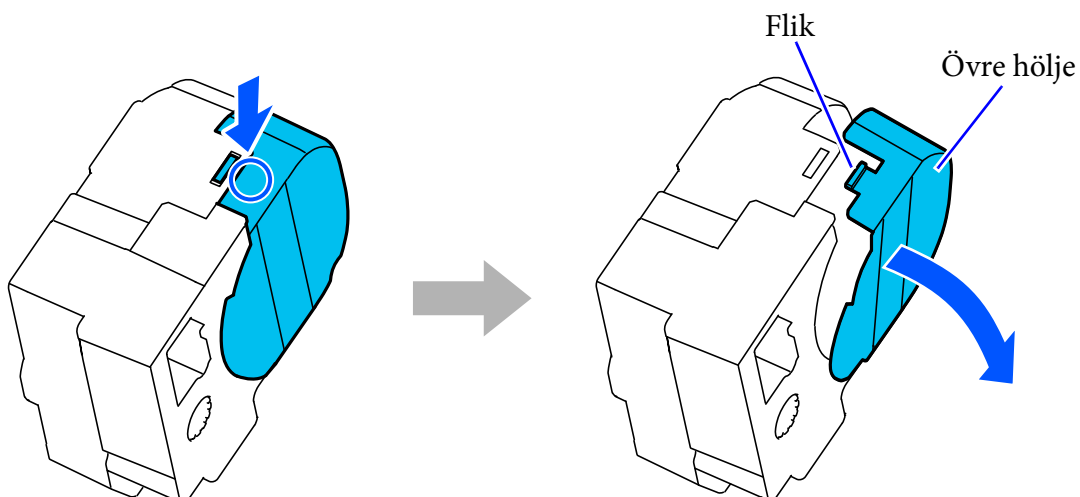


- 2** Lyft upp tejphållaren och haka fast den på stoppfästet.

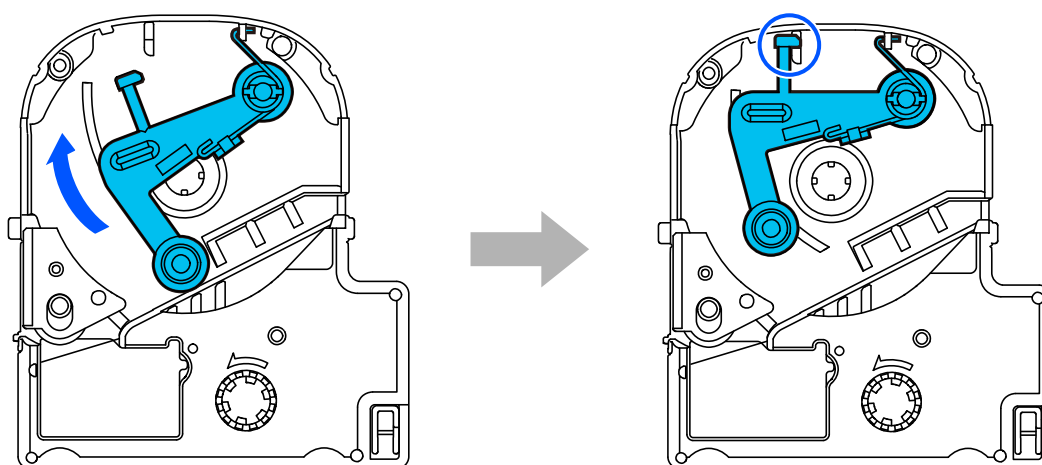


- 3** För in tejpens genom kassetten.
Låt tejpens framkant sticka ut cirka 3 cm från kassetten.

Vänd skyddspappret med papperssidan uppåt

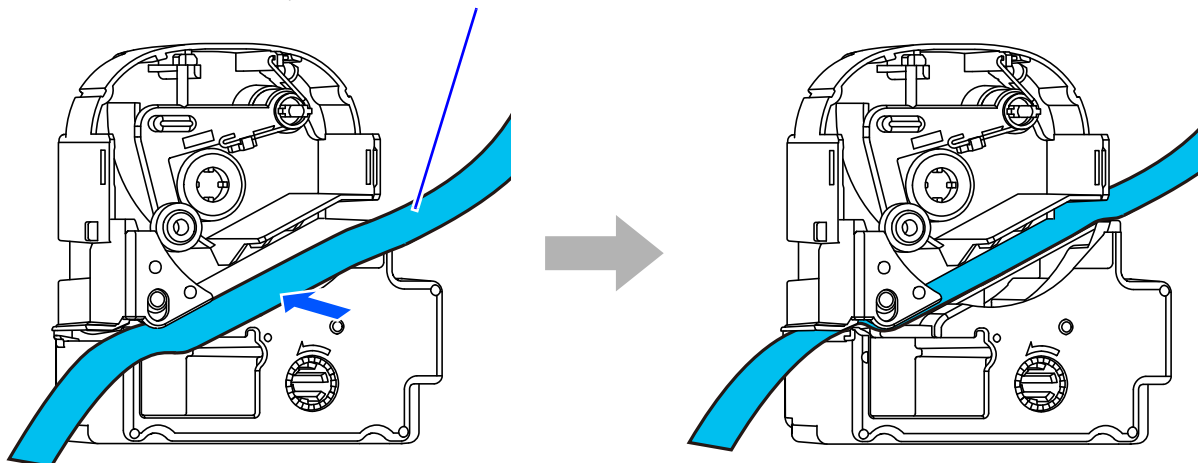

- 4** Fäst det övre höljet på kassetten genom att fästa flikarna på båda sidor.

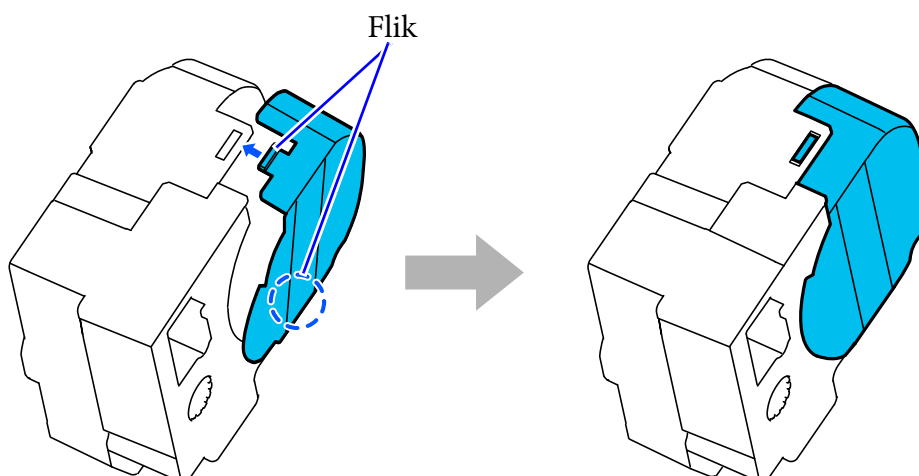

Initiera skrivaren



Om skrivaren inte fungerar på grund av statisk elektricitet eller någon annan orsak, eller om du vill återställa standardinställningarna, initierar du skrivaren.






FÖRSIKTIGHET

Att initiera skrivaren återställer alla datafiler som lagras i skrivaren, och skrivarinställningarna, som klippinställningarna och nätverksinställningarna, till fabriksinställningarna.

MP500

- 1 Stäng av skrivaren.
- 2 Tryck på connect-knappen, -knappen och -knappen samtidigt. Alla lampor tänds, och efter cirka två sekunder släcks lamporna utom strömlampan. Skrivaren initialiseras.


MP550

- 1 Stäng av skrivaren.
- 2 Tryck på -knappen, -tangenter och -tangenter samtidigt.
- 3 När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på [Ja]. Skrivaren initialiseras.




 








OBS





 
Du kan också initiera skrivaren på följande sätt.

   
1. Tryck på -knappen.
2. Tryck på [Inställningar] - [Återställ standardinställningar] - [Rensa all data och alla inställningar] i den ordningen.
När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på [Ja].

Felsökning



Problem med skrivaren

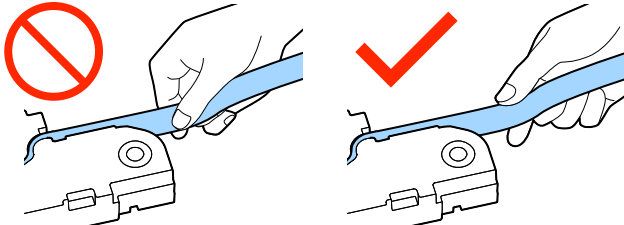Symtom/fråga	Lösning
Utskriften är klar, men tejpén klippas inte.	Om du använder en tejp som inte kan klippas av skrivaren, som magnettejp, kommer tejpén inte att klippas även om du har ställt in skrivaren på att klippa tejpén automatiskt. Använd sax eller något liknande verktyg för att klippa tejpén.
Klipparen klipper inte av tejpén helt.	Klipparen kan bli slö om pappersdamm och/eller lim fastnar på klipparen. Rengör klipparen.  "Klipparenhet" på sidan 40
	Om klipparen fortfarande är slö även efter rengöringen, ska du byta ut klipparenheten.  "Förbrukningsartiklar och tillval" på sidan 55  "Byta ut klipparenheten" på sidan 35
Halvklippning klipper inte av tejpén helt.	Klipparen kan bli slö om pappersdamm och/eller lim fastnar på klipparen. Rengör klipparenheten.  "Klipparenhet" på sidan 40
	Om klipparen fortfarande är slö efter rengöringen kan orsaken vara slitage på halvklipparen. Justera halvklippningsdjupet.  "Justera halvklippningsdjupet" på sidan 33
	Om klipparen fortfarande är slö efter justeringen, ska du byta ut klipparenheten.  "Förbrukningsartiklar och tillval" på sidan 55  "Byta ut klipparenheten" på sidan 35
	Om du har bytt ut tejpén mot en annan typ av tejp, ska du justera halvklippningsdjupet.  "Justera halvklippningsdjupet" på sidan 33
Halvklipparen klipper inte bara etikettpappret utan också skyddspappret.	Justera halvklippningsdjupet.  "Justera halvklippningsdjupet" på sidan 33
	Om du har bytt ut tejpén mot en annan typ av tejp, ska du justera halvklippningsdjupet.  "Justera halvklippningsdjupet" på sidan 33


Symtom/fråga	Lösning
Skrivaren skriver inte ut.	<p>Om du inte använder omrullaren, och omrullarluckan inte är stängd, skriver skrivaren inte ut. Stäng omrullarluckan.</p> <p> "Delarnas namn och funktioner" på sidan 12</p>
	<p>Om fästremmen har kopplats bort från omrullarluckan kan den ha fastnat i luckan och förhindrat att luckan stängs ordentligt. Anslut remmen till omrullarluckan och stäng sedan luckan ordentligt.</p> <p> "Sätta dit omrullarluckan" på sidan 42</p>
	<p>Vilka tejper och Kit för bulketiketter som finns tillgängliga varierar beroende på skrivarmodell. Använd en tejp som din skrivarmodell stöder.</p> <p> "Förbrukningsartiklar och tillval" på sidan 55</p>
Dålig utskriftskvalitet	<p>Om tejpavkänningsetiketten på etikettkassetten är kontaminerad med smuts eller pappersdamm kan skrivaren inte skriva ut ordentligt. Ta bort smuts och/eller pappersdamm från etikettkassetten.</p>
	<p>Om skrivarens kassettsensor är kontaminerad med smuts eller pappersdamm kan skrivaren inte upptäcka tejpens rätt. Ta bort smuts och/eller pappersdamm från sensorn.</p> <p> "Kassettsensor" på sidan 39</p>
	<p>Om du använder vinyltejp kan den första bokstaven på den första etiketten på tejpens bli svag eller suddig.</p>
	<p>Ett problem med utskriftskvaliteten kan uppstå om du skriver ut på vinyltejp eller värmekrympt rörtejp med halvklipparinställningen aktiverad och omgivningstemperaturen är 15 grader C eller lägre. För etiketterna på tejpens kan krympa eller delvis lossna från skyddspappret under sådana förhållanden.</p>
	<p>Om du har rört vid trycksidan på Kit för bulketiketter med bara händer kan olja eller smuts från händerna orsaka problem med utskriftskvaliteten. När du installerar tejpens ska du hålla du i tejpens som på bilden nedan.</p> <div data-bbox="683 1518 1310 1742">  </div>
<p>Fellampan på skrivaren blinkar, men inget meddelande visas på LCD-pekskärmen. (endast MP550)</p>	<p>När skrivaren är ansluten till en dator visas ett felmeddelande på datorskärmen. Kontrollera felmeddelandet på datorn.</p>

Symtom/fråga	Lösning
När du har bytt ut tejpén visas inte etikettdata som du skrev ut innan du har bytt ut tejpén.	Skrivaren lagrar etikettdata med information om tejpbredd utöver inställningarna för text och fontstorlek. Om du vill fortsätta skriva ut samma data efter att du har bytt ut tejpén installerar du en tejp med samma bredd som den föregående. När du byter ut tejp mot tejp med annan bredd och vill skriva ut samma data som du har skrivit ut på den tidigare tejpén, ska du spara data som en ny fil innan du byter tejp. Du kan behöva minska antalet linjer när du byter till ett smalare tejp, eftersom det maximala antalet linjer blir färre ju smalare tejpén är.
Skrivaren stängs av automatiskt.	Skrivaren har en energisparfunktion (avstängningstimer) som gör att du kan ställa in skrivaren så att den stängs av automatiskt om ingen åtgärd utförs under en angiven tidsperiod. Du kan justera tiden innan energisparläget aktiveras. Varje ökning påverkar produktens energieffektivitet. Tänk på miljön innan du gör några ändringar. Du kan ändra inställningen på följande sätt. MP500 Öppna fönstret för skrivardrivrutinen och ändra inställningen i drivrutinsfönstret. MP550 1. Tryck på  -knappen. 2. Tryck på [Grundläggande inställningar] och sedan på [Avstängningstimer - AC] eller [Avstängningstimer - Batteri]. 3. Välj en tidsperiod.
Kunde inte slutföra batteriladdningen (endast MP550)	Kontrollera batteriet för att se om det är rätt installerat. Om det inte är något problem med installationen, men laddningsstatusen fortfarande kvarstår, byt du ut batteriet mot ett nytt.
Du kände en statisk stöt när du rörde vid tejp utmatningsfacket eller kontakterna under utskrift.	Skrivaren kan fungera felaktigt på grund av statisk elektricitet. Initiera skrivaren.  "Initiera skrivaren" på sidan 46
Hur återställer man standardinställningarna?	Initiera skrivaren.  "Initiera skrivaren" på sidan 46
Connect-knappen på skrivaren fungerar inte som den ska. (endast MP550)	Connect-knappen fungerar inte när LCD-pekskärmen visar sådant som menyer för fontinställningar eller skrivarens grundläggande inställningar, eller under utskrift.
Hur tar man reda på skrivarens säkerhetsnyckel?	Du kan kontrollera det på skrivarens statusark.  "Skriva ut ett statusark" på sidan 31
Hur ändrar man nätverksinställningarna?	Använd "Network Configuration Tool" för att ändra nätverksinställningarna. Verktöget kan installeras från "Setup.exe" i skrivardrivrutinen. Instruktioner om hur du använder "Network Configuration Tool" finns i "Guide för nätverkskonfiguration".

Problem med omrullaren

Symtom/fråga	Lösning
Omrullaren rullar inte tillbaka tejpens ordentligt.	Om du rör vid tejpens framkant med bara händer efter att du har applicerat handkräm eller rört vid oljigt material, och sätter tejpens på omrullarens rotationsaxel, kan det göra att tejpens inte hamnar rätt på axeln och att tejpens lossnar från axeln eller rullas om på fel sätt. Rengör insidan av rotationsaxeln.  "Rengöra omrullaren (tillval)" på sidan 41
	Om du använder en stansad etikettejp ställer du in omrullarratten och flänsen på rätt tejpbredd.
Omrullaren rör sig inte.	Se till att omrullaren är rätt ansluten till skrivaren.
	Om du skriver ut från en smartphone eller surfplatta kan du inte använda omrullaren.
Dålig utskriftskvalitet	Om du drar för mycket i tejpens när du sätter den på omrullarens rotationsaxel, kan tecken eller bilder skrivas ut ojämnt.
	Om pappersdamm eller andra främmande material har samlats på gummirullen kan tecken eller bilder skrivas ut ojämnt. Rengör gummirullen.  "Rengöra omrullaren (tillval)" på sidan 41
	Om du skriver ut på en vinyletikettejp med halvklippning aktiverad och omgivningstemperaturen är 15 grader C eller lägre, kan tejpens lossna från skyddspappret.
	Om du använder en värmekrympt rörtejp på grund av dess egenskaper kan tejpens fastna i tejputmätningssacket eller på plattan som finns mellan utmatningssacket och gummirullen. Rensa det som fastnat.
Utskriften är pausad.	När du börjar skriva ut efter att du har anslutit omrullaren till skrivaren avbryter skrivaren automatiskt utskriften när en förinställd tejpplängd är utskriven och utmatad. Placera den utmatade tejpens framkant på rotationsaxeln och starta sedan om utskriften.
	Se till att tejpens inte fastnar i något, eller är skadad. Om du använder ett Kit för bulketiketter ska du se till att tejpens inte fastnar eller trasslar in sig i lådan.
	Se till att omrullaren sitter rätt på rotationsaxeln.
	Om du sammanfogar en annan tejp med änden av den tejp som används med lim eller något kan det hända att omrullaren upphör att fungera. Sammanfoga inte flera tejper.
Utskriften är klar, men tejpens klippas inte.	Om du använder en tejp som inte kan klippas av skrivaren, som magnettejp, kommer tejpens inte att klippas även om du har ställt in skrivaren på att klippa tejpens automatiskt. Använd sax eller något liknande verktyg för att klippa tejpens.

Problem med Kit för bulketiketter

Symtom/fråga	Lösning
Tejpen i Kit för bulketiketter har lossnar från kassetten.	Sätt tillbaka tejpens i kassetten.  "Dra tejp från Kit för bulketiketter (tillval) genom kassetten" på sidan 43
Kit för bulketiketter har slut på tejp.	Ta bort lådan med Kit för bulketiketter från basplattan och sätt en låda med ett nytt Kit för bulketiketter på basplattan.
Tejpen matas inte korrekt.	Se till att tejpens inte fastnar eller trasslar in sig i lådan.
	När du använder Kit för bulketiketter ska du se till att det sitter på basplattan.
Dålig utskriftskvalitet	Om kitet används i dammig miljö kan utskriftskvaliteten försämrats på grund av damm som fastnat på tejpens. När du är klar med att skriva ut etiketter sätter du tillbaka kassetten i lådan och stänger sedan lådan.
	När du sätter kassetten i skrivaren, eller åtgärdar tejp som fastnat, ska du vara försiktig så att du inte vidrör tejpens utskriftssida med fingrarna. Du kan få smutsiga utskrifter, särskilt om du har rört vid utskriftssidan med oljiga eller handkrämsfuktiga händer.

Specifikationer

MP500

Mått		Ca. 193 (B) x 198 (D) x 144 (H) (mm)
Vikt		Ca. 2,9 kg (exklusive etikettkassett)
Gränssnitt	USB	USB 2.0 Full-Speed
	Trådbundet LAN	100BASE-TX/10BASE-T
	Trådlöst LAN	IEEE802.11b/g/n (Wi-Fi 4) *Wi-Fi-certifierad
Drifttemperatur		5 till 35 grader C
Förvaringstemperatur		-10 till 55 grader C
Altitud		2 000 m eller mindre
Tejp som stöds	Etikettkassett	6 till 54 mm bred tejp kan användas.
	Kit för bulketiketter	

Strömförsörjning

Nätadapter

Typ	AST2437Z2-1
Tillverkare	SEIKO EPSON CORPORATION
Indata	AC100-240 V, 1,2 A, 50-60 Hz (endast dedikerad adapter, strömkabel)
Uteffekt	DC24 V, 3,75 A
Total uteffekt	90,0 W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	89,0%
Effektivitet vid låg belastning (10%)	79,0%
Strömförbrukning utan belastning	0,15 W

MP550

Mått		Ca. 193 (B) x 198 (D) x 153* (H) (mm) * 260 mm med LCD-luckan öppen.
Vikt		Ca. 3,2 kg (exklusive batterier, etikettkassett)
Gränssnitt	USB	USB 2.0 Full-Speed
	Trådbundet LAN	100BASE-TX/10BASE-T
	Trådlöst LAN	IEEE802.11b/g/n
Drifttemperatur		5 till 35 grader C
Förvaringstemperatur		-10 till 55 grader C
Altitud		2 000 m eller mindre
Tejp som stöds	Etikettkassett	6 till 54 mm bred tejp kan användas.
	Kit för bulketiketter	

Strömförsörjning

Nätadapter

Typ	AST2437Z2-1
Tillverkare	SEIKO EPSON CORPORATION
Indata	AC100-240 V, 1,2 A, 50-60 Hz (endast dedikerad adapter, strömkabel)
Uteffekt	DC24 V, 3,75 A
Total uteffekt	90,0 W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	89,0%
Effektivitet vid låg belastning (10%)	79,0%
Strömförbrukning utan belastning	0,15 W

Litiumjonbatteri

Typ	C52CE97010
Tillverkare	SEIKO EPSON CORPORATION
Genomsnittlig utspänning	DC7,2 V
Kapacitet	Typ. 1 950 mAh, min. 1 850 mAh



Omgivningstemperatur

Under drift	0 till 45 grader C
-------------	--------------------

Laddning		0 till 40 grader C
Under förvaring	Mindre än 1 månad	-20 till 50 grader C
	Mindre än 3 månad	-20 till 40 grader C
	Mindre än 1 år	-20 till 20 grader C

Namnskyltens placering

Namnskylten finns under produkten.

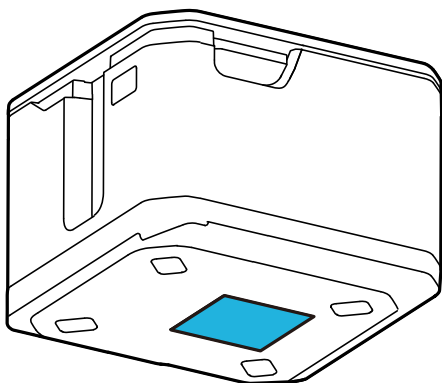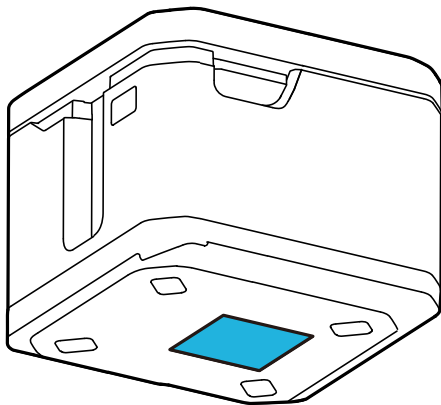MP500	MP550
	

Bilaga

Förbrukningsartiklar och tillval

I det här kapitlet beskrivs förbrukningsartiklar och tillval för den här skrivaren.

De är tillgängliga från distributörer av skrivaren eller på andra sätt. Besök webbplatsen nedan för information om förbrukningsartiklar och tillval, samt ett sortiment av etikettkassetter och Kit för bulketiketter.

www.panduit.com

Automatisk klipparenhet (CF001)

Det här är en ny automatisk klipparenhet.

Halvklipparenhet (CH001)

Det här är en ny halvklipparenhet.

Etikettkassetter

Kassetten kan sättas i skrivaren.

Panduit erbjuder ett brett utbud av tejper för olika användningsområden.

Kit för bulketiketter

Du kan sätta det här kitet på basplattan som medföljer skrivarpaketet.

Panduit erbjuder ett brett utbud av tejper för olika användningsområden.

Omrullarenhet (MP-REWINDER)


När du använder Kit för bulketiketter kan du ansluta enheten till skrivaren för att rulla om det utskrivna etikettpapperet. Sedan kan du bära med dig rullen med utskrivna etiketter till din arbetsyta.

Symbollista (endast MP550)

ASME




ANSI

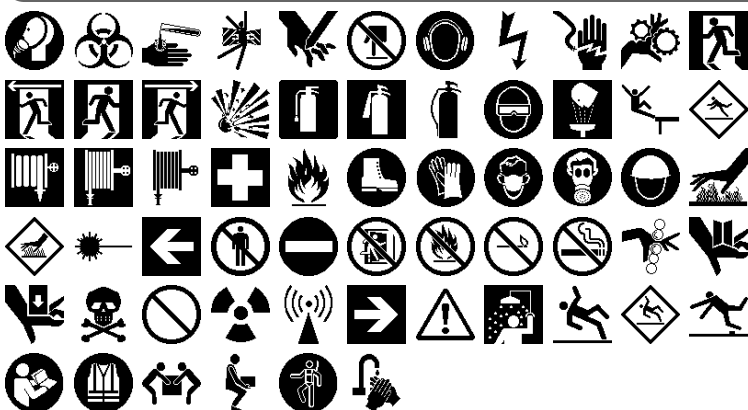


ARC




Pilar

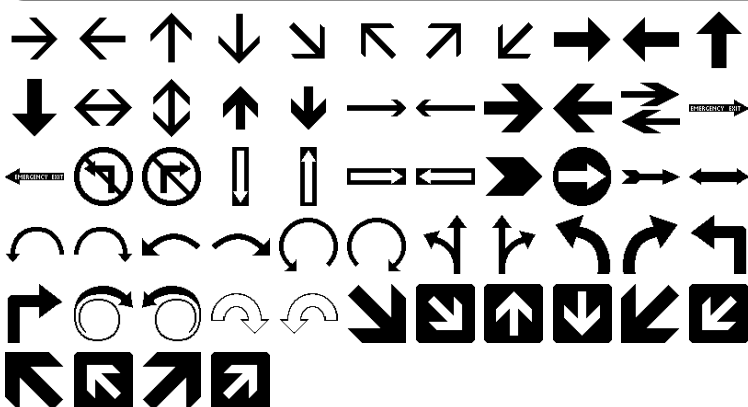


Audiovisuellt

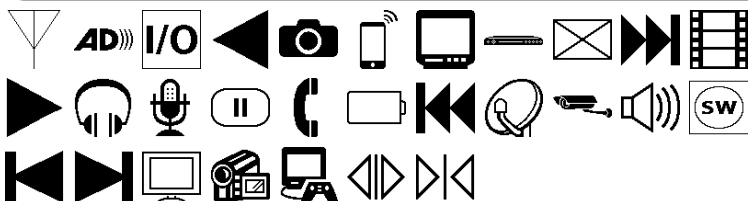

Parenteser

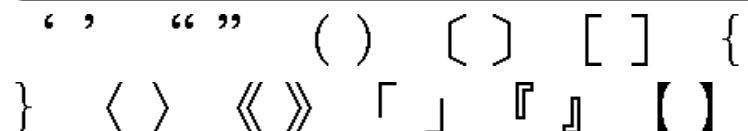

Valuta

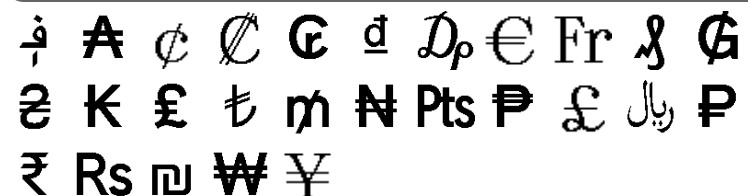


Datacenter



Tvåsisiffrigt

00 ~ 99

Elektriskt

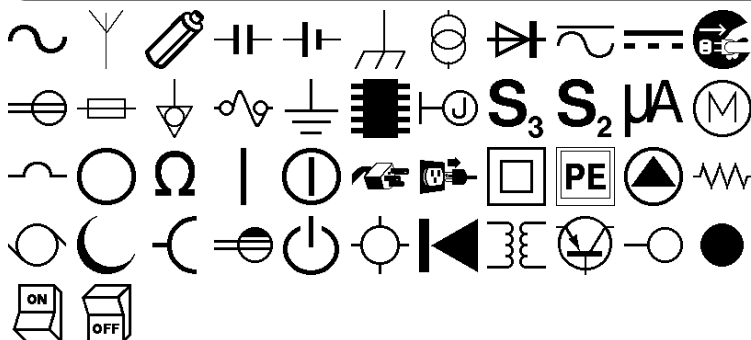

Miljö



Brand




GHS WHMIS




Grekkiska

Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι	Κ	Λ
Μ	Ν	Ξ	Ο	Π	Ρ	Σ	Τ	Υ	Φ	Χ
Ψ	Ω	α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι
κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ	σ	τ	υ
φ	χ	ψ	ω							


IMO

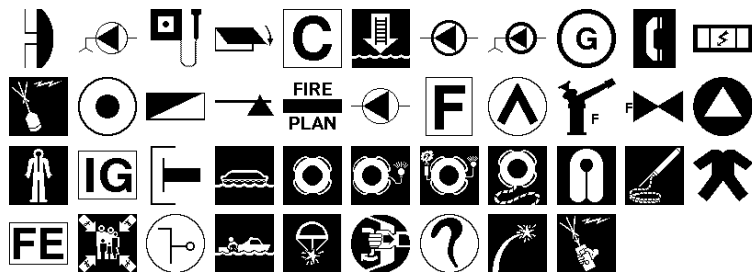


PPE

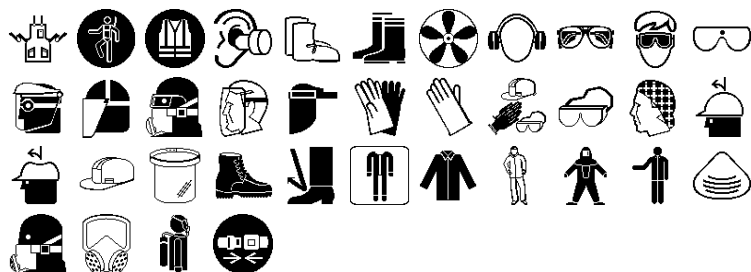


Laboratorium

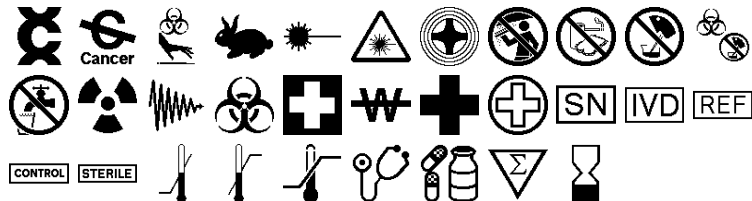


Märke

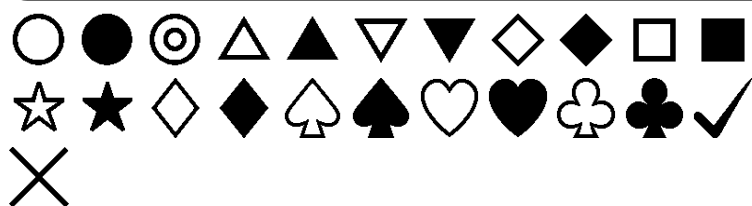


Matematik

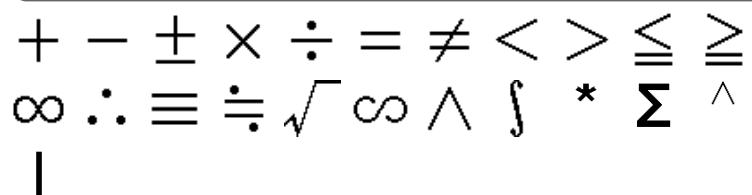

Mätenheter

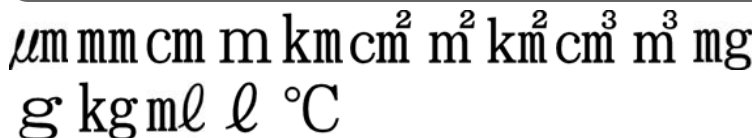

Siffror

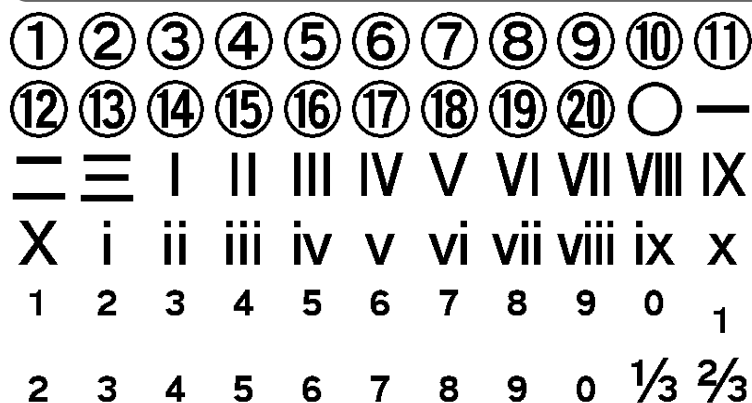

Kontor




Förbjudet



Offentliga skyltar




Skiljetecken

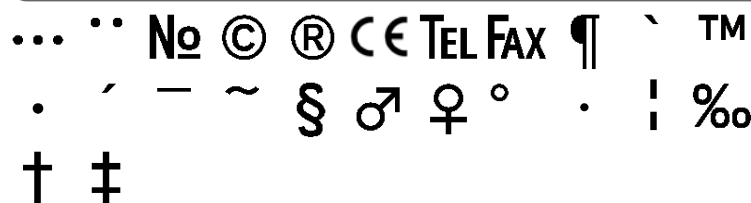

Frakt




Varning

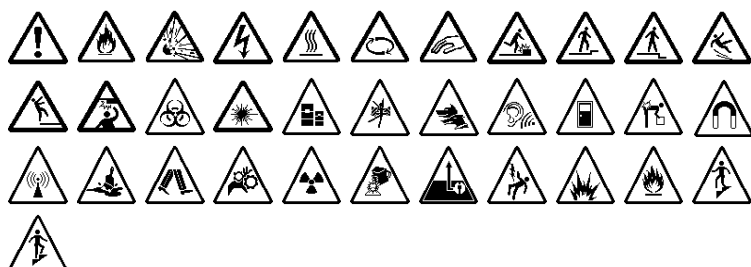


Extrasymbol



Ramlista (endast MP550)

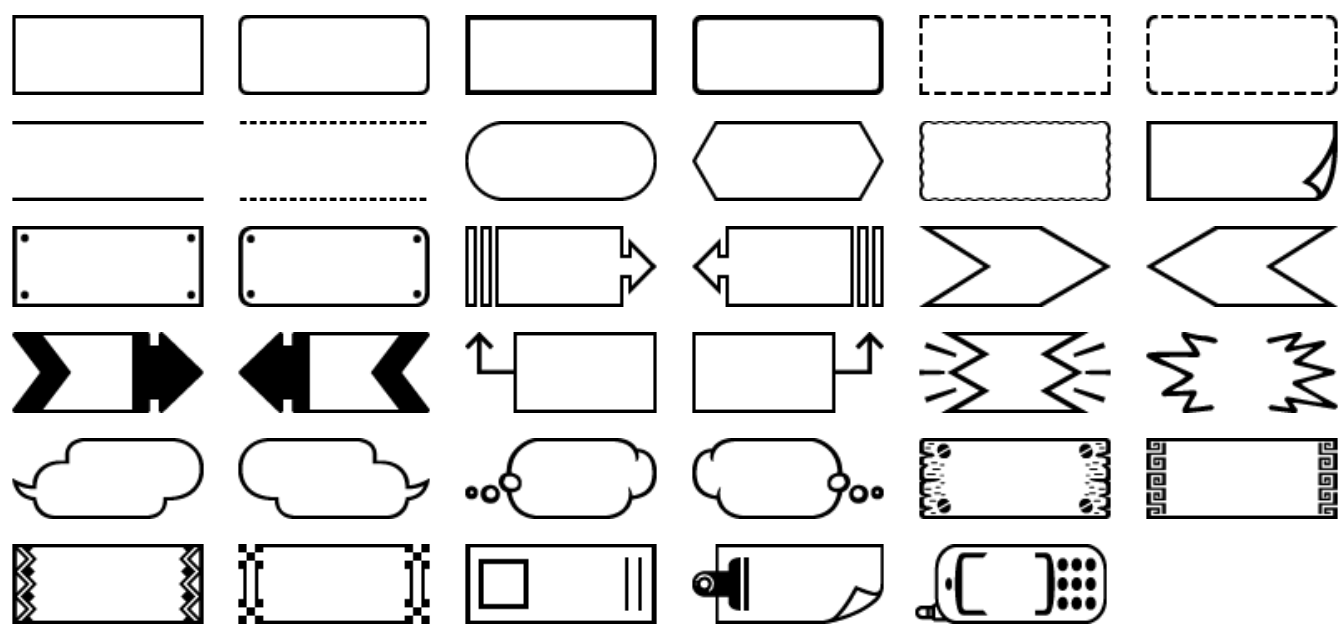

Tabellista (endast MP550)

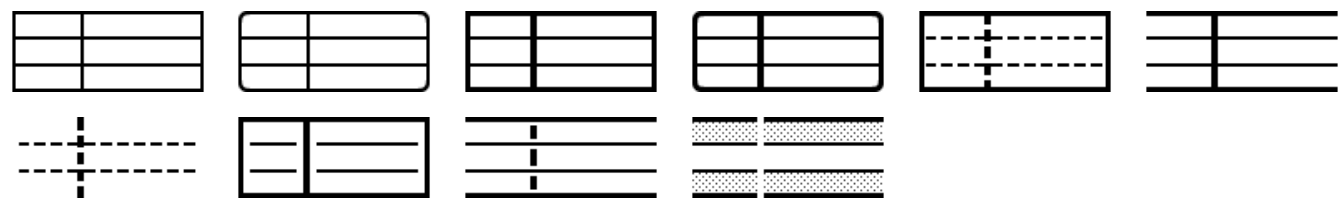

Meddelande om upphovsrätt

Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, lagras i ett hämtningssystem, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras, registreras eller på annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från Panduit Corp..

Innehållet i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande.

Även om alla försiktighetsåtgärder har vidtagits vid utarbetandet av denna handbok, tar Panduit Corp. inget ansvar för fel eller utelämnanden.

Inget ansvar tas heller för skador som uppstår till följd av användning av informationen i detta dokument.

Varken Panduit Corp. eller dess dotterbolag är ansvariga gentemot köparen av denna produkt eller tredje part för skador, förluster, kostnader eller kostnader som uppstår av köparen eller tredje man till följd av: Olycka, felaktig användning eller missbruk av denna produkt eller icke godkända modifieringar, reparationer eller ändringar av denna produkt, eller underlåtenhet att strikt följa Panduit Corp.'s drifts- och underhållsinstruktioner.

Panduit Corp. ansvarar inte för skador eller problem som uppstår till följd av användning av andra alternativ eller förbrukningsartiklar än de som är betecknade som Panduit originalprodukt eller Panduit-godkänd produkt av Panduit Corp..

Varumärken

Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Andra produktnamn och företagsnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

©2025 Panduit Corp. MED ENSAMRÄTT.