

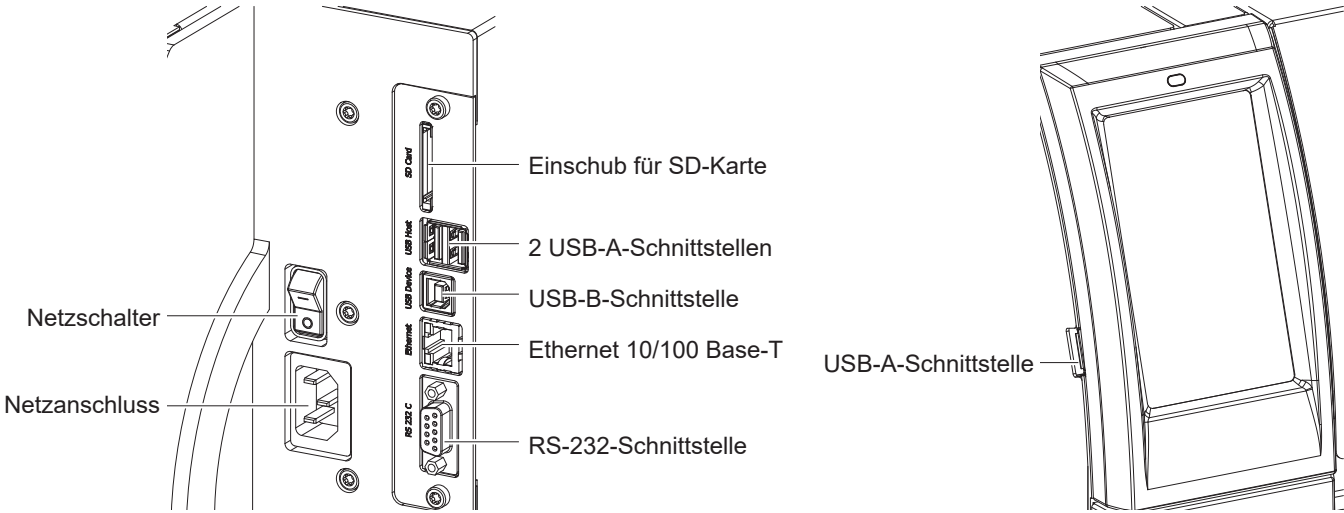
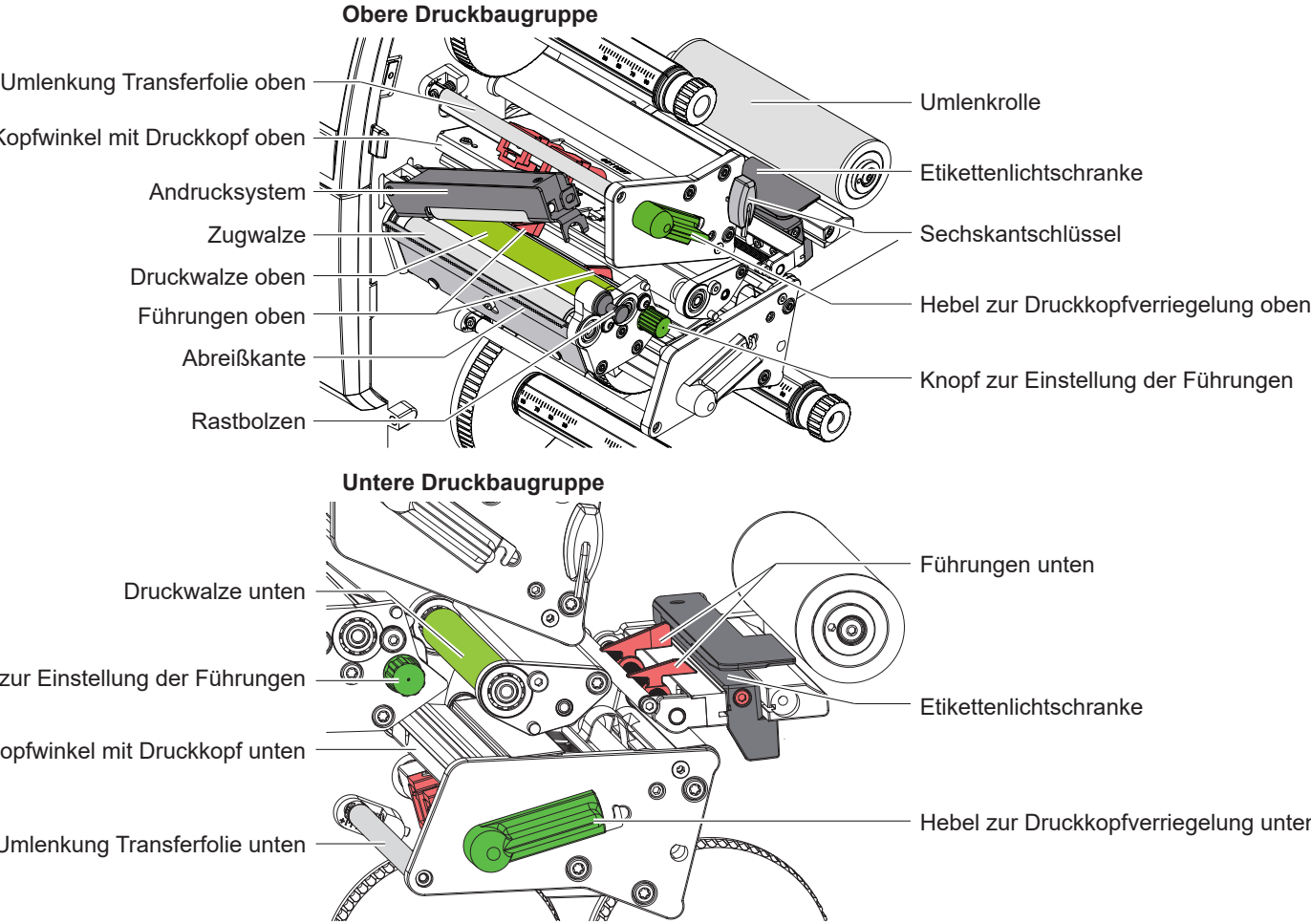
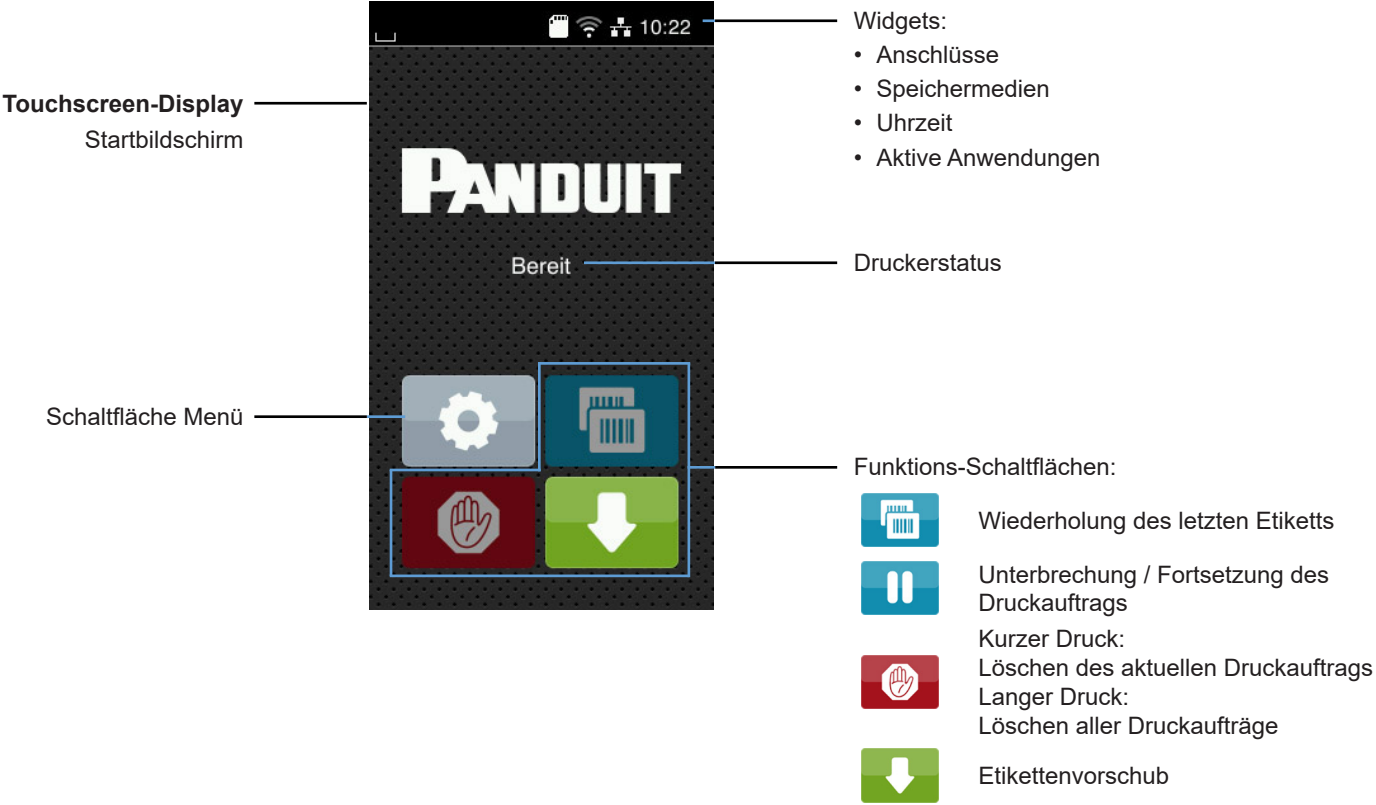


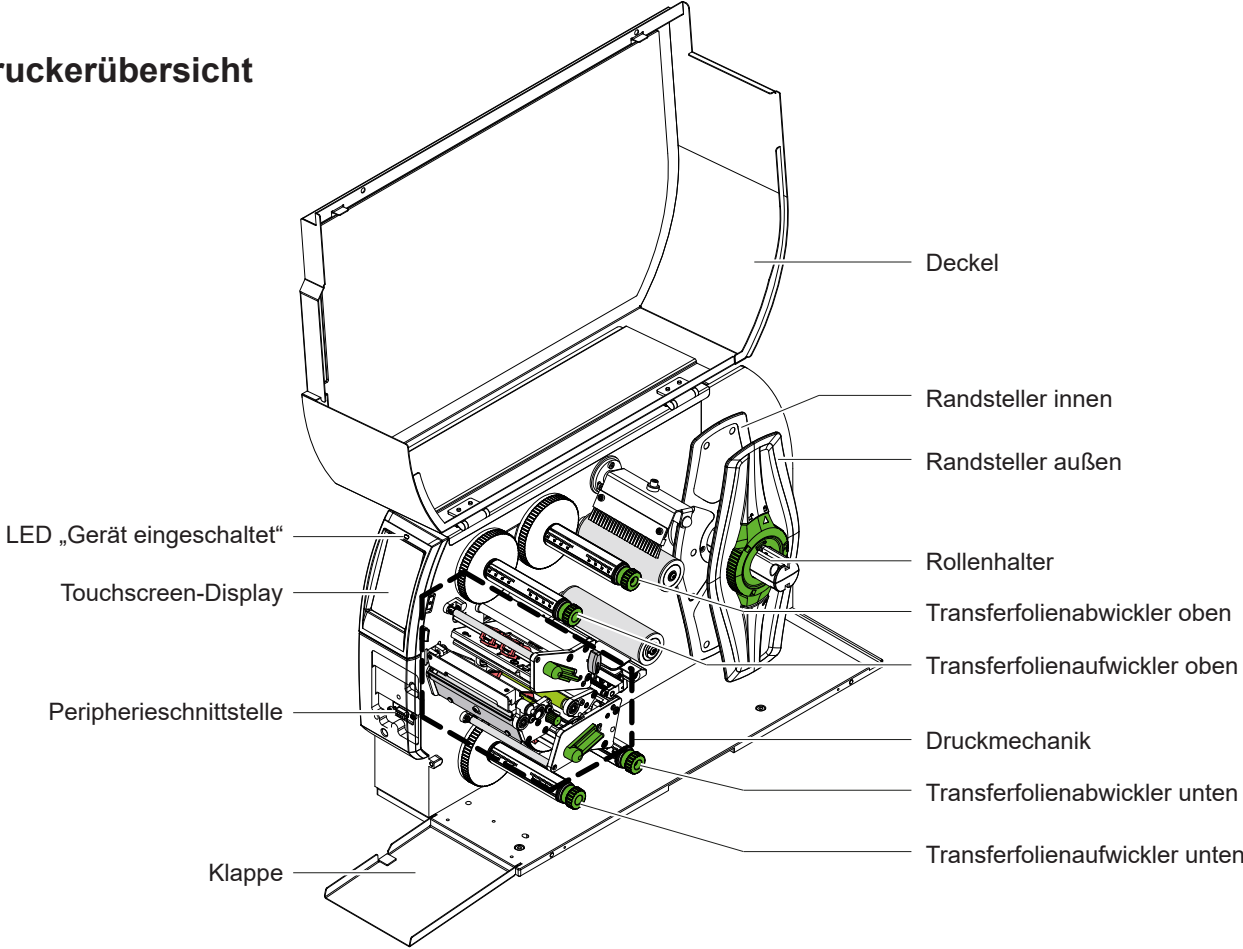

Druckerübersicht

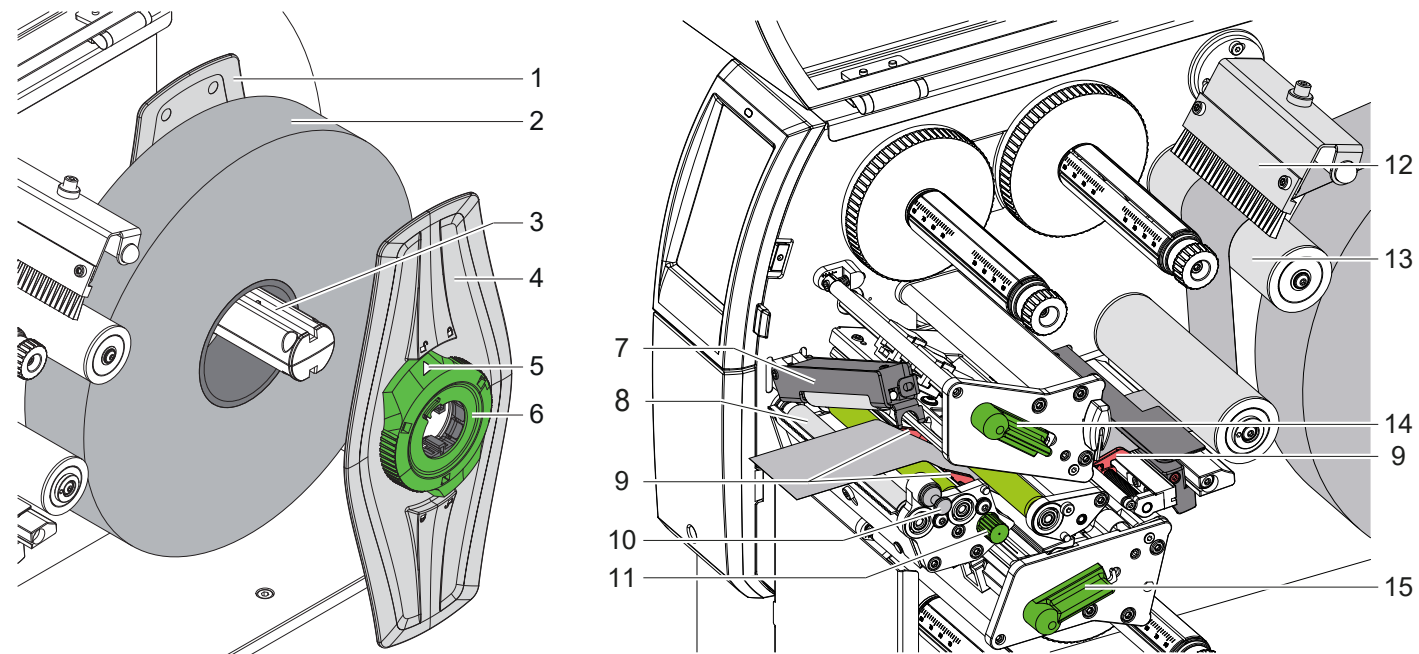


- USB-A-Schnittstellen für:
- Tastatur
  - Scanner
  - USB-Speicher
  - USB-WLAN-Stick
  - Serviceschlüssel

### Etikettenmaterial einlegen



1. Stelling (6) entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, so dass der Pfeil (5) auf das Symbol  zeigt.
2. Randsteller (4) vom Rollenhalter (3) abziehen.
3. Materialrolle (2) auf den Rollenhalter (3) schieben.
4. Randsteller (4) auf Rollenhalter (3) aufsetzen und so weit schieben, bis beide Randsteller (1,4) an der Materialrolle (2) anliegen und beim Schieben ein deutlicher Widerstand spürbar wird.
5. Stelling (6) im Uhrzeigersinn drehen, so dass der Pfeil (5) auf das Symbol  zeigt.
6. Rastbolzen (10) ziehen. Das Andrucksystem (7) schwenkt nach oben.
7. Hebel (14) gegen den Uhrzeigersinn und Hebel (15) im Uhrzeigersinn drehen, um beide Druckköpfe anzuheben.
8. Bürste (12) von der Umlenkrolle (13) abschwenken.
9. Führungen (9) durch Drehen des Knopfes (11) so weit auseinander fahren, dass das Material dazwischen passt.
10. Material durch beide Druckeinheiten bis zur Zugwalze (8) führen und zwischen den Führungen (9) platzieren.
11. Führungen durch Drehen des Knopfes (11) dicht an die Materialkanten heranfahren.
12. Material durch Verriegeln des oberen Druckkopfs klemmen.
13. Rastbolzen (10) ziehen. Andrucksystem (7) nach unten drücken und mit Rastbolzen verriegeln.
14. Materialrolle entgegen der Materialtransportrichtung drehen und Material dadurch straffen.
15. Unteren Druckkopf verriegeln.
16. Bürste (12) an die Umlenkrolle (13) anschwenken.


### Etikettenlichtschanke einstellen

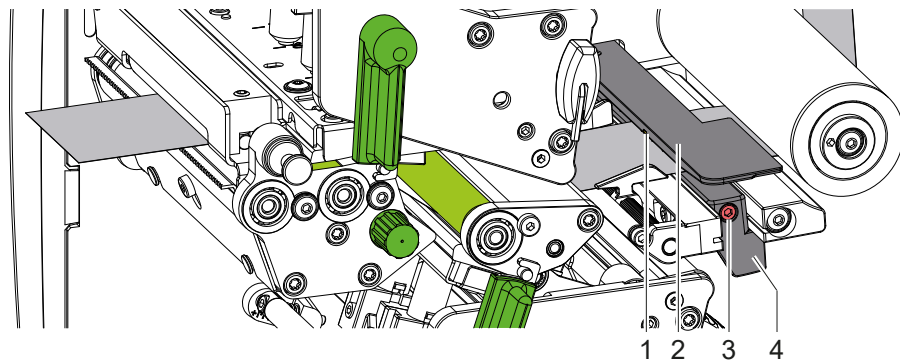

Die Etikettenlichtschanke (2) kann quer zur Laufrichtung verschoben werden. Bei eingeschaltetem Drucker leuchtet an der Sensorposition eine gelbe LED.

1. Schraube (3) lösen.
2. Etikettenlichtschanke mit Griff (4) so positionieren, dass der Sensor (1) die Etikettenlücke oder eine Stanzung erfassen kann.
3. Schraube (3) anziehen.

### Transferfolie einlegen

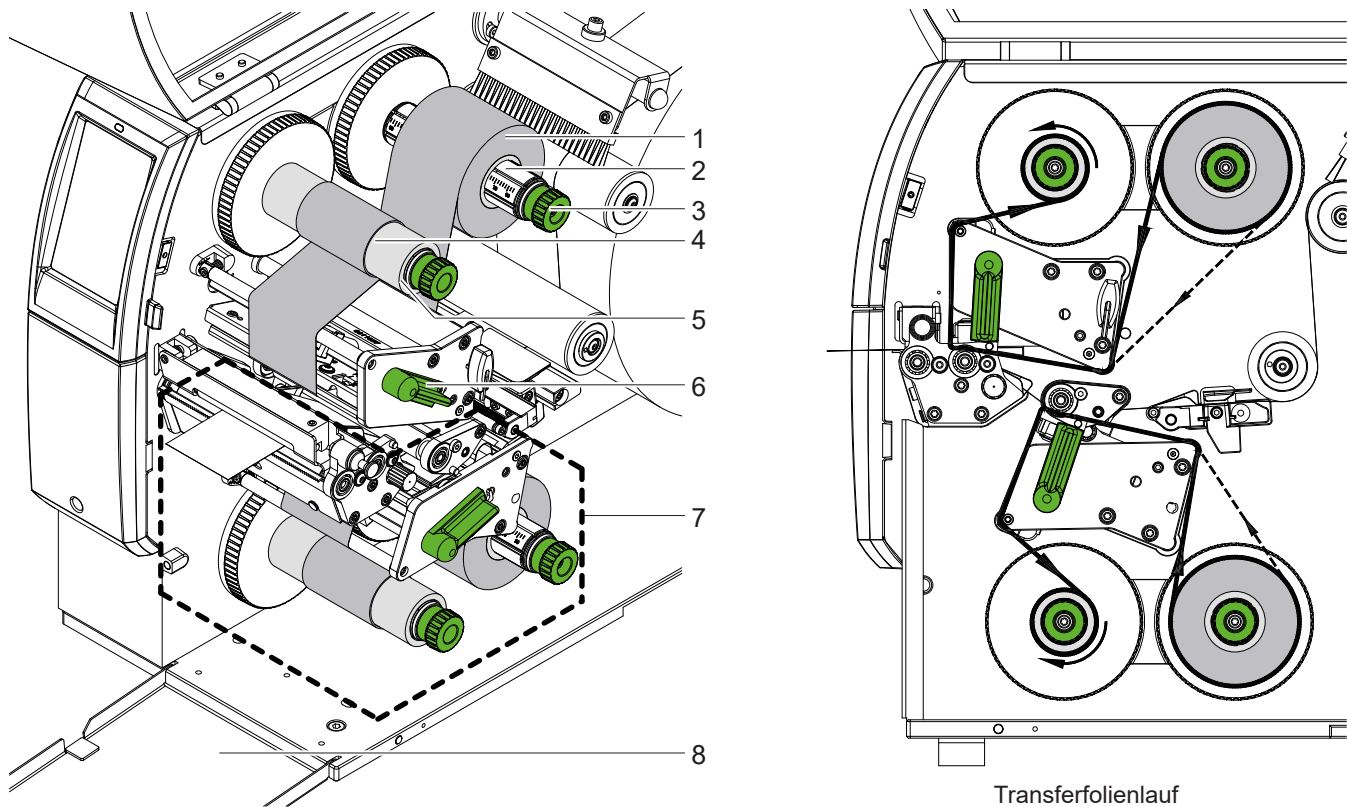

1. Vor dem Einlegen der Folie Druckköpfe reinigen.
2. Hebel (6) in Gegenuhrzeigerrichtung drehen, um den oberen Druckkopf anzuheben.
3. Folienrolle (1) so auf den Abwickler (2) schieben, dass die Farbbeschichtung der Folie beim Abwickeln nach unten weist.
4. Folienrolle (1) so auf dem Abwickler positionieren, dass beide Enden der Rolle bei identischen Skalenwerten liegen.
5. Folienrolle (1) festhalten und Drehknopf (3) am Abwickler gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Rolle fixiert ist.
6. Geeigneten Kern (4) auf den Folienaufwickler (5) schieben und in analoger Weise wie die Folienrolle positionieren und fixieren.
7. Folie durch die Druckmechanik führen.
8. Folienanfang mit einem Klebestreifen mittig am Folienskern (4) fixieren. Rotationsrichtung des Folienaufwicklers entgegen dem Uhrzeigersinn beachten.
9. Folienaufwickler (5) entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, um den Folienlauf zu glätten.
10. Hebel (6) in Uhrzeigerrichtung drehen, um den Druckkopf zu verriegeln.
11. Klappe (8) öffnen und Folie in analoger Weise in untere Druckeinheit (7) einlegen.