

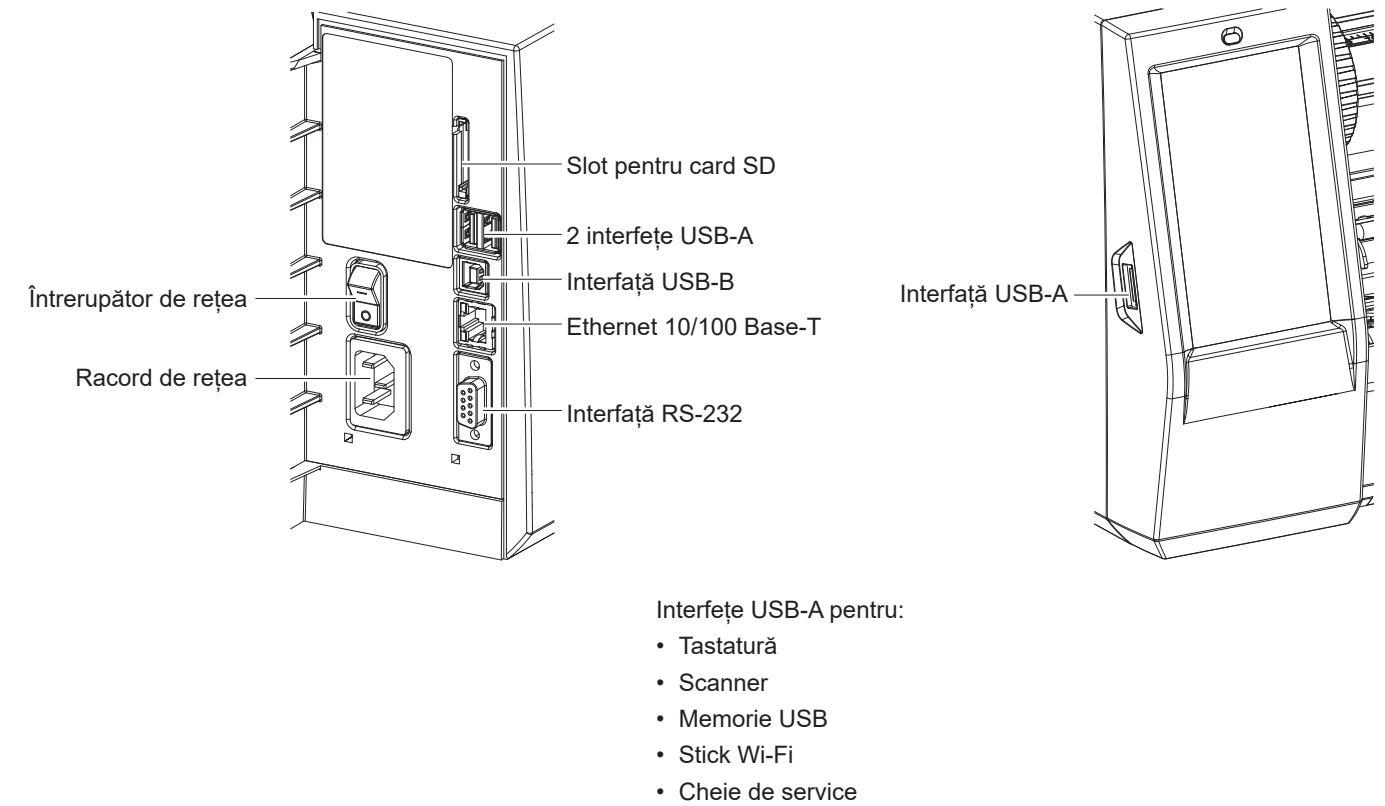
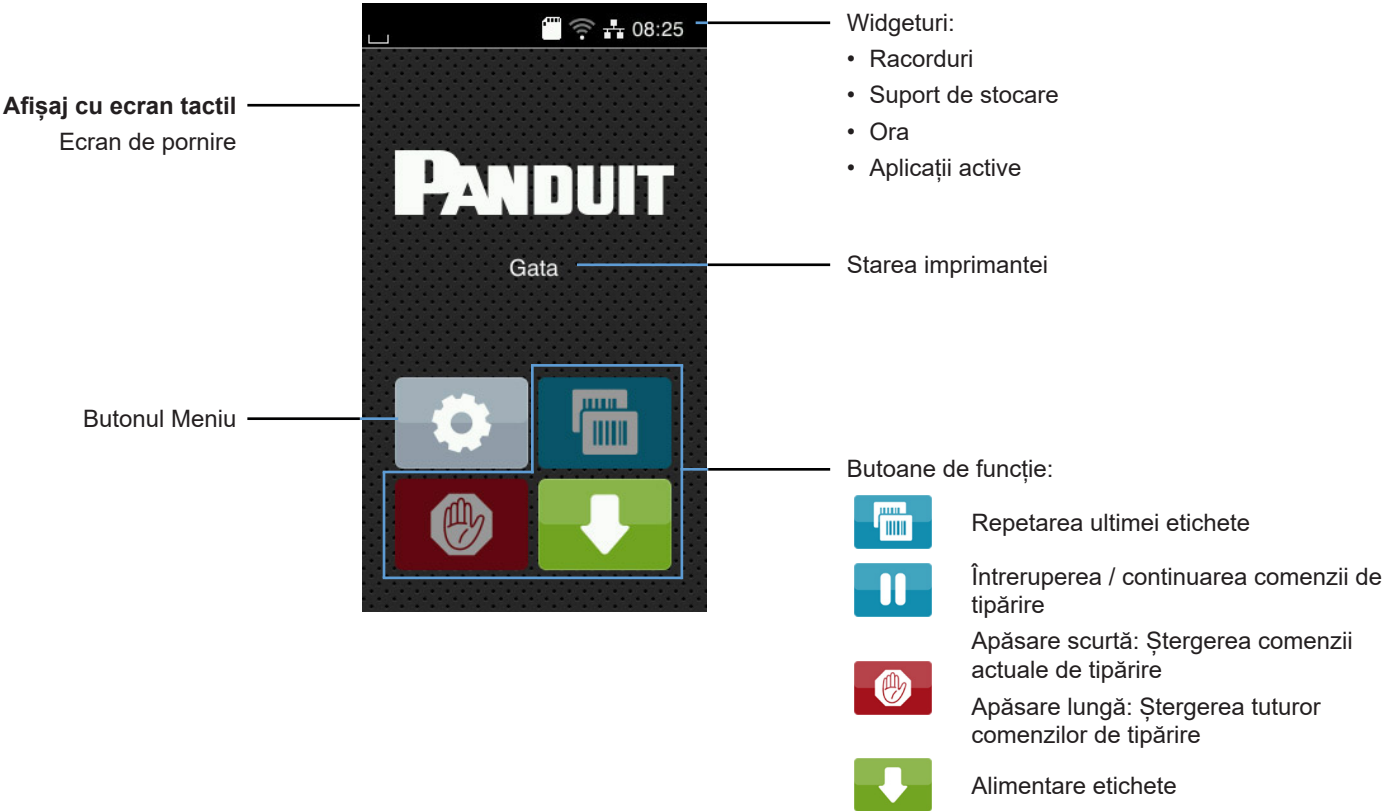
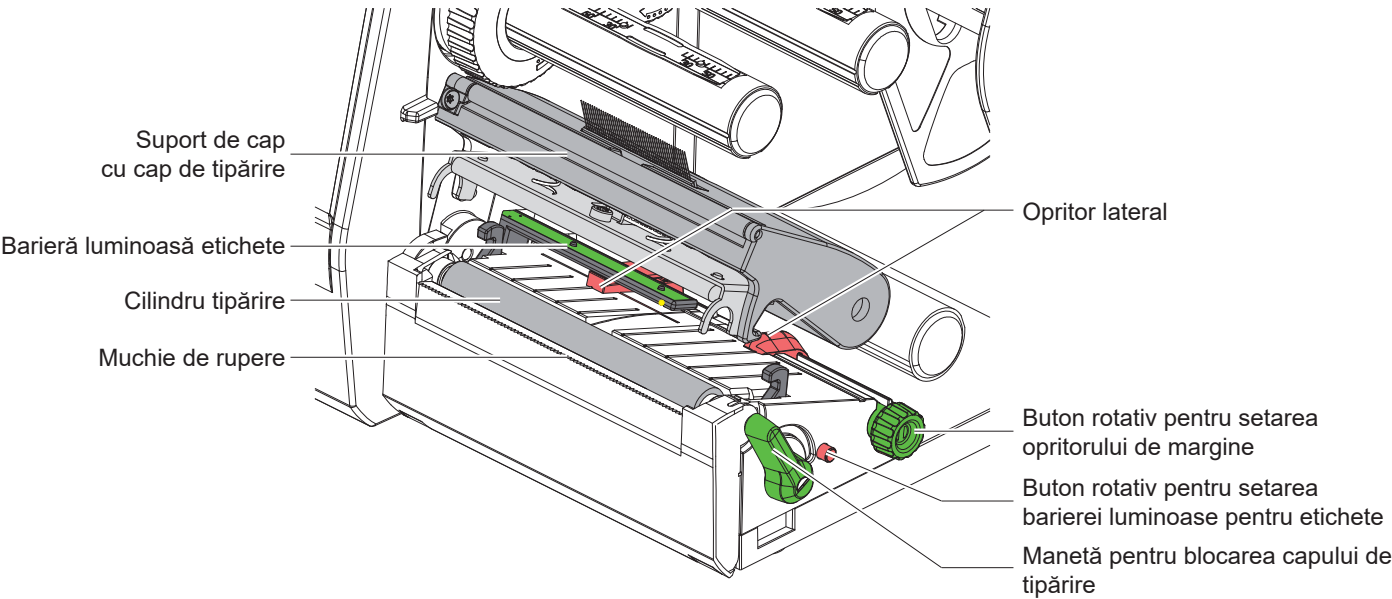


Vedere de ansamblu asupra dispozitivului

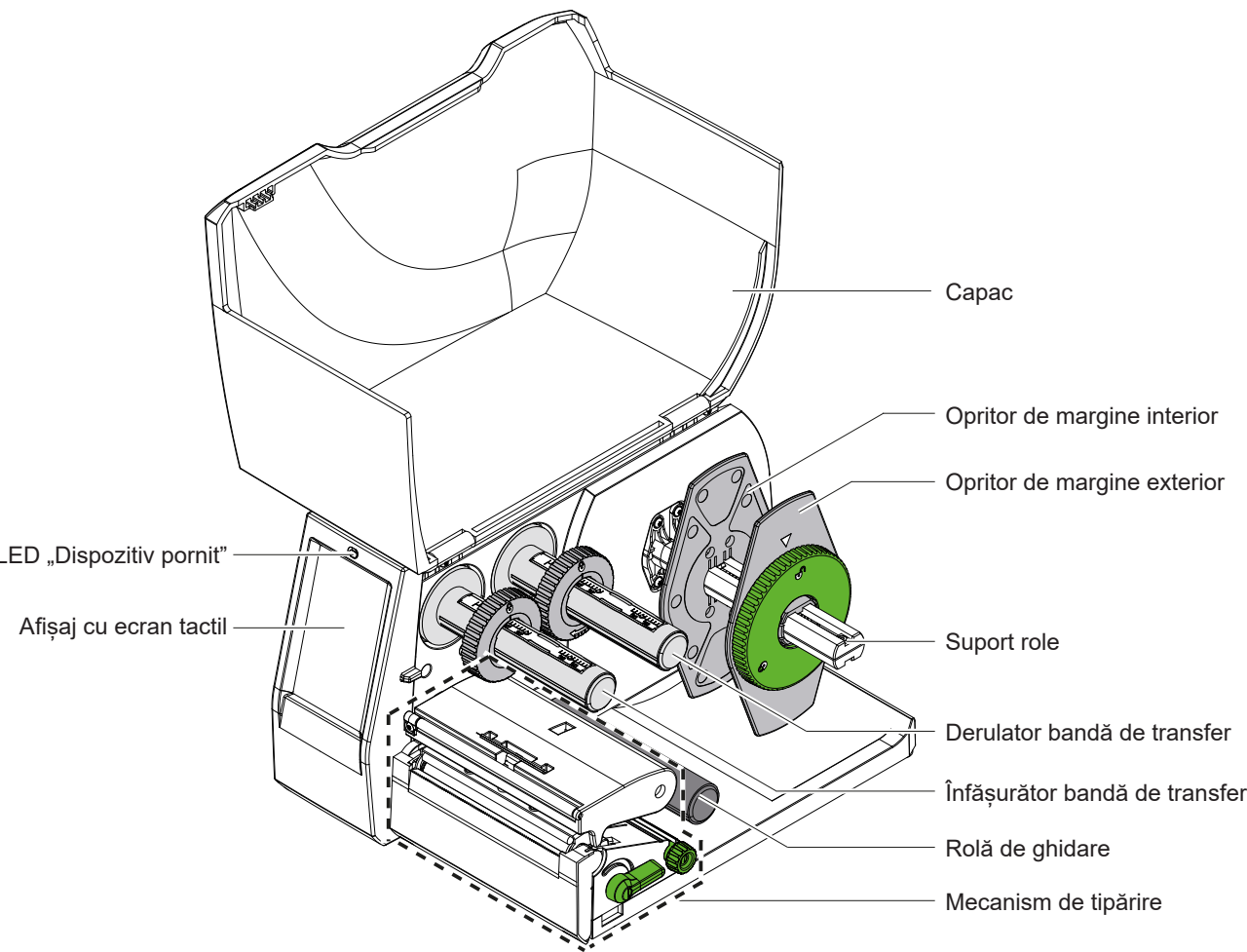


Încărcarea materialul de etichetare

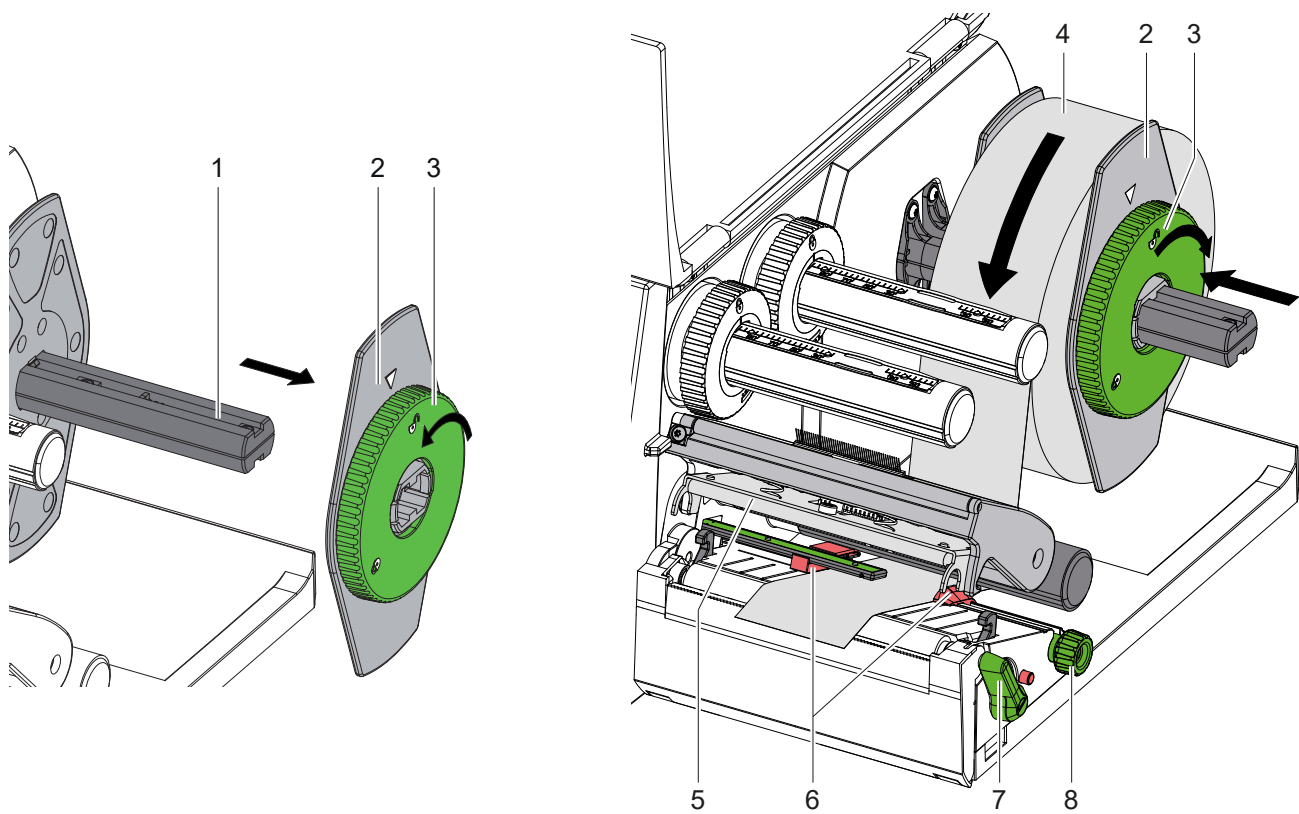

1. Rotiți inelul de reglare (3) în sens antiorar, astfel încât săgeata să fie orientată spre simbolul ☐.
2. Extrageți opritorul de margine (2) de pe suportul de role (1).
3. Rotiți maneta (7) în sens antiorar pentru a deschide capul de tipărire (5).
4. Împingeți rola de material (4) pe suportul de role (1), astfel încât partea de tipărit a materialului să fie orientată în sus.
5. Așezați opritorul de margine (2) pe suportul de role (1) și împingeți-l până când ambele opritoare de margine ajung pe rola de material (4) iar la împingere se simte o rezistență clară.
6. Rotiți inelul de reglare (3) în sens orar, astfel încât săgeata să fie orientată spre simbolul ☐.
7. Reglați opritoarele de margine (6) cu ajutorul butonului canelat (8) astfel încât materialul să se potrivească între cele două opritoare de margine.


Reglarea barierei luminoase pentru etichete

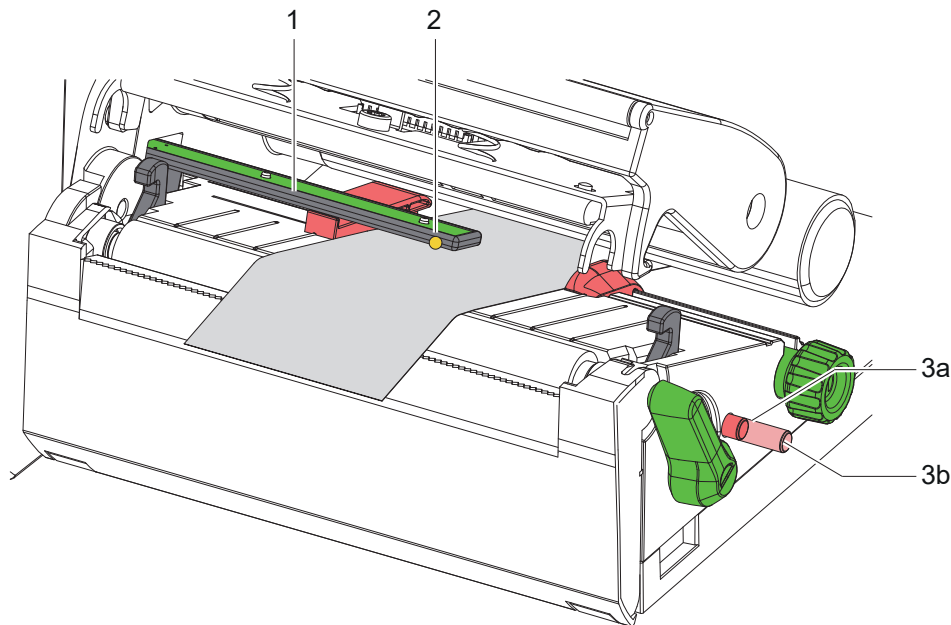

Poziția senzorului este marcată cu un LED galben.


1. Deschideți capul de tipărire.
2. Împingeți butonul rotativ (3a) în poziția de reglare (3b).
3. Poziționați bariera luminoasă pentru etichete prin rotirea butonului rotativ (3) în așa fel încât senzorul (2) să poată înregistra muchia frontală a etichetei, marcajul de reflexie sau ștanțarea.
4. Împingeți butonul rotativ (3b) în poziția inițială (3a).

Încărcarea benzii de transfer

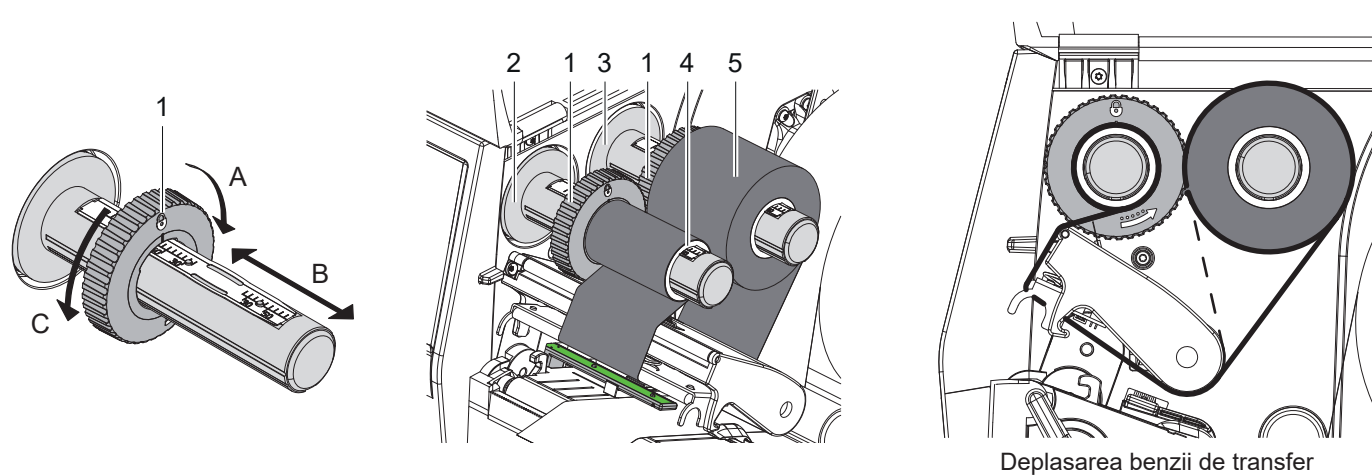

1. Înainte de încărcarea benzii, curățați capul de tipărire.
2. Deschideți capul de tipărire.
3. Reglați opritorul de margine (1) pe derulator (3) în conformitate cu lățimea benzii:
 - Stabilizați derulatorul și deblocați opritorul de margine (1) prin rotire în direcția A.
 - Împingeți opritorul de margine (1) în direcția B și reglați-l la lățimea benzii cu ajutorul scalei.
 - Stabilizați derulatorul și blocați opritorul de margine (1) prin rotire în direcția C.
4. Împingeți rola cu banda (5) pe derulator (3) până la opritorul de margine (1), astfel încât stratul de vopsea de pe bandă să fie orientat în jos la desfășurare.
5. Ajustați poziția opritorului de margine de pe înfășurător la lățimea miezului benzii (4) și împingeți miezul benzii pe înfășurător (2).
6. Ghidați banda prin modulul de tipar.
7. Fixați capătul de început al benzii cu o bandă adezivă pe centrul miezului benzii (4). Respectați totodată direcția de rotație în sens antiorar a înfășurătorului benzii.
8. Rotiți înfășurătorul benzii (2) în sens antiorar pentru a întinde banda.
9. Închideți capul de tipărire.

Reglarea deplasării benzii de transfer

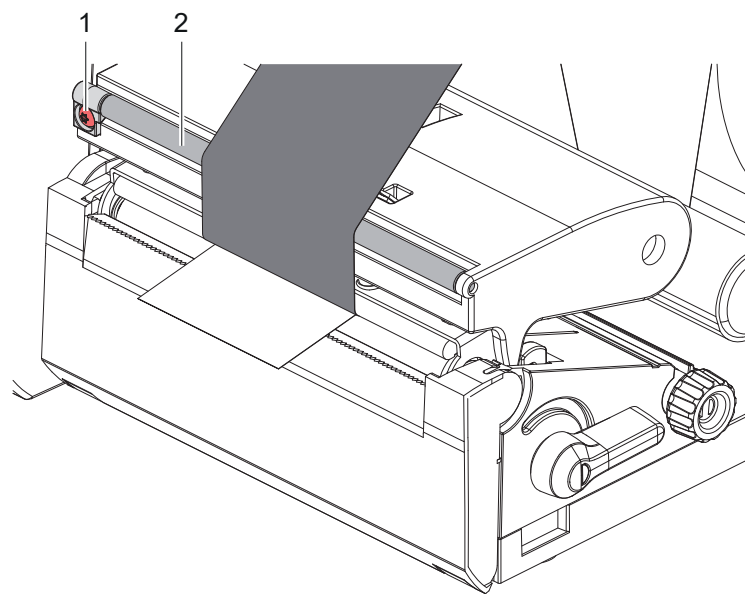

Pliurile în deplasarea benzii pot cauza erori de tipărire. Pentru evitarea formării pliurilor, dispozitivul de întoarcere a benzii (2) poate fi ajustat.

- ▶ Rotiți șurubul (1) cu șurubelnița Torx TX10 și observați comportamentul benzii.
- Banda este întinsă spre exterior prin rotirea în sens orar.
- Banda este întinsă spre interior prin rotirea în sens antiorar.