


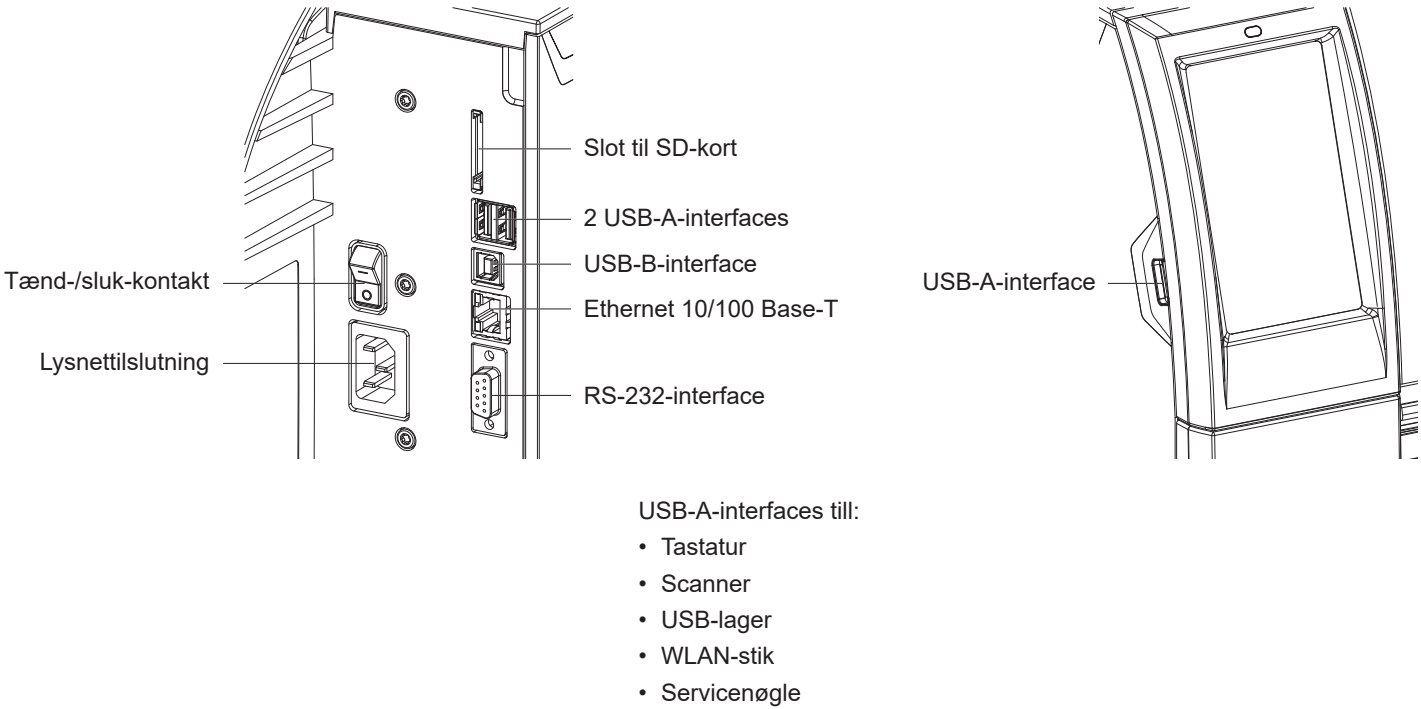
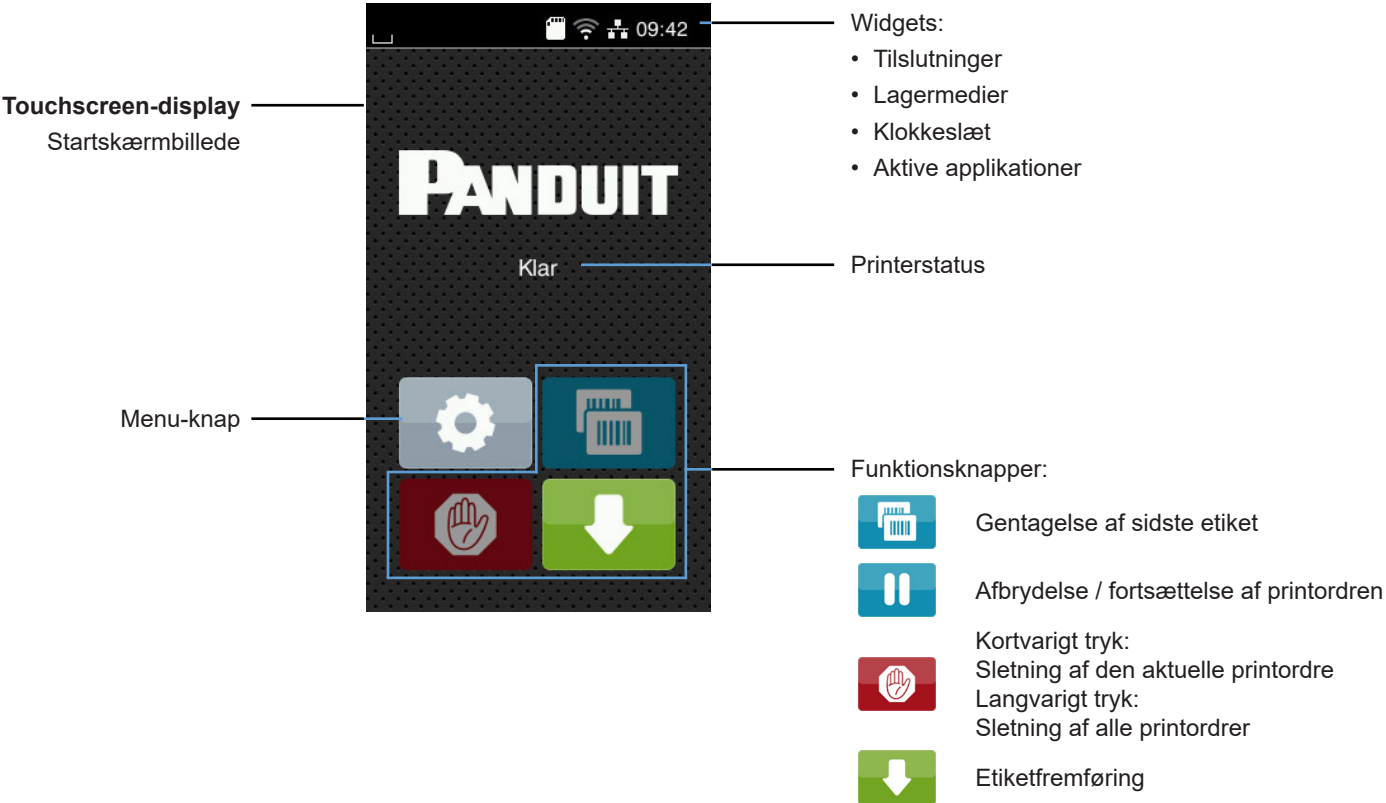


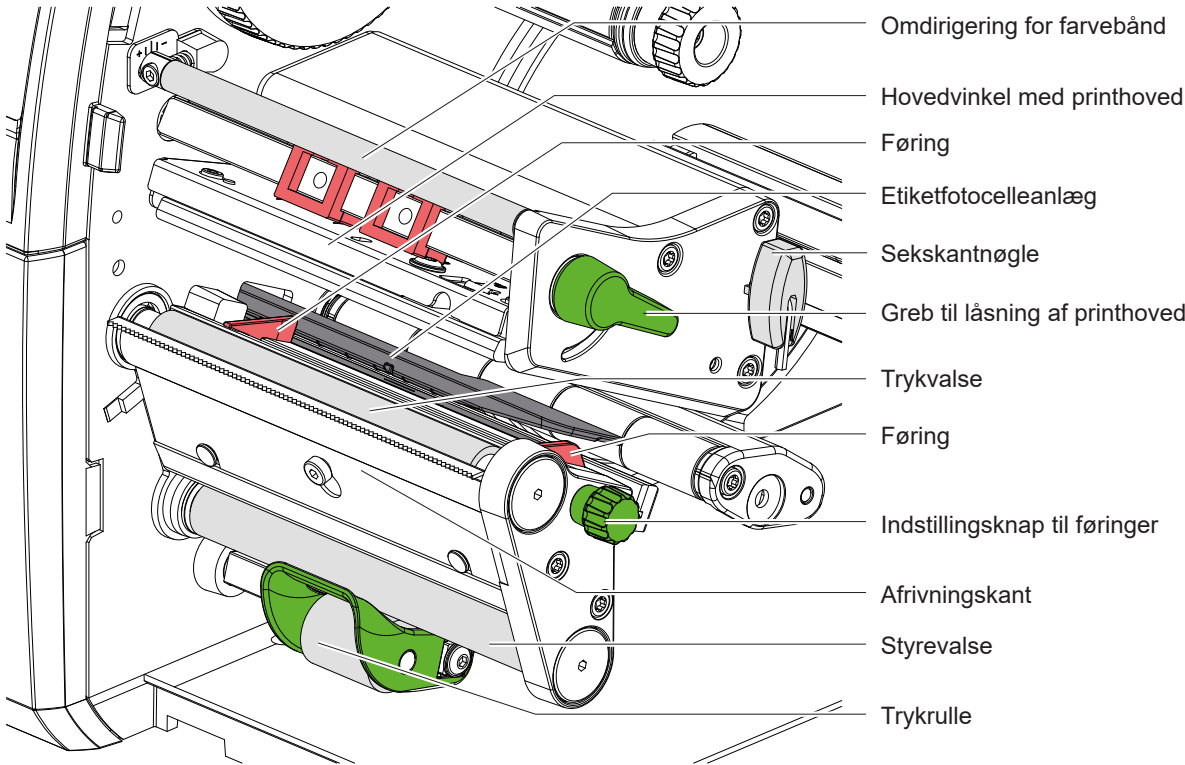

Oversigt over enheden

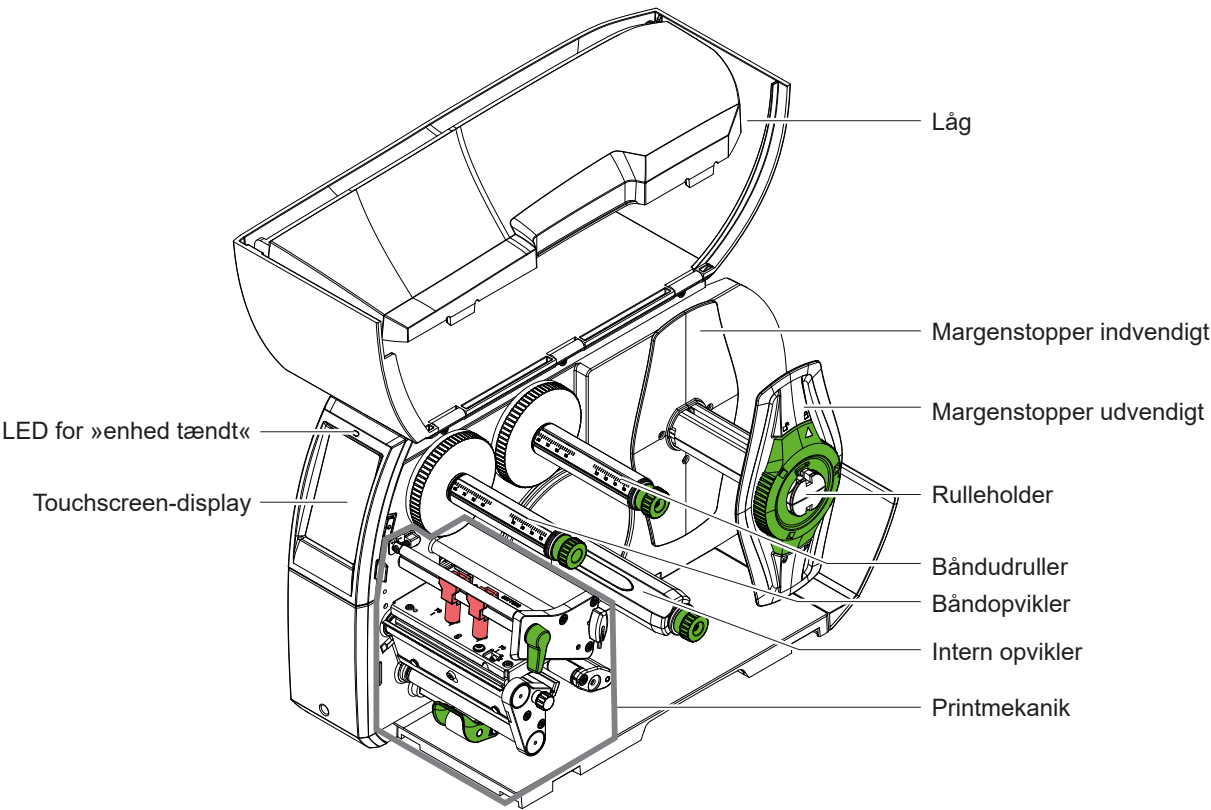


Ilægning af mærkningsmateriale

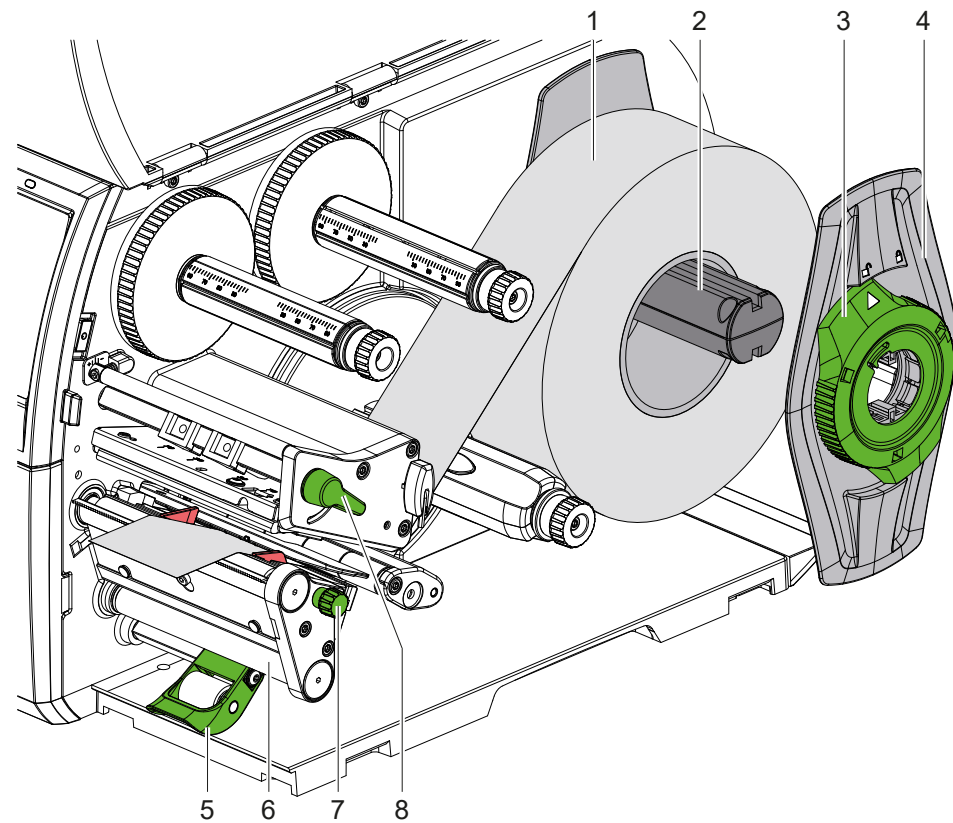

1. Drej justeringsringen (3) mod uret, så pilen peger på symbolet .
2. Træk marginstopperen (4) af rulleholderen (2).
3. Drej grebet (8) mod uret for at hæve printhovedet.
4. Skub materialerullen (1) på rulleholderen (2), så den side af materialet, der skal printes på, vender opad.



5. Sæt marginstopperen (4) på rulleholderen (2), og skub, indtil begge marginstoppere ligger mod materialerullen (1), og der mærkes en tydelig modstand, når man skubber på den.
6. Drej justeringsringen (3) med uret, så pilen peger på symbolet .
7. Før etiketstrimlen gennem printeren.
8. Indstil marginstopperen ved hjælp af den riflede knap (7) så materialet føres uden fastklemning.
9. Drej trykrullen (5) væk fra styrevalsen (6).

Indstilling af etiketfotocellen

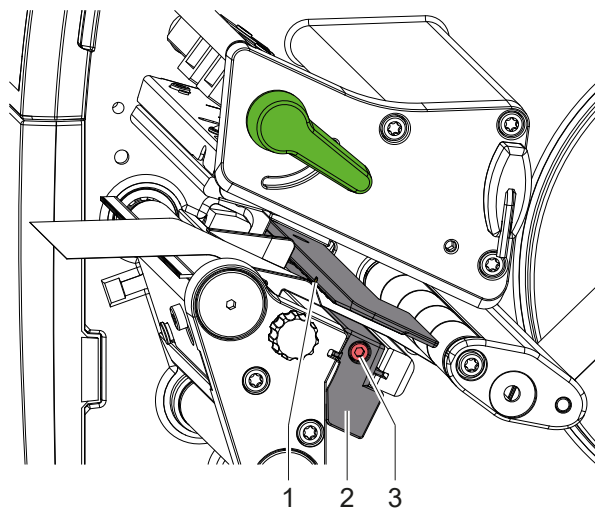

1. Løsn skruen (3).
2. Placer etiketfotocelleanlægget med grebet (2), så sensoren (1) kan registrere etiketmellemrummet.
3. Juster etiketfotocelleanlægget med grebet (2) til etikettens forreste kant i papirretningen.
4. Spænd skruen (3).

Ilægning af transferfolie

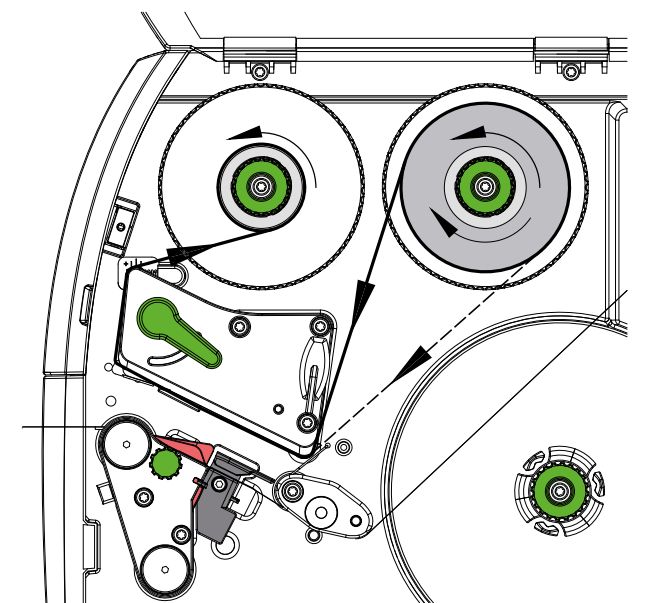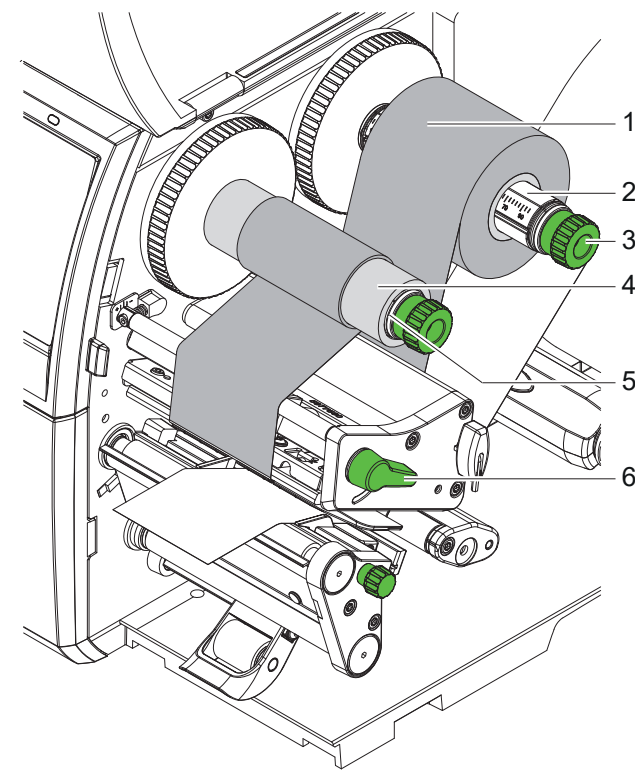

Båndets bane

1. Rengør printhovedet, før farvebåndet lægges i.
2. Skub farvebåndsrullen (1) på udrulleren (2), så båndets farvelag vender nedad under udrulningen.
3. Placer rullen (1) på udrulleren, så begge ender af rullen ligger på identiske skalaværdier.
4. Hold farvebåndsrullen (1) fast, og drej drejeknappen på udrulleren (3) mod uret, indtil farvebåndsrullen er spændt fast.
5. Skub en egnet farvebåndskerne (4) på farvebåndsupvikleren (5), og spænd den fast på samme måde.
6. Før farvebåndet gennem printenheden.
7. Fastgør starten af farvebåndet på farvebåndskernen (4) med tape. Vær opmærksom på farvebåndsupviklerens rotationsretning mod uret.
8. Drej farvebåndsupvikleren (5) mod uret for at glatte farvebåndets bane.
9. Drej grebet (6) med uret for at låse printhovedet.