


PANDUIT®

IMPRESORA MP200

Tarjeta de referencia rápida

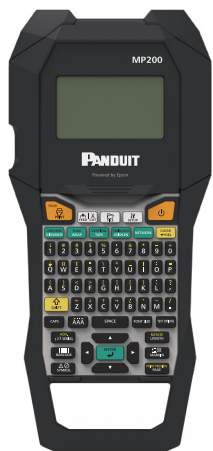

Soporte técnico para impresoras 1-866-871-4571
GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM

Rev. 0.0 – 1/20/21



1

Impresora MP200 y accesorios

N.º de pieza	Descripción
MP200	Incluye la impresora MP200 y 1 casete de T100X000VPM-BK.
MP200-KIT	Incluye la impresora MP200, 1 casete de T100X000VPM-BK, estuche rígido de transporte, batería recargable de iones de litio, enganches magnéticos, cable USB y adaptador de alimentación (MP-ACS-1). Para uso en Norteamérica
MP200/E-KIT	Incluye la impresora MP200, 1 casete de T100X000VPM-BK, estuche rígido de transporte, batería recargable de iones de litio, enganches magnéticos, cable USB, adaptador de alimentación (MP-ACS-1) y cable(s) de alimentación internacional(es). Para uso fuera de Norteamérica
MP-ACS-1	Módulo adaptador de alimentación universal de 120-240 V CA con cable de alimentación para Norteamérica.
MP-BATT	Batería recargable de iones de litio de repuesto
MP200-CASE	Estuche rígido de transporte de repuesto

Casetes de etiquetas de MP200

- Materiales de etiqueta continuos:
 - Cinta de vinilo autolaminada, Tubo termorretráctil
 - Cinta de tela de nylon, Cinta de poliolefina
 - Cinta de vinilo de colores, Cinta de poliéster transparente
 - Cinta magnética
- Compatible para su uso con material de etiqueta continuo para casetes Panduit MP de hasta 1" de ancho

2


Tipos de casetes de etiquetas

Material de la etiqueta	N.º de pieza de ejemplo	Aplicación típica
Cinta de vinilo autolaminada	S000X100VAM	Marcado de cables
Tubo termorretráctil	H000X044H1M	Marcado de cables
Cinta de tela de nylon	T100X000C1M-BK	Marcado de cables
Cinta de poliolefina	T038X000FJM-BK	Etiquetado de bloques de terminales
Cinta de vinilo de colores	T100X000VPM-BK	Seguridad/Instalaciones e Identificación general
Cinta de poliéster transparente	T100X000YKC-BK	Seguridad/Instalaciones e Identificación general
Cinta magnética	T100X000MXM-BK	Seguridad/Instalaciones e Identificación general


3

Primeros pasos

- Elementos incluidos con la MP200-KIT

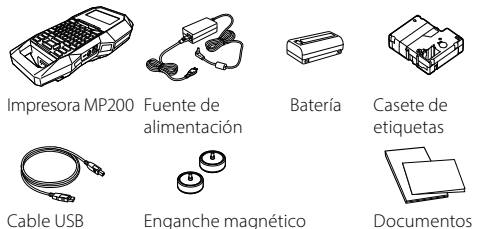

- Instalar la batería de iones de litio

 

- Cargar la batería de iones de litio




- Instalar casete de etiquetas



4


Pantalla de MP200

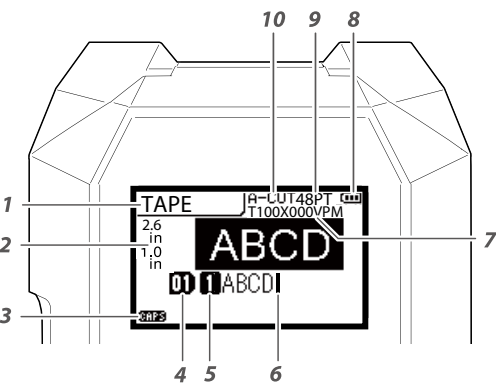

1. Modo de etiqueta
2. Longitud y ancho de la etiqueta actual
3. Bloqueo de mayúsculas activado
4. Número de página
5. Número de línea
6. Cursor
7. Número de pieza de la etiqueta
8. Nivel de batería
9. Tamaño de fuente
10. Ajuste de cuchilla

5

Funciones del teclado de MP200

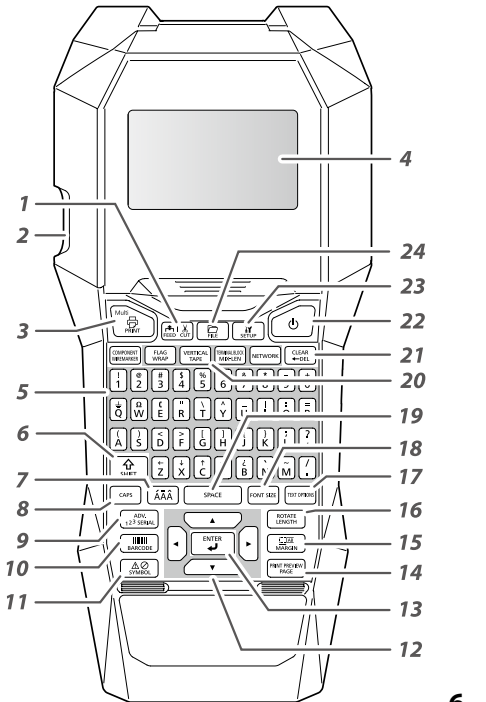

6

1. Alimentar y cortar el material de la etiqueta
2. Ranura de salida de la etiqueta
3. Imprimir una etiqueta
4. Pantalla de visualización
5. Teclas de números y letras
6. Mayúsculas/funciones secundarias
7. Introducir un carácter con acento
8. Bloqueo de mayúsculas
9. Crear una serialización
10. Crear un código de barras
11. Crear un símbolo
12. Teclas de flecha direccionales
13. Tecla Enter
14. Añadir una página/previsualización de impresión
15. Establecer márgenes de etiqueta
16. Ajustar la longitud de la cinta/girar el texto
17. Tecla de opciones de texto
18. Cambiar tamaño de fuente
19. Barra espaciadora
20. Teclas de modo de etiqueta
21. Tecla Suprimir/Borrar
22. Encendido/apagado
23. Tecla del menú de configuración
24. Guardar y recuperar archivos

7

Modos de etiqueta

COMPONENT WIREMARKER

FLAG WRAP

VERTICAL TAPE

TERMINAL BLOCK MIX-LEN

NETWORK

1. Marcador de cables

ABCD
ABCD
ABCD

2. Envoltura

ABCD
ABCD
ABCD
ABCD
ABCD

3. Cinta

WATER

4. Longitud mixta

POWER T1 MOTOR CONTROL T2

5. Red

A01 A02 A03 A04

Componente

ABCD

Bandera

ABCD
ABCD

Vertical

W
A
T
E
R

Bloque de terminales

T1
T2
T3
T4


8

CÓMO: Serialización



- 1. Escriba "1A-A"
- 2. Pulse la tecla SERIAL
- 3. Introduzca un valor de inicio de 01, un valor de fin de 02 y un valor de incremento de 1
- 4. Pulse ENTER
- 5. Pulse PRINT

Ejemplo de uso de S000X100VAM, marcadores de cables autolaminados:

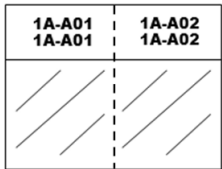

Símbolos



- 1. Pulse la tecla SYMBOL
- 2. Seleccione el grupo de símbolos denominado ADVERTENCIA
- 3. Seleccione el símbolo de la primera fila
- 4. Pulse ENTER
- 5. Pulse SPACE
- 6. Escriba "CAUTION"
- 7. Pulse PRINT

Ejemplo de uso de T100X000VXM-BK, cinta de vinilo continua negra sobre amarillo:



Más de 20 categorías de símbolos eléctricos, de red, audiovisuales, de laboratorio, de arco eléctrico, de EPI, de prohibición, de flechas y más.

Se incluyen cientos de imágenes individuales.



Códigos de barras



Código 39

- 1. Pulse la tecla BARCODE
- 2. Desplácese a CODE 39 y pulse ENTER
- 3. Seleccione el ancho medio
- 4. Seleccione la relación 2.5
- 5. Seleccione la desactivación del dígito de control
- 6. Escriba el texto ABC
- 7. Pulse ENTER
- 8. Pulse PRINT



Código QR


- 1. Pulse la tecla BARCODE
- 2. Desplácese a CÓDIGO QR y pulse ENTER
- 3. Seleccione Tamaño símbolo
- 4. Seleccione el Nivel ECC 7 %
- 5. Escriba el texto WWW.PANDUIT.COM
- 6. Pulse ENTER
- 7. Pulse PRINT



Se incluyen 9 estilos diferentes de código de barras

Imprimir desde el software Easy-Mark Plus

- Conecte la impresora MP200 a un ordenador con un cable USB.
- Imprima desde el software de etiquetado Easy-Mark Plus. Easy-Mark Plus se vende por separado e incluye el controlador de MP200.
- Easy-Mark Plus en disco: EMPLUS-CD
- Easy-Mark Plus en unidad flash USB: EMPLUS-2GO
- Versión descargable de Easy-Mark: EMPLUS-DL

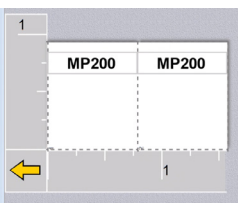

Otras funciones

- PRINT – Imprime etiquetas
- MULTI – Ajusta opciones de impresión, imprime copias
- FEED | CUT – Alimenta el material de etiqueta sin imprimir. Corta la etiqueta después de la alimentación.
- CLEAR – Borra la pantalla, elimina el formato
- FILE – Guarda o recupera archivos de etiquetas
- FONT SIZE – Cambia el tamaño de los caracteres
- TEXT OPTIONS – Cambia el estilo de la fuente
- MARGIN – Cambia el margen de la etiqueta
- LENGTH – Ajusta la longitud de la etiqueta
- ROTATE – Gira el texto
- PAGE – Añade una nueva página a un diseño de etiqueta
- PRINT PREVIEW – Muestra la etiqueta antes de imprimir

Menú de configuración



- Corte autom. – Cambia el estado de la función de corte automático entre Activado y Desactivado. Si la función Corte autom. está activada, seleccione Medio corte Activado o Desactivado. La función Medio corte corta a través de la etiqueta pero no a través del forro.
- Densi. impres. – Aumenta o reduce la densidad de impresión/oscuridad de la impresión
- Drop Stop – Ajusta la función de detención de caída en Activado o Desactivado. Drop Stop realiza una pausa en la impresión hasta que la etiqueta cortada se ha retirado de la salida de la impresora.
- Retroillum. – Ajusta la retroiluminación en Activado o Desactivado
- Idioma – Selecciona el idioma preferido. Hay disponibles 13 idiomas: Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Português – BR, Português – EU, Suomi, Svenska, Türkçe
- Pulgada:cm – Cambia la unidad de medida entre pulgadas y centímetros.
- Versión – Muestra el número de versión del sistema operativo actual

Soporte adicional

Visite www.panduit.com

Descargas gratuitas

Ruta: Soporte / Download Center / Software Firmware Printers

- Manual detallado del operador
- Tarjeta de referencia rápida de repuesto
- Boletín de productos
- Especificaciones de producto e información de seguridad.

Registro de la garantía

Ruta: Soporte / Product Registration

Productos relacionados

- Casetes de etiquetas MP
- Impresora MP75
- Impresora MP100
- Impresora MP300
- Aplicaciones de etiquetado para móviles para Android e iOS
- Software de etiquetado Easy-Mark Plus

Nota: Consulte la etiqueta de instrucciones en el compartimento del casete para saber cómo limpiar el cabezal de la impresora.

Servicio de atención al cliente global

- CS@PANDUIT.COM
- EE. UU. y Canadá: 800-777-3300
- Europa, Oriente Medio y África: 44.20.8601.7200
- América Latina: 52.33.3777.6000
- Asia Pacífico: 65.6305.7575

Soporte Técnico de Panduit

- GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
- EE. UU. y Canadá: 1-866-871-4571
- Europa: 31.546.580.452
- América Latina: 52.33.3777.6000
- Asia Pacífico: 65.6379.6700

Número de pieza: MP200-QRC-ES, Rev. 0.0
Número DWG: 00818EBA