

# Tarjeta de Relé para UPS SmartZone™ (URC005)

## descripción

La Tarjeta de Relé para UPS SmartZone™ se utiliza para presentar el estado interno de la UPS al exterior o para controlar dispositivos periféricos en función del estado de la UPS en forma de contactos secos de Tipo C. Simplemente conecte la fuente de poder de la solución de monitoreo a la entrada Fuente común y, después, conecte la solución de monitoreo a una o a todas las salidas de estado de la tarjeta de relé.



## características clave y beneficios

*Monitoreo remoto de las funciones clave de la UPS por medio de relés de contacto seco*

*Ofrece salidas normalmente abiertas (NA) y normalmente cerradas (NC)*

*Posibilidad de cambio en caliente (hot swappable)*

Para obtener una copia de la garantía de algún producto de Panduit, ingrese a [www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty).  
Para obtener más información, entre a [www.panduit.com](http://www.panduit.com).

## especificaciones eléctricas

Parámetro	Valor
<i>Voltaje de Entrada en Fuente Común</i>	12 VDC a máximo 2 A
<i>Consumo Total de Corriente (Todas las salidas del relé combinadas)</i>	Máximo 2 A


## especificaciones generales

Número de terminal	Función del terminal
1	Fuente común
2	UPS encendida NA
3	Fallo en Corriente Alterna NA
4	Fallo en Corriente Alterna NC
5	Batería baja NA
6	Batería baja NC
7	Alarma de la UPS NA
8	Alarma de la UPS NC
9	<i>Bypass</i> activado NA
10	<i>Bypass</i> activado NC
11	Fallo de la UPS NA

# Tarjeta de Relé para UPS SmartZone™ (URC005)

## especificaciones generales

<b>Temperatura de Operación:</b>	De 0°C a 60°C
<b>Temperatura de Almacenamiento:</b>	De -20°C a 60°C
<b>Humedad para Operación:</b>	De un 10% a un 95% de humedad relativa (HR) y sin condensación para su operación
<b>Humedad para Almacenamiento:</b>	De un 5% a un 95% de humedad relativa (HR)
<b>Altitud de Operación:</b>	De 0 a 3,000m (De 0 a 10,000 pies)
<b>Altitud de Almacenamiento:</b>	De 0 a 9,144m (De 0 a 30,000 pies)
<b>Dimensiones (alt. x anch. x prof.):</b>	28mm x 54mm x 79mm
<b>Tipo de Ranura de la UPS:</b>	Mini-slot
<b>Peso:</b>	40 g
<b>Normativa Ambiental:</b>	RoHS y REACH

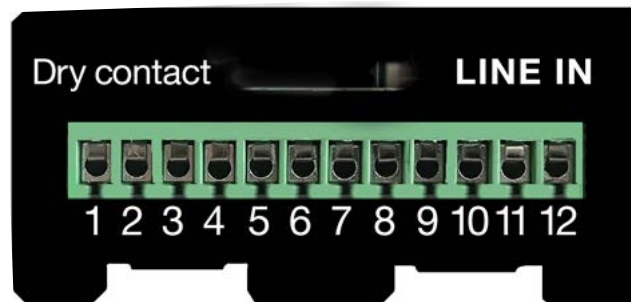

### SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

**PANDUIT MÉXICO**  
Tel: 800 112 7000  
800 112 9000

**PANDUIT COLOMBIA**  
Tel: (571) 427-6238

**PANDUIT CHILE**  
Tel: (562) 2820-4215

**PANDUIT PERÚ**  
Tel: (511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit, inicie sesión en [www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty)

Para obtener más información

**Visítenos en [www.panduit.com](http://www.panduit.com)**

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente por correo electrónico: [latam-info@panduit.com](mailto:latam-info@panduit.com)

**PANDUIT**™

©2022 Panduit Corp.  
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.  
PUSP88--WW-SPA  
5/2022